


自在ステップ

全回転式Ⅱ / 全回転式 / 四段式

600巾 / 900巾

プレート / メッシュ

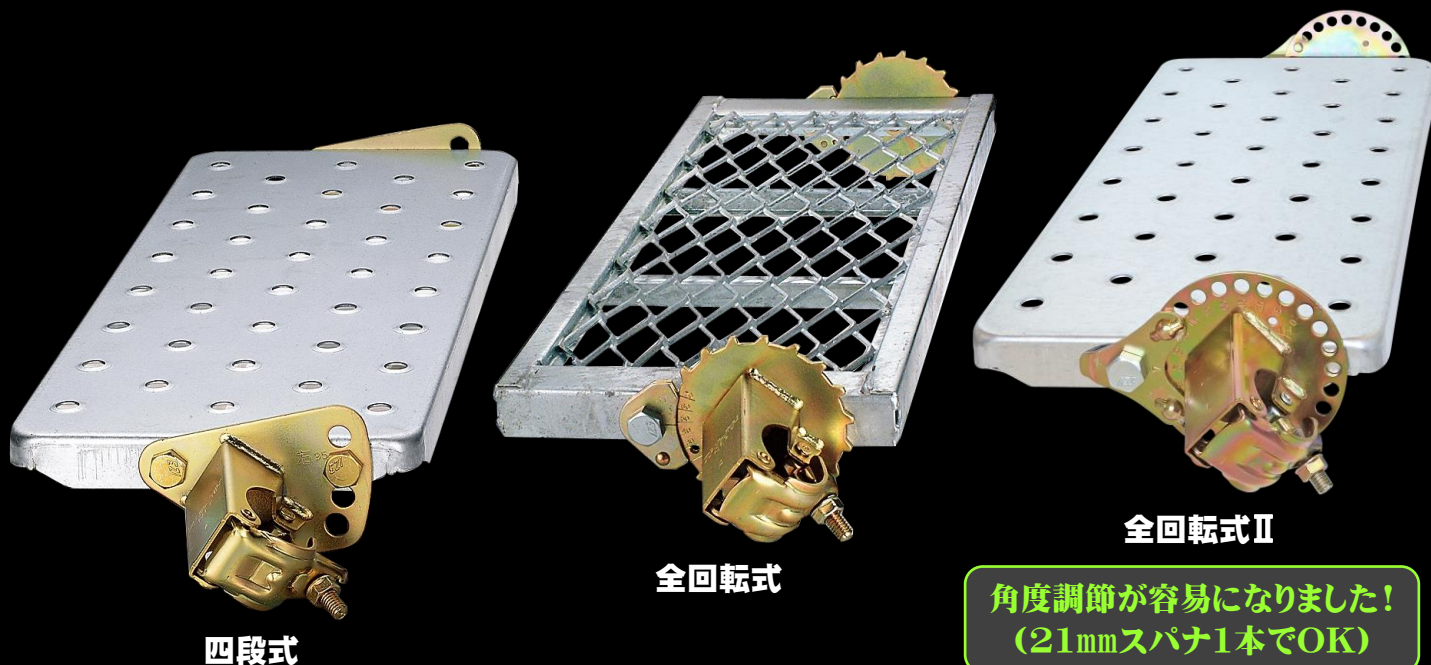

- 現場に合わせて角度が調節できます。
(全回転式Ⅱは15°毎、全回転式／四段式は10°毎)
※全回転式Ⅱと全回転式は角度によっては混用が可能です。(30°毎)
- 階段の間でも着脱でき、組立、補修が容易です。
- 保管、運搬にスペースを取りません。
- ◎200～270mmの高さで等間隔に設置してください。



使用例




注意

- ・必ず取扱説明書をお読みください。
- ・角度調節が終わったら左右のボルト、ナットを確実に締めてください。

仕 様

全回転式Ⅱ


調整角度:0～360°(15°毎)

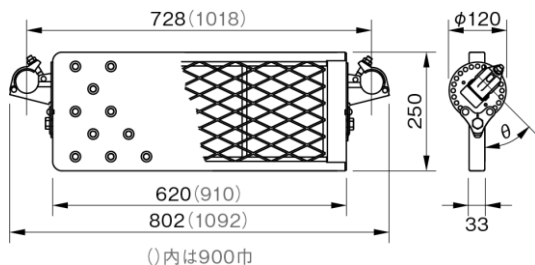

()内は900巾

全回転式


調整角度:0～360°(10°毎)

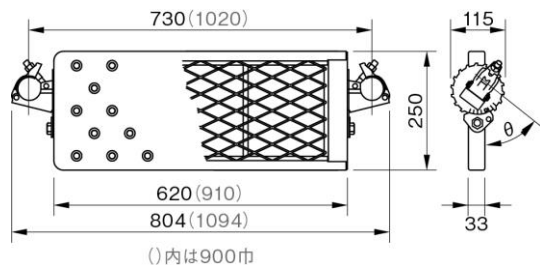

()内は900巾

四段式

調整角度:45～75°(10°毎)

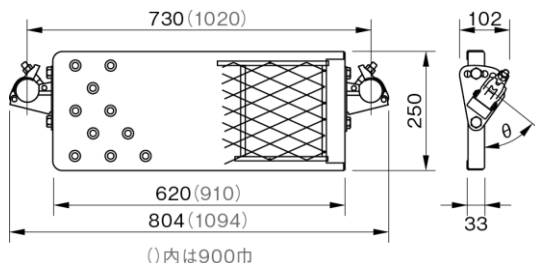

()内は900巾

許容荷重 130 kg

名 称	型 式	踏板材料	踏板寸法	質量 kg	価 格	JANコード
プレート 600巾	全回転式Ⅱ	亜鉛メッキ鋼板 2.0 mm	620 × 250	4.5		4990870 174207
	全回転式			4.7		4990870 170209
	四段式			4.4		4990870 170100
メッシュ 600巾	全回転式Ⅱ	エキスパンドメタル XS-62 (3.2mm厚)	620 × 250	4.3		4990870 174405
	全回転式			4.5		4990870 170407
	四段式			4.2		4990870 170308
プレート 900巾	全回転式Ⅱ	亜鉛メッキ鋼板 2.0 mm	910 × 250	6.5		4990870 175204
	全回転式			6.7		4990870 171206
	四段式			6.4		4990870 171107
メッシュ 900巾	全回転式Ⅱ	エキスパンドメタル XS-62 (3.2mm厚)	910 × 250	5.2		4990870 175402
	全回転式			5.4		4990870 171404
	四段式			5.1		4990870 171305

※メッシュは溶融亜鉛メッキ仕上。

日本製

※このカタログの記載内容は、製品の改良のため予告なく変更することがあります。

I2302

株式会社 伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2401
TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231
<https://www.ito123.com>

販売店

総合カタログはホームページよりご請求ください。