


SCP/SCJ series RoHS対応

nansin

足場用キャスター パイプ仕様



SCP-150 VS

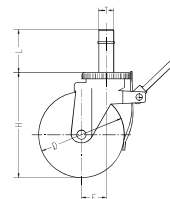

SCP 自在ストッパー 100-200mm / ストッパーは、車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。

品番		車輪種類	許容荷重		始動力		車輪径		車輪幅	取付高	ステム径	ステム長	偏心
型式-車輪径	車輪		N	kgf	daN	daN	Dmm	Wmm	Hmm	T	Lmm	Emm	
SCP-100	VH ※	ゴム	1200	122	10.80	48.60	100	32	125	28	75	40	
-11 SCP-130	VS	ゴム(入)	1800	184	10.80	72.90	130	38	165	36	100	40	
-12 SCP-150	VS	ゴム(入)	2000	204	12.00	81.00	150	42	186	36	100	45	
-13 SCP-200	VS	ゴム(入)	2500	255	15.00	75.00	200	45	241	36	100	58	

※SCP-100 VH 生産中止