



EA948TC-2
(溝切ジャッキ)

- スチール製
- 全高 400mm
- ネジ径 $\phi 34\text{mm}$
- ベースサイズ 140X140mm
- 重量 3.0kg
- 耐荷重 4t

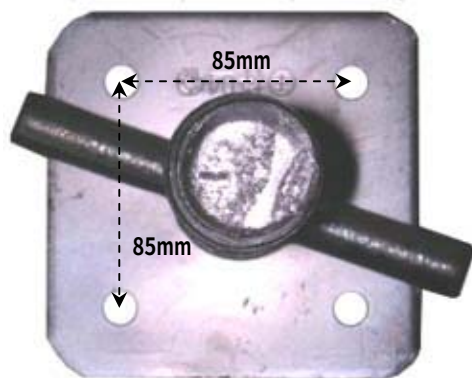

- ベース厚さ 5.4mm
- 穴径 $\phi 12\text{mm}$

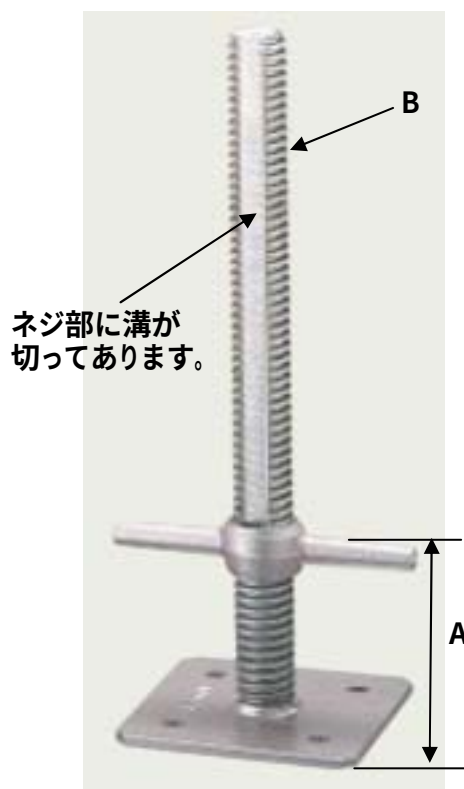

A (最低) : ハンドルを一番下に下げた時の ベース下からハンドル上までの高さ	=	60mm
A (最高) : ハンドルを一番上に上げた時の ベース下からハンドル上までの高さ	=	295mm
B : 上から105mm部分に出っ張りがあり、 それより上にはハンドルが上がらない 仕組みになっております。		