

小型張線器付クランプ テンションクランプ

ワイヤー張り用万能ハンガー ひっかけクランプ

ひっかけクランプ



パイプのサイズや用途に合わせてお選びください。

野菜の誘引、果樹棚、ネット張りのワイヤーが楽に張れる。

ターンバックルより調節巾が広いので、強く張線できます。ゆるんでも更に張線できます。

テンションクランプ





意匠登録済

パイプのサイズに合わせてお選びください。

ポイント ワイヤーを強く張るためのコツ！

パイプが倒れないようにラセン杭とひっかけクランプをヒモ(番線)で固定します。

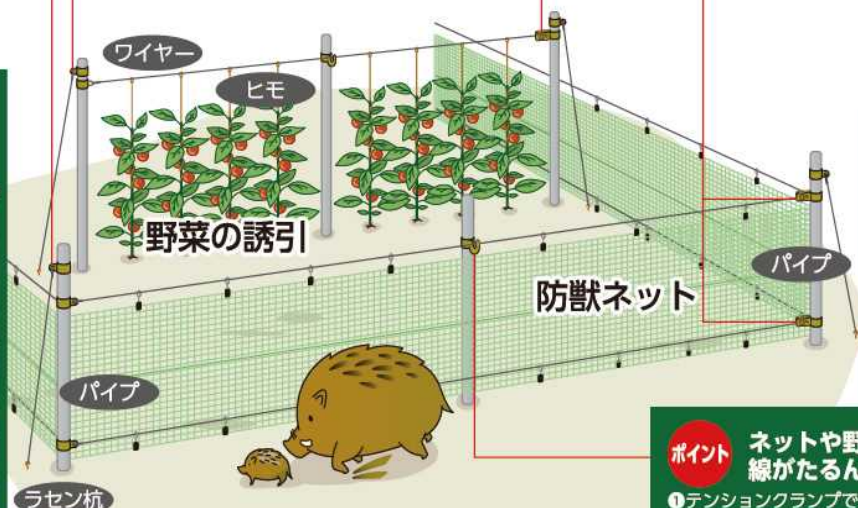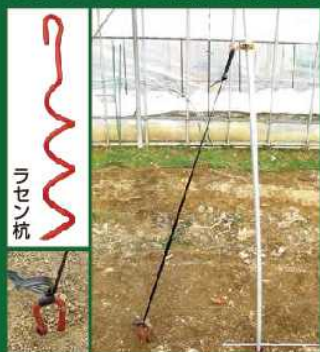

ポイント ネットや野菜の重みで線がたるんできたら

- ① テンションクランプで更に線を張ってください。
- ② パイプとフックタイプのひっかけクランプで支えてください。

小型張線器付クランプ テンションクランプ

太さ **5mm** までのワイヤー・樹脂線・番線が巻き取り可能です。

ご使用例

- 青果誘引線用として…トマト、きゅうり、なす、ピーマン、えんどう豆、長芋、いちじく、メロン
- 果樹棚用として……棚の親綱、りんごのトレリス、桃のY字農法、ぶどうの短梢選定
- ネット張り用として…防獣、防鳥、防風、遮光




ポイント 必要工具は 17mm のレンチ 1 本だけ！

クランプの取付けと、ワイヤーの巻き取りが、レンチ 1 本でできます。

※ミニテンションクランプ：12mmと 17mmが必要です。

※ミニひっかけクランプ：12mmが必要です。


各部の名称

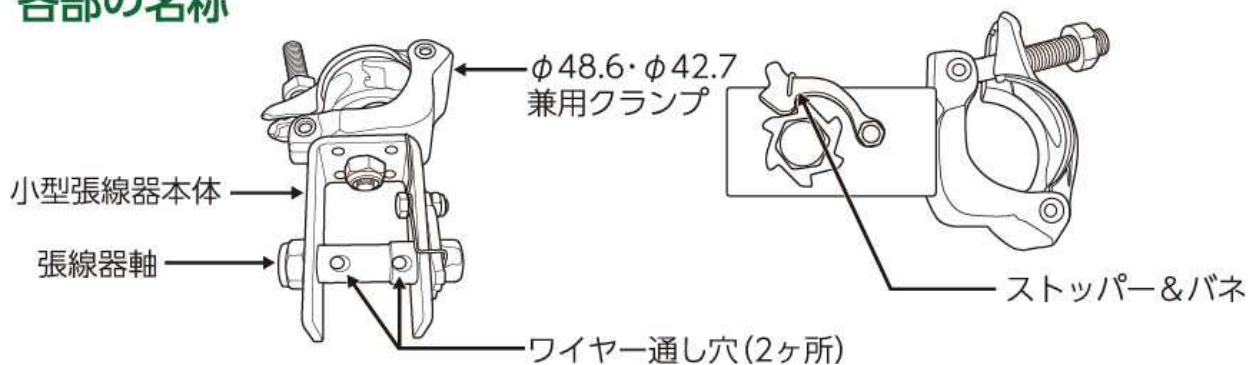


ご使用方法 使用工具:17mmのレンチやラチェットをご使用ください。

[ワイヤーを張線する]



- ① 商品発送時は、クランプと小型張線器本体が自在に動きます。
固定してご使用になりたい場合は図の様にレンチで固定してください。

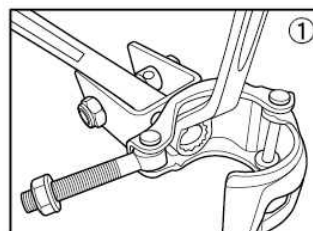



- ② クランプをパイプに取付けます。

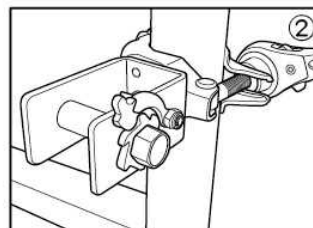

- ③ ワイヤーを軸の通し穴2ヶ所に通します。

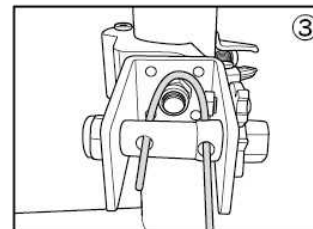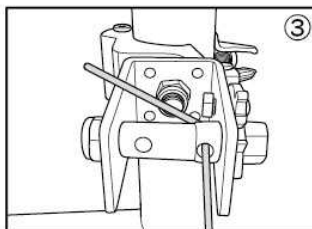

- ④ 通したワイヤーに重なるように張線器を
レンチで回してください。

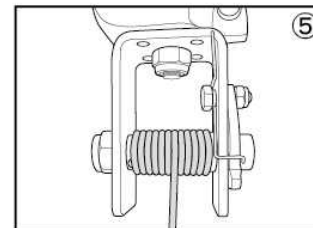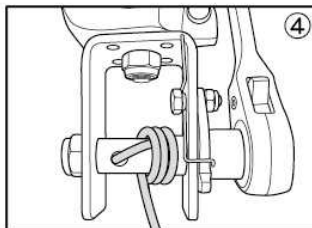


- ⑤ ワイヤーが張るまでレンチで巻いてください。



注意: 巻きすぎるとワイヤーが切れる場合があります。

[ワイヤーを緩める]

- ① 張線したワイヤーを緩める時は、レンチで張線器軸をしっかり固定します。
② バネをストッパーからはずします。
③ ワイヤーを少し張らせ、ストッパーを図のように上げてください。
④ ゆっくりとレンチでワイヤーを緩めてください。

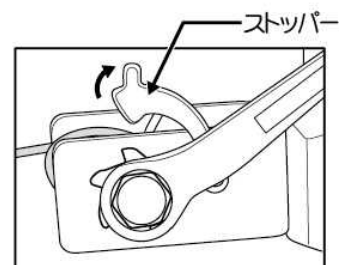

使用上の注意

- 本体各部及びクランプに大きな変形、曲がり、損傷、磨耗、著しいサビがないことをご確認ください。
- 本品を投げないでください。変形の原因になります。
- 本品は番線・ワイヤー・樹脂線を張線するための商品ですので、それ以外の用途では使用しないでください。
- 傷がついた番線・ワイヤー・樹脂線は使用しないでください。
- 番線・ワイヤー・樹脂線の強度を越えての使用はしないでください。
- ワイヤーグリップを使用する時は、正しい取り付け方法で使用してください。

【番線・ワイヤー・樹脂線の種類や、パイプの径により、使えない場合もあります。その際は、お問い合わせください】