


シンプル S タイプ

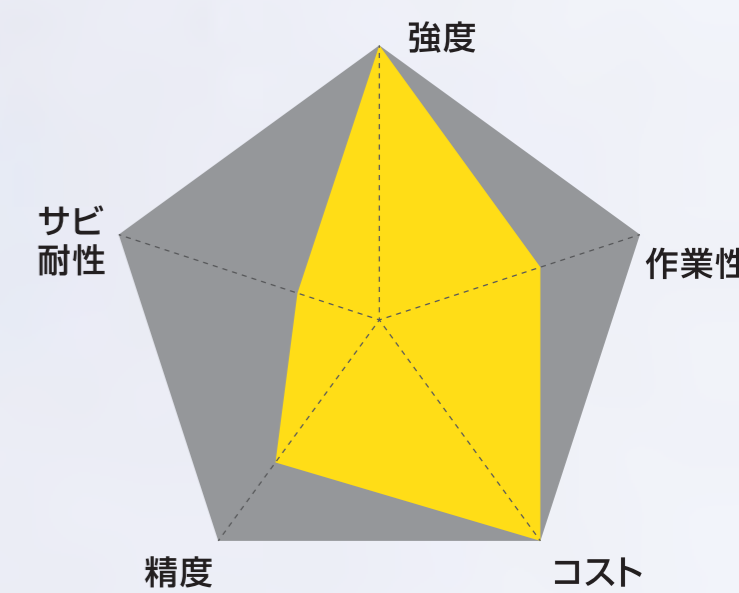

表面処理をダクロメッキにしたコスト重視のタイプですが、十分な強度を発揮しますので、雨風に晒されない場所や、容易に取り外し交換できる箇所での使用には最もおすすめです。8mm 六角レンチで固定するため、ビギナーでも組み立てやすく、DIY で多く使われています。

材質
ダクタイトル

表面処理
ダクロメッキ

止めビス
鉄製

締付トルク
20 N

引張強度
500 kg

ラインナップ
30 種類

締付器具



太陽光架台




外階段




作業場構造体



8mm六角棒レンチ

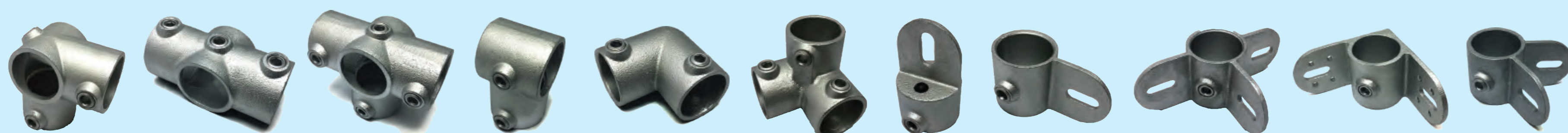

野外専用 Z タイプ

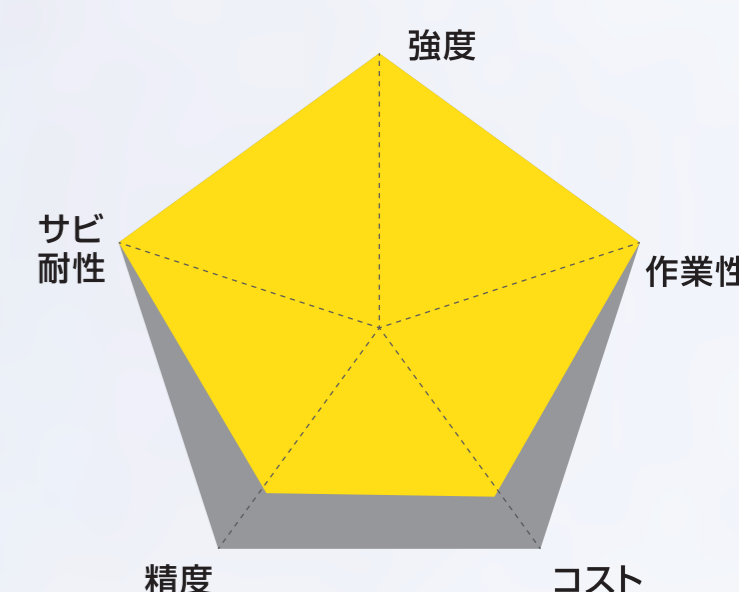

本体には溶融亜鉛めっきを施しており、固定ビスはステンレス製のため、サビに対して強い耐久性を発揮します。雨風にさらされる野外や塩害の懸念、農薬の影響などがある場所での使用、簡単には交換できないため長期メンテナンスフリーにしたい箇所におすすめです。

材質
ダクタイトル

表面処理
溶融亜鉛めっき

止めビス
ステンレス

締付トルク
12.5 N

引張強度
578 kg

ラインナップ
28 種類

締付器具



屋外柵



屋外フェンス



ウッドデッキ骨組



4mm六角棒レンチ





キャスター付金具

材質 ダクタイト **引張強度** 500kg (単管パイプ時)
表面処理 ダクロメッキ **締付トルク** 20N
止めビス 鋳物ビス PF3/8-13(鉄)

型番 S-14-1C-65 キャスター径 65mm 耐荷重 30kg	型番 S-14-1C-100 キャスター径 100mm 耐荷重 50kg	型番 S-14-1C-160 キャスター径 160mm 耐荷重 150kg
型番 S-14-2L-65 キャスター径 65mm 耐荷重 30kg	型番 S-14-2L-100 キャスター径 100mm 耐荷重 50kg	型番 S-14-2L-160 キャスター径 160mm 耐荷重 150kg
型番 S-14-3Y-65 キャスター径 65mm 耐荷重 30kg	型番 S-14-3Y-100 キャスター径 100mm 耐荷重 50kg	型番 S-14-3Y-160 キャスター径 160mm 耐荷重 150kg

型番 S-15-1A-500P 高さ調整 75mm 耐荷重 500kg	型番 S-15-1A-500 高さ調整 85mm 耐荷重 500kg	型番 S-15-1A-500A 高さ調整 85mm 耐荷重 500kg	型番 S-15-1A-2000B 高さ調整 70mm 耐荷重 2000kg
型番 S-15-2L-500-T 高さ調整 85mm 耐荷重 500kg	型番 S-15-2L-500A-T 高さ調整 85mm 耐荷重 500kg	型番 S-15-2L-2000B-T 高さ調整 70mm 耐荷重 2000kg	
型番 S-15-3Y-500 高さ調整 85mm 耐荷重 500kg	型番 S-15-3Y-500A 高さ調整 85mm 耐荷重 500kg	型番 S-15-3Y-2000B 高さ調整 70mm 耐荷重 2000kg	



水平調整金具

材質 ダクタイト (カップ) 鉄 (足)
表面処理 ダクロメッキ (カップ) 電気メッキ
止めビス 鋳物ビス PF3/8-13(鉄) (足)
引張強度 500kg (単管パイプ時)
締付トルク 20N



筋交い補強金具

エンド金具	Sタイプ S-6-1E 材質 ダクタイト 引張強度 500kg (単管パイプ時) 表面処理 ダクロメッキ 止めビス 鋳物ビス PF3/8-13(鉄) 締付トルク 20N		
	Sタイプ S-7-1S Sタイプ S-8-1W Sタイプ S-8-1L 	Sタイプ S-8-1Y Sタイプ S-8-1E Sタイプ S-8-1X 	
	Zタイプ Z-6-1E エンド金具	Zタイプ Z-7-1S ボルト止め金具	

材質 ダクタイト **引張強度** 578kg (単管パイプ時)
表面処理 溶融亜鉛めっき **締付トルク** 12.5N
止めビス ステンレスビス M8-8mm



単管パイプ用 階段プレート



- 材質 ダクタイトル
- 表面処理 ダクロメッキ
- 調節角度 32° / 42° / 52° / 62°
- 引張強度 48.6mm 取付サドル × 2 個
サドル留めボルト × 4 本

KP-620-250

(幅 620mm × 奥行 250mm)

KP-910-250


(幅 910mm × 奥行 250mm)

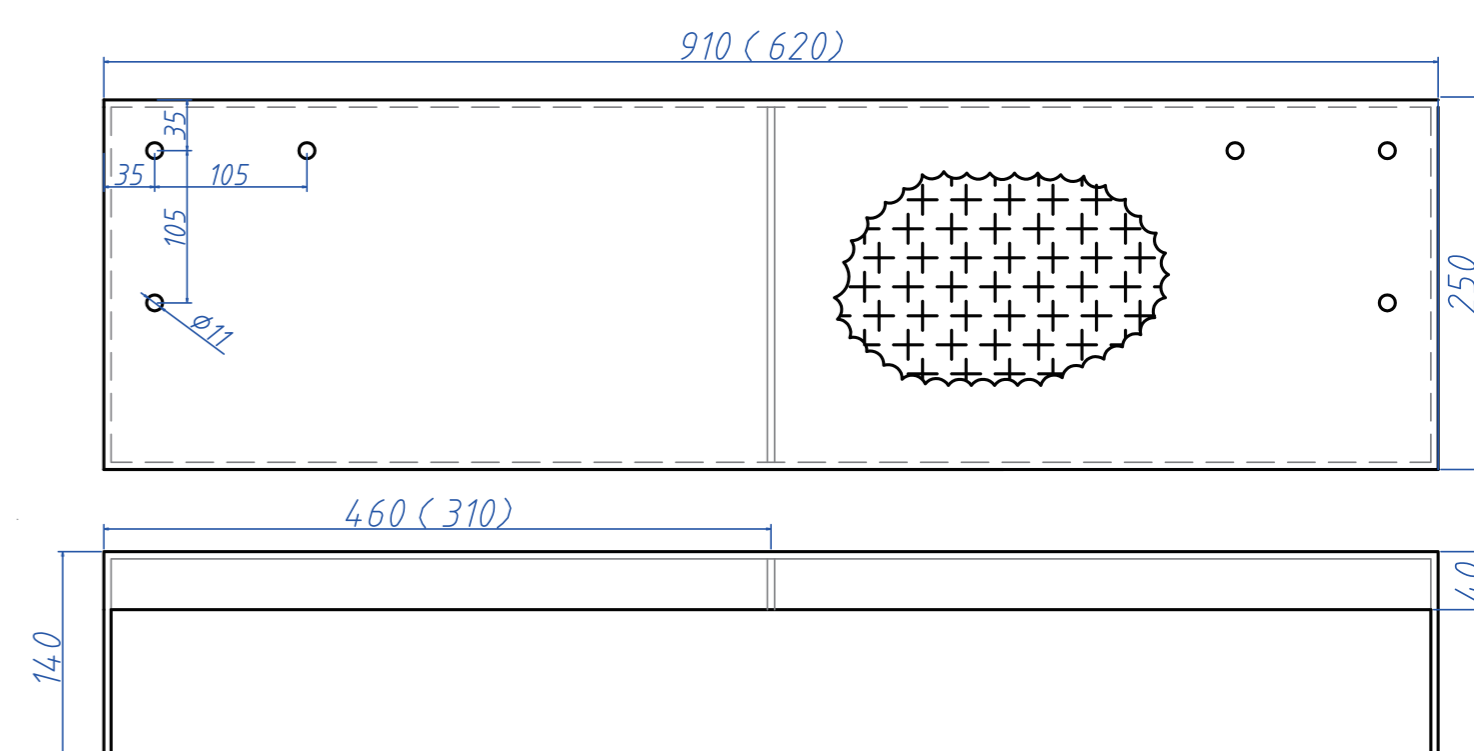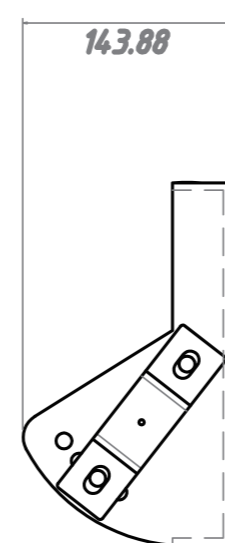

扉用ジョイント

- 材質 ダクタイトル
- 表面処理 溶融亜鉛めっき
- 止めビス ステンレスビス M8-8mm
- 引張強度 578kg (単管パイプ時)
- 締付トルク 12.5N

型番 **Z-T-2H** 野外専用 蝶番金具

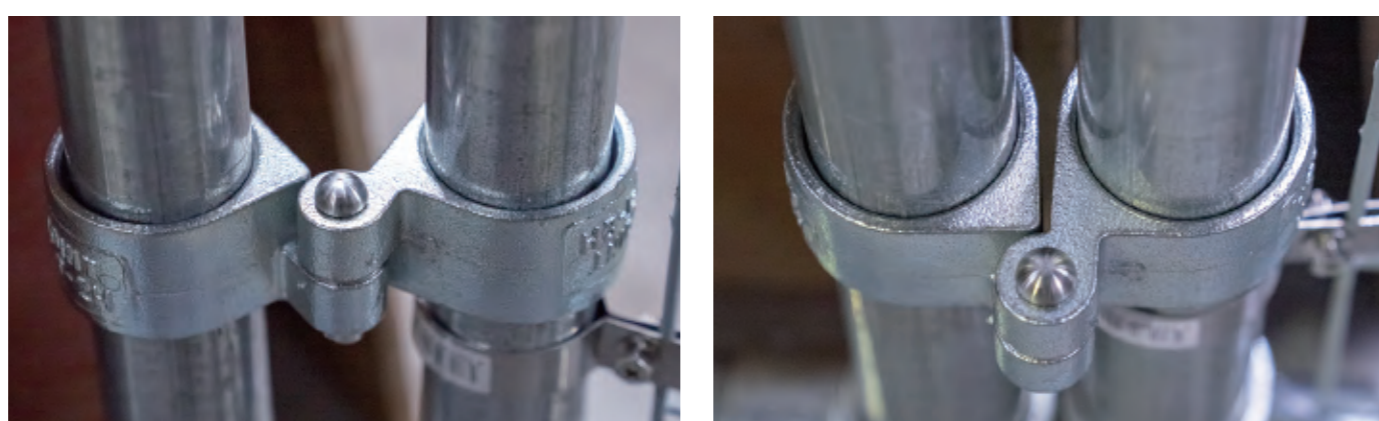

型番 **Z-24-2H** 野外専用 蝶番金具



型番 **Z-T-1W** 野外専用 扉取手金具




型番 **Z-1800-900**

フィットフェンス

溶融亜鉛めっき製フェンス

サイズ：1800mm × 900mm

重量：5.5kg

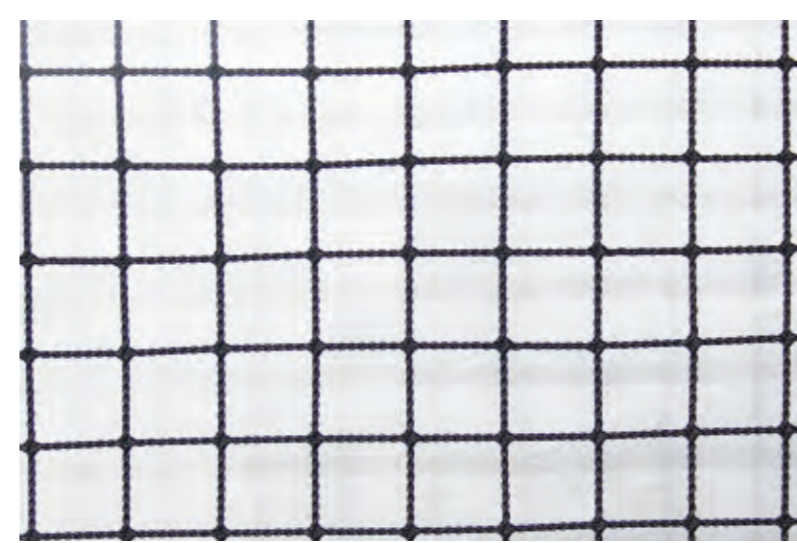

型番 **MG-2060×985-B**

マルチ GRID

硬化ポリエステル製フェンス

サイズ：2060mm × 985mm (目標値)

重量：1kg (目標値)



型番 **FIT-FK**

フェンス取付金具

ステンレス製 単管パイプ用

上記 2 種のフェンス取付に使用可能

単管ビス止めジョイント

かん太  **YouTube**

作例組立動画や商品情報を絶賛配信中！チャンネル登録よろしくにゃ！

