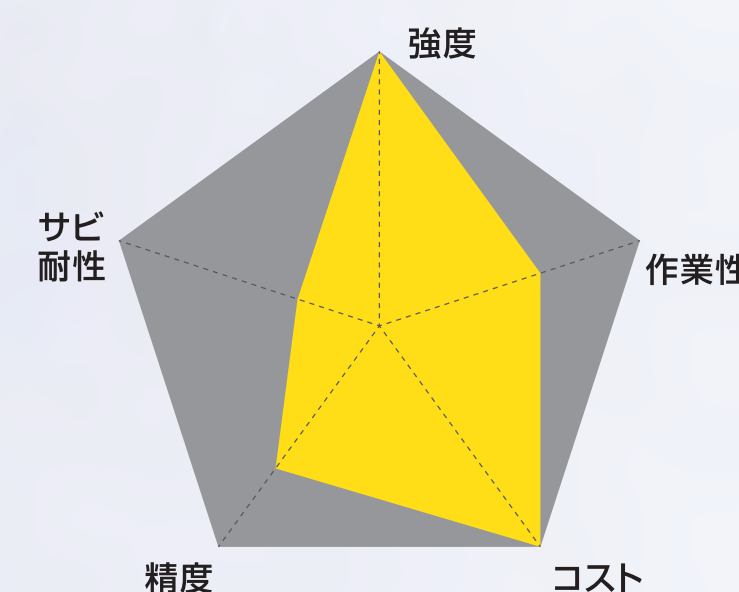


シンプル S タイプ



表面処理をダクロメッキにしたコスト重視のタイプですが、十分な強度を発揮しますので、雨風に晒されない場所や、容易に取り外し交換できる箇所での使用には最もおすすめです。8mm 六角レンチで固定するため、ビギナーでも組み立てやすく、DIY で多く使われています。

材質
ダクタイル

表面処理
ダクロメッキ

止めビス
鉄製

締付トルク
20 N

引張強度
500 kg

ラインナップ
30 種類

締付器具



8mm六角棒レンチ



太陽光架台



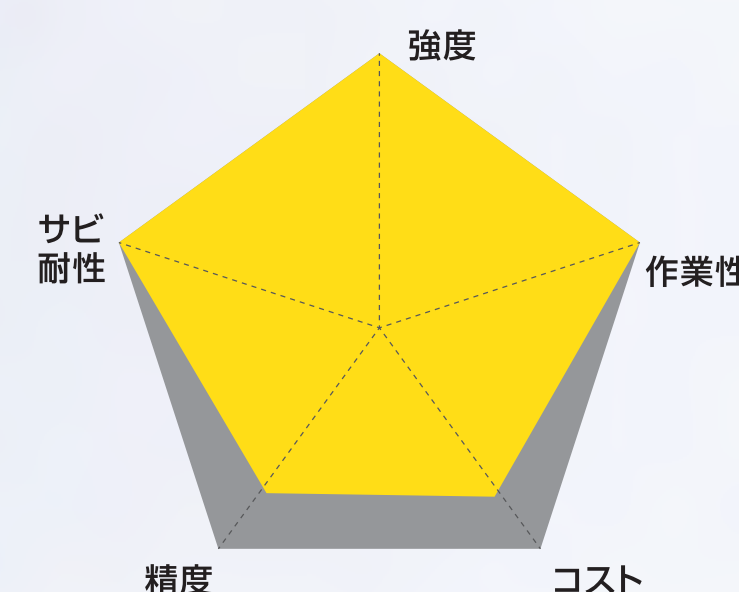
外階段



作業場構造体



野外専用 Z タイプ



本体には溶融亜鉛めっきを施しており、固定ビスはステンレス製のため、サビに対して強い耐久性を発揮します。雨風にさらされる野外や塩害の懸念、農薬の影響などがある場所での使用、簡単には交換できないため長期メンテナンスフリーにしたい箇所におすすめです。

材質
ダクタイル

表面処理
溶融亜鉛めっき

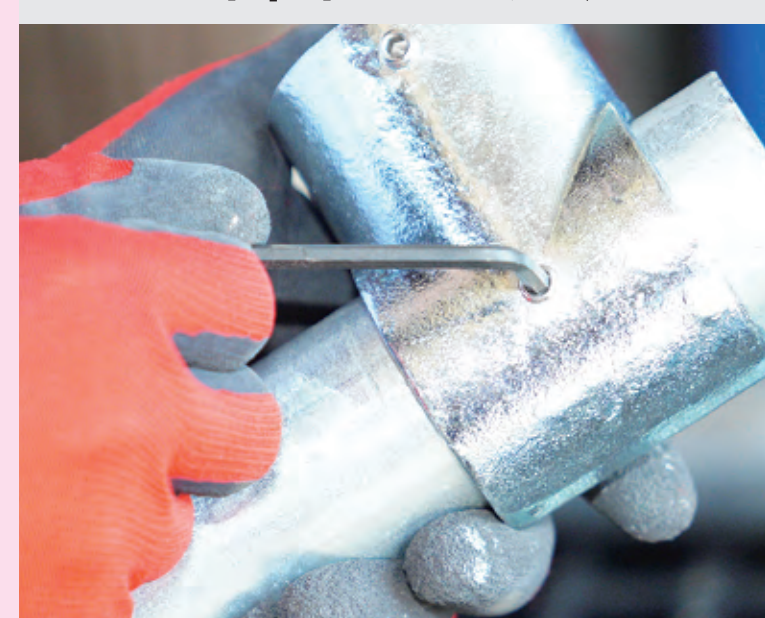
止めビス
ステンレス

締付トルク
12.5 N

引張強度
578 kg

ラインナップ
28 種類

締付器具



4mm六角棒レンチ



屋外柵



屋外フェンス



ウッドデッキ骨組





キャスター付金具

材質	ダクタイル	引張強度	500kg（単管パイプ時）
表面処理	ダクロメッキ	締付トルク	20N
止めビス	鋳物ビス PF3/8-13（鉄）		

型番	S-14-1C-65	型番	S-14-1C-100	型番	S-14-1C-160
キャスター径	65mm	キャスター径	100mm	キャスター径	160mm
耐荷重	30kg	耐荷重	50kg	耐荷重	150kg
型番	S-14-2L-65	型番	S-14-2L-100	型番	S-14-2L-160
キャスター径	65mm	キャスター径	100mm	キャスター径	160mm
耐荷重	30kg	耐荷重	50kg	耐荷重	150kg
型番	S-14-3Y-65	型番	S-14-3Y-100	型番	S-14-3Y-160
キャスター径	65mm	キャスター径	100mm	キャスター径	160mm
耐荷重	30kg	耐荷重	50kg	耐荷重	150kg

型番	S-15-1A-500P	型番	S-15-1A-500	型番	S-15-1A-500A	型番	S-15-1A-2000B
高さ調整	75mm	高さ調整	85mm	高さ調整	85mm	高さ調整	70mm
耐荷重	500kg	耐荷重	500kg	耐荷重	500kg	耐荷重	2000kg
型番	S-15-2L-500-T	型番	S-15-2L-500A-T	型番	S-15-2L-2000B-T		
高さ調整	85mm	高さ調整	85mm	高さ調整	70mm		
耐荷重	500kg	耐荷重	500kg	耐荷重	2000kg		
型番	S-15-3Y-500	型番	S-15-3Y-500A	型番	S-15-3Y-2000B		
高さ調整	85mm	高さ調整	85mm	高さ調整	70mm		
耐荷重	500kg	耐荷重	500kg	耐荷重	2000kg		















水平調整金具

材質	ダクタイル（カップ） 鉄（足）
表面処理	ダクロメッキ（カップ） 電気メッキ
止めビス	鋳物ビス PF3/8-13（鉄） （足）
引張強度	500kg（単管パイプ時）
締付トルク	20N



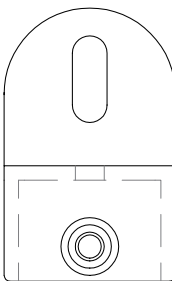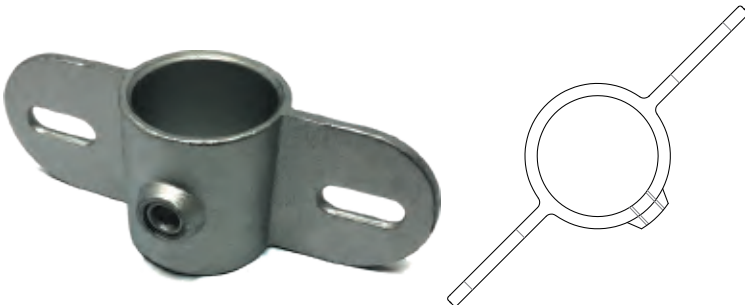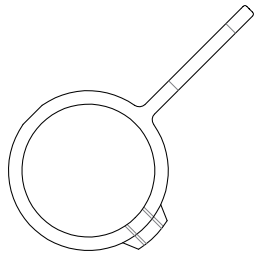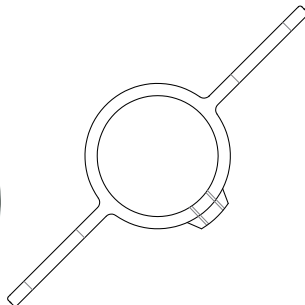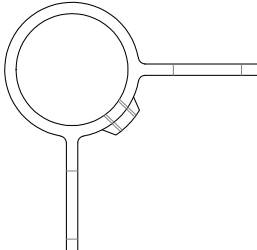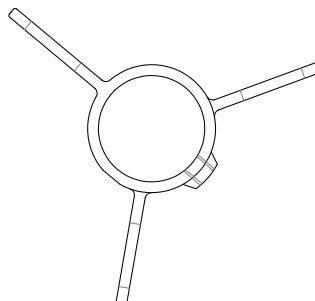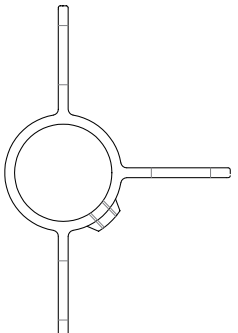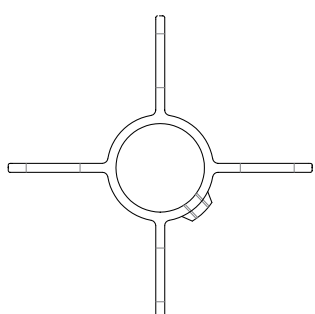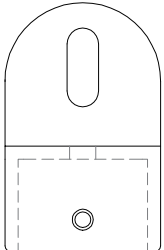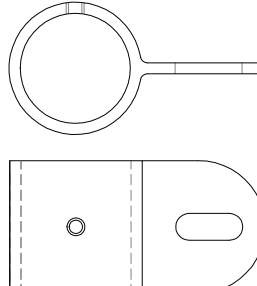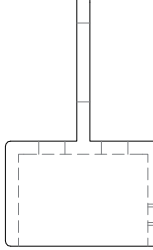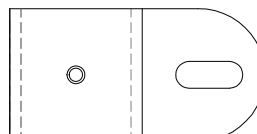筋交い補強金具

エンド金具	Sタイプ	S-6-1E	材質	ダクティル	引張強度	500kg (単管パイプ時)	
			表面処理	ダクロメッキ			
			止めビス	鋳物ビス PF3/8-13(鉄)	締付トルク	20N	
ボルト止め金具	Sタイプ	S-7-1S	Sタイプ	S-8-1W	Sタイプ	S-8-1L	
							
							
	Sタイプ	S-8-1Y	Sタイプ	S-8-1E	Sタイプ	S-8-1X	
							
							
	材質	ダクティル	Zタイプ	Z-6-1E	ボルト止め金具	Zタイプ	Z-7-1S
	表面処理	溶融亜鉛めっき					
	止めビス	ステンレスビス M8-8mm					
	引張強度	578kg (単管パイプ時)					
	締付トルク	12.5N					



単管パイプ用 階段プレート

材質 ダクタイル

表面処理 ダクロメッキ

調節角度 32° / 42° / 52° / 62°



引張強度 48.6mm 取付サドル × 2 個
サドル留めボルト × 4 本

KP-620-250

(幅 620mm × 奥行 250mm)

KP-910-250

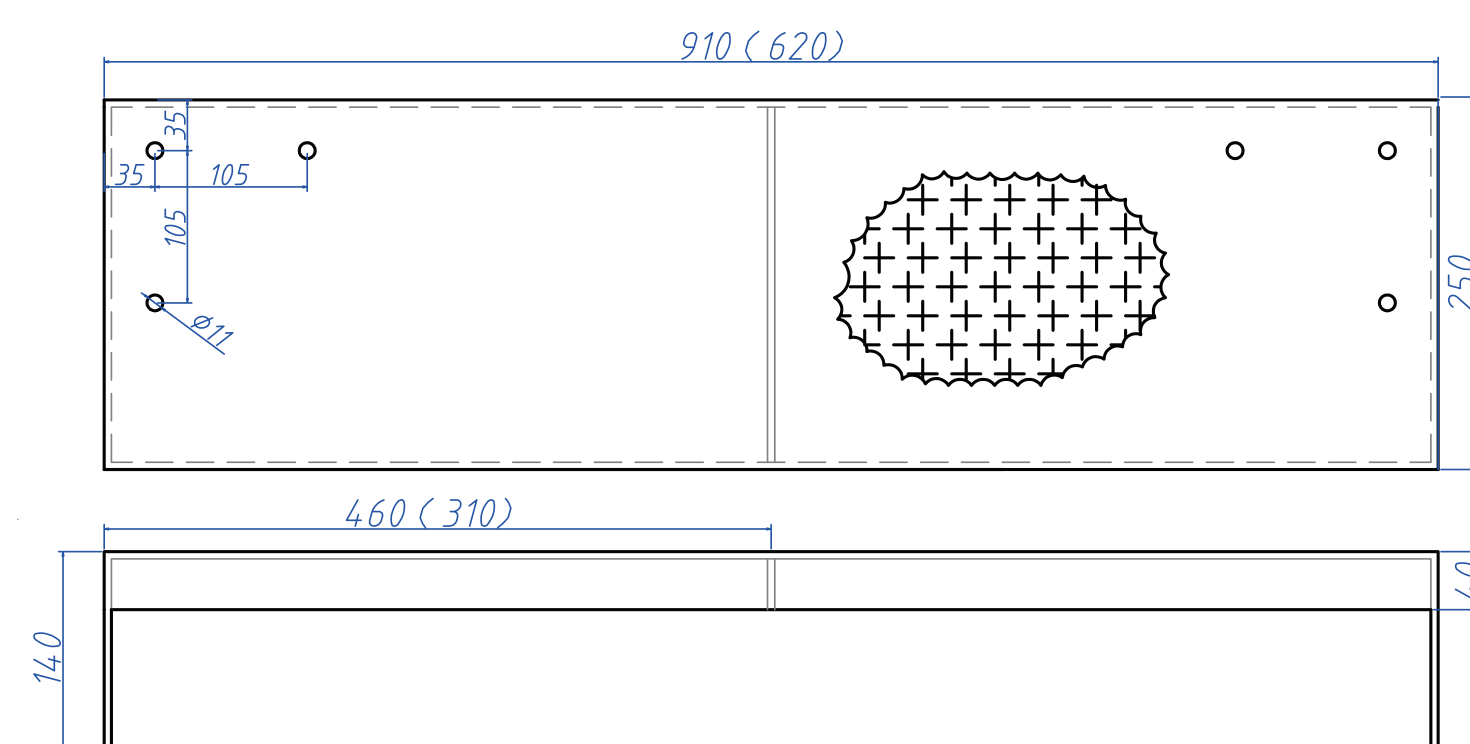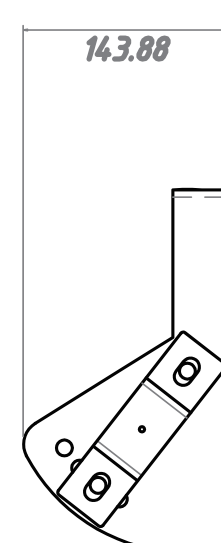(幅 910mm × 奥行 250mm)



扉用ジョイント

材質 ダクタイル

引張強度 578kg (単管パイプ時)


表面処理 溶融亜鉛めっき

締付トルク 12.5N

止めビス ステンレスビス M8-8mm

型番

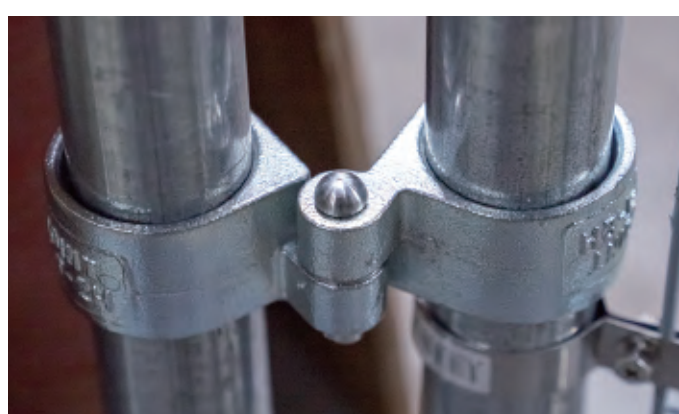Z-T-2H 野外専用 蝶番金具




型番

Z-24-2H 野外専用 蝶番金具



型番

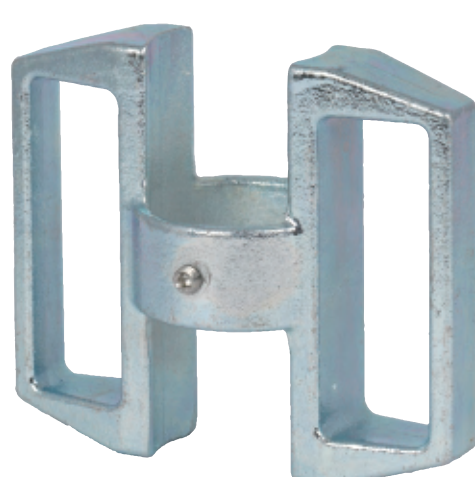Z-T-1W 野外専用 扉取手金具




型番 **Z-1800-900**

フィットフェンス

溶融亜鉛めっき製フェンス

サイズ：1800mm × 900mm

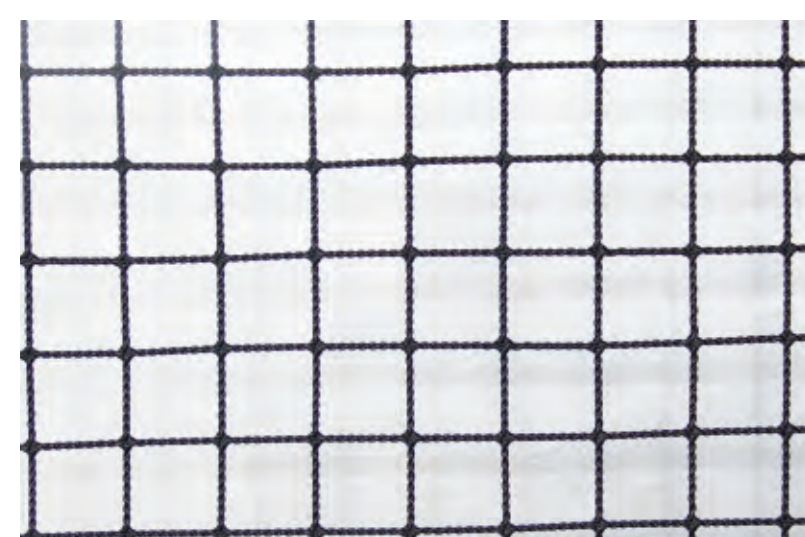重量：5.5kg



型番 **MG-2060×985-B**

マルチ GRID

硬化ポリエステル製フェンス

サイズ：2060mm × 985mm (目標値)

重量：1kg (目標値)



型番 **FIT-FK**

フェンス取付金具

ステンレス製 単管パイプ用

上記 2 種のフェンス取付に使用可能

単管ビス止めジョイント

かん太



YouTube



作例組立動画や商品情報を絶賛配信中！チャンネル登録よろしくにゃ！

