



木材留め金具(Z-90-TH、Z-90-TX)を使用して単管パイプを基礎としたウッドデッキの施工を、よりスムーズに、そして高強度に仕上げることができます。

さらに、かん太の水平調整金具を併用することで、傾斜地や水平が曖昧な地面に施工することができ、設置箇所の整地を簡略化したり、設計の手間を省くことも可能です。

弊社で試験施工したカウンター付きウッドデッキの施工の流れをご紹介します。

使用金具



Z-1-3K



Z-2-4Y



Z-3-2T



Z-4-2L



Z-5-3Y



Z-8-1SB



Z-9-1Z



Z-90-TH



Z-90-TX



S-15-1A-2000B



① 基礎フレームを組み上げ



② 木材留め金具の入れ忘れに注意



③ 基礎フレーム完成



④ 水平調整金具で水平出し



⑤ カウンター部分のフレーム組み上げ



⑥ 大引を設置して留め金具の位置調整



⑦ 大引を木材留め金具に固定



⑧ 化粧幕板用の板を大引にビス打ち



⑨ スペースを挟みつつ床板を固定



⑩ 床板が割れないように面取も忘れず



⑪ 化粧幕板を固定



⑫ カウンタートップを水平に固定





# 木材・垂木留め金具

単管パイプ専用ジョイント「かん太」に木材・垂木留め金具が新登場！  
溶融亜鉛めっき処理をしてあるので、従来の垂木クランプよりも大幅に  
耐食性が高く、組み立て後のメンテナンスが難しい箇所にも安心してご  
使用いただけます。同じく溶融亜鉛めっき処理をしてある「かん太Zタ  
イプ」と組み合わせて、単管パイプで高強度・高耐食なウッドデッキ基  
礎や物置小屋、ハウスメームなども組み上げることが可能です。



(EA948TF-38)

**Z-45-TH**

45mm 角材用  
並行



(EA948TF-36)

**Z-45-TX**

45mm 角材用  
直交



(EA948TF-39)

**Z-90-TH**

90mm 角材用  
並行



(EA948TF-37)

**Z-90-TX**

90mm 角材用  
直交



材質＋表面処理

SS400 + 溶融亜鉛めっき

留めビス


M8-8 ステンレスビス

使用工具

六角レンチ R-4mm

締付トルク

12.5N

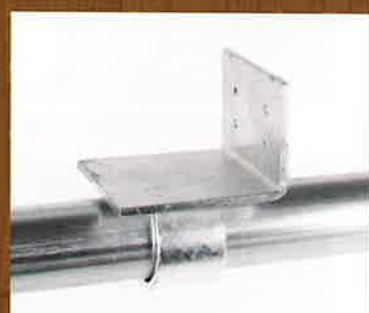

製造元 **JOINT 株式会社ジョイント工業**

販売店

〒121-0824 東京都足立区西伊興 2-2-13

TEL 03-3854-1111 FAX 03-3853-3011

WEB. <https://ashiba-pipe.com>

