





かん太

単管ビス止めジョイント

# 単管パイプ専用 水平調整金具

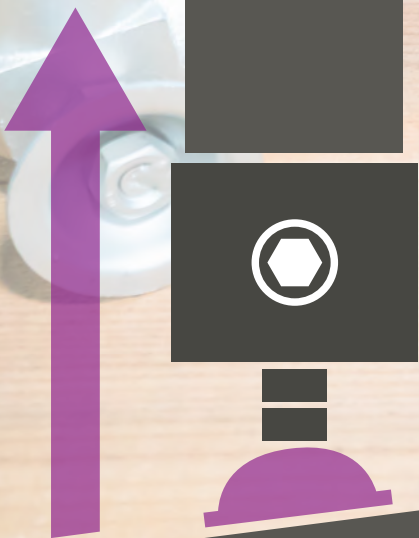

# 単管パイプ専用 水平調整金具

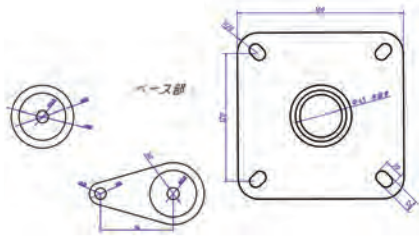

材質	ダクタイル (カップ) 鉄 (足)	引張強度	500kg (単管パイプ時)
表面処理	ダクロメッキ (カップ) 電気メッキ (足)	締付トルク	20N
止めビス	鋳物ビス PF3/8-13(鉄)		

## S-15-1A (縦カップ型)

型番	S-15-1A-500P	型番	S-15-1A-500	型番	S-15-1A-500A	型番	S-15-1A-2000B	図面 PDF
	高さ調整 75mm 耐荷重 500kg		高さ調整 85mm 耐荷重 500kg		高さ調整 85mm 耐荷重 500kg		高さ調整 70mm 耐荷重 2000kg	 <a href="#">S-15-1A-500P</a> 

## S-15-2L (エルボー型)

型番	S-15-2L-500-T	型番	S-15-2L-500A-T	型番	S-15-2L-2000B-T	図面 PDF
	高さ調整 85mm 耐荷重 500kg		高さ調整 85mm 耐荷重 500kg		高さ調整 70mm 耐荷重 2000kg	  

## S-15-3Y (コーナー型)

型番	S-15-3Y-500	型番	S-15-3Y-500A	型番	S-15-3Y-2000B	図面 PDF
	高さ調整 85mm 耐荷重 500kg		高さ調整 85mm 耐荷重 500kg		高さ調整 70mm 耐荷重 2000kg	  




全金具を動画で紹介しています



オンラインショップ

単管ビス止め  
ジョイント **かん太**

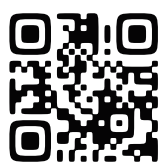

お問い合わせ

**JOINT** 株式会社ジョイント工業

〒121-0824  
東京都足立区西伊興 2-2-13  
TEL 03-3854-1111  
FAX 03-3853-3011

かん太 S タイプはすべて 8mm 六角レンチで施工可能です。

※製品の仕様は予告なく変更する可能性があります。詳しくは営業部までお問い合わせください。