


新商品!! 安全 簡単 早い 杭っと!!

特許
申請中
2015/12

今まで


- 手間がかかる。
- ワイヤーもくせが付く。

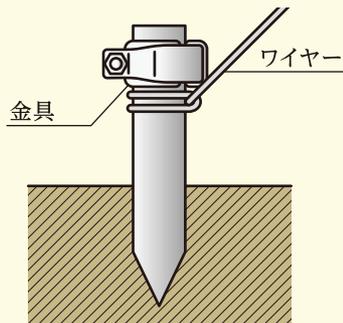

杭っと使用

面倒な金具の取付や
ワイヤーの巻付
不要!!!

安全
簡単
早い

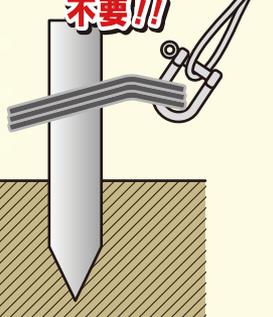

単管杭を引き抜く部材です。

- ①刻印の方向を上にして単管に挿入します。
- ②食いつきの悪い場合は端部を足で軽く踏みます。
- ③ネジシャックルにワイヤー (別売) を取り付け ショベルカーなどで吊上げます。

杭っと(①パーカー処理)引張試験結果

名前	最大点 試験力	最大点 ストローク
パラメータ	全エリアで計算	全エリアで計算
単位	N	mm
杭 っ と	6822.49	35.7047

1N=0.98kg

試験の結果：668kg

3枚1組 上から1.2.3刻印 4分ネジシャックル付(ユニクロ) T6.0 SS400 1組：1.5KG

①パーカー処理



②すべり止め付(塗装)下処理
ショットブラスト
(EA948TP-11A)



※ワイヤーは別途お買いもとめ下さい。

補修用単品 1.2.3刻印

- Ⓐパーカー処理
- Ⓑすべり止め付
- Ⓒ4分ネジシャックル(ユニクロ)