
 



- 「鉄」はクロメートメッキ
- 「ステン」は18-8ステンレス バレル研磨
- ※ スプリングゲートはいずれもステンレス製

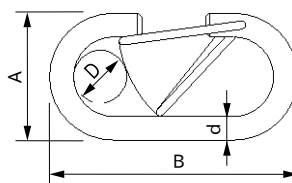

名 称	型 式	d	A	B	D	許容荷重	質 量	JANコード	単 価	カートン入数
鉄 4ミリ	HJ-4	4	16	38	5	8 kg	7.5 g	4990870 440418		20入×10
ステン 4ミリ	HJ-4S					12		4990870 441415		
鉄 5ミリ	HJ-5	5	25	50	8.5	11	16	4990870 440517		
ステン 5ミリ	HJ-5S					16		4990870 441514		
鉄 6ミリ	HJ-6	6	32	62	12	13	30	4990870 440012		
ステン 6ミリ	HJ-6S					20		4990870 441019		
鉄 7ミリ	HJ-7	7	35	66	13	20	41	4990870 440708		10入×10
ステン 7ミリ	HJ-7S					30		4990870 441705		
鉄 8ミリ	HJ-8	8	38	71	14	30	60	4990870 440111		
ステン 8ミリ	HJ-8S					45		4990870 441118		
鉄 9ミリ	HJ-9	9	41	75	15	40	76	4990870 440906		
ステン 9ミリ	HJ-9S					55		4990870 441903		
鉄 10ミリ	HJ-10	10	44	80	14	50	105	4990870 440210		5入×4
ステン 10ミリ	HJ-10S					70		4990870 441217		
鉄 12ミリ	HJ-12	12	60	110	20	60	205	4990870 440319		
ステン 12ミリ	HJ-12S					75		4990870 441316		
鉄 14ミリ	HJ-14	14	68	130	30	80	318	4990870 440142		
ステン 14ミリ	HJ-14S							4990870 441149		
鉄 16ミリ	HJ-16	16	76	150	34	120	482	4990870 440616		
ステン 16ミリ	HJ-16S							4990870 441613		






- 「鉄」はクロメートメッキ
- 「ステン」は18-8ステンレス バレル研磨
- ※ スプリングゲートはいずれもステンレス製

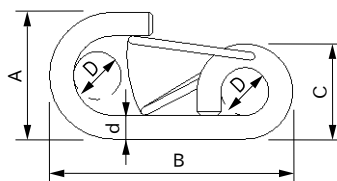

名 称	型 式	d	A	B	C	D	許容荷重	質 量	JANコード	単 価	カートン入数
鉄 6ミリ	HJ-6Q	6	32	61	24	11	13 kg	32 g	4990870 450011		20入×10
ステン 6ミリ	HJ-6QS						20		4990870 450219		
鉄 8ミリ	HJ-8Q	8	38	69	29	12	30	61	4990870 450110		10入×10
ステン 8ミリ	HJ-8QS						45		4990870 450318		
鉄 10ミリ	HJ-10Q	10	44	82	36	15	50	111	4990870 450417		
ステン 10ミリ	HJ-10QS						70		4990870 450516		



- 鉄製(クロメートメッキ)
- 単管パイプにかけられます。

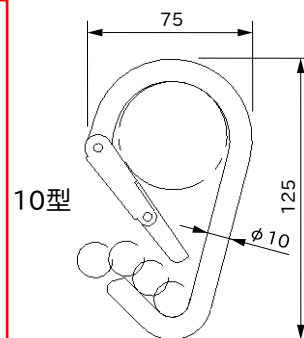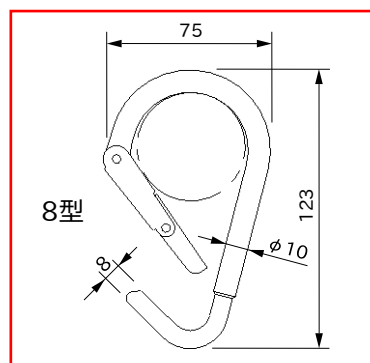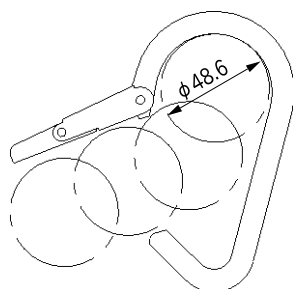

名 称	型 式	許容荷重	質 量	JANコード	単 価	カートン入数
8型	KA-50C8	27 kg	154 g	4990870 442016		10入×10
10型	KA-50C		167	4990870 442009		

日本製

日本国内専用 Use only in Japan

●このカタログの記載内容は、製品の改良のため予告なく変更することがあります。 12402

株式会社 伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2401

TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231

<https://www.ito123.com>

販売店

総合カタログはホームページよりご請求ください。