


**EA949AD-10**  
(ネジ・ワッシャー・ナットセット)

- 材質 ステンレス製
- ケース(プラスチック製 201X149X28mm)

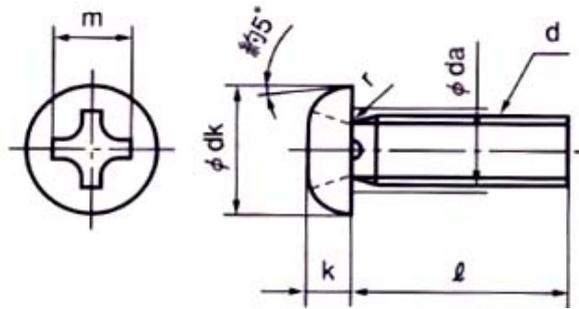


ナベ頭

長さ(ℓ)
M6 12
M6 16
M6 20
M6 25


ネジの呼び	M6
ピッチ	1
十字穴の番号	3
dk	基準寸法 10.5 許容差 0-0.7
k	基準寸法 3.9 許容差 ±0.2
m	参考 6.3
q(十字穴深さ)	最大 2.86 最小 2.26

ナット

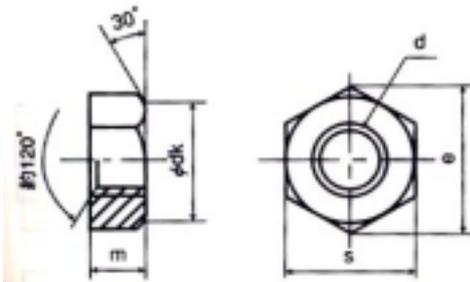


ネジの呼び	M6
ピッチ(並目)	1
m	基準寸法 5 許容差 0-0.48
s	基準寸法 10 許容差 0-0.6
e	約 11.5
dk/dw	約 9.8

ワッシャー

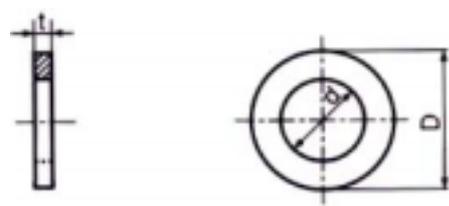

6.4(d)X12.5(D)X1.6(t)mm

スプリングワッシャー

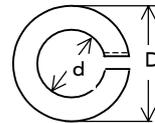

6.1(d)X12.2(D)X1.5(t)mm