


**EA949AD-12**  
(ネジ・ワッシャー・ナットセット)


- 材質 ステンレス製
- ケース(プラスチック製 201X149X28mm)

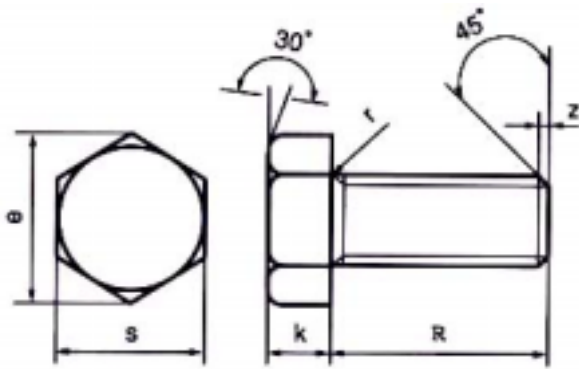

長さ(ℓ)	
M8	15
M8	20
M8	30
M8	40

ネジの呼び(d)	M8
ピッチ(P)	1.25
K	5.5
許容差	±0.15
S	13
許容差	0-0.25
e	15
r	0.4
z	1

**ナット**

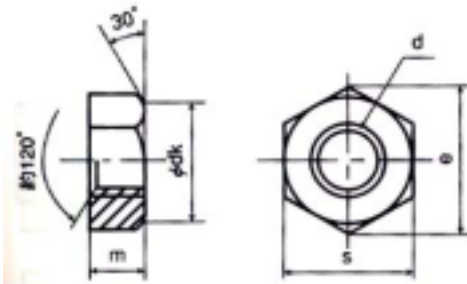


ネジの呼び	M8
ピッチ(並目)	1.25
m	基準寸法 6.5
許容差	0-0.58
s	基準寸法 13
許容差	0-0.7
e	約 15
dk/dw	約 12.5

**ワッシャー**



8.4(d)X17(D)X1.6(t)mm

**スプリングワッシャー**

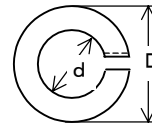

8.2(d)X15.4(D)X2.0(t)mm