


EA949AF-2
(皿小ネジセット)

- 材質 鉄製(クロームメッキ)
- ケース(プラスチック製)
201X149X28mm

サイズ	長さ(ℓ)	サイズ	長さ(ℓ)	サイズ	長さ(ℓ)
M2	4	M2.6	4	M3	6
M2	5	M2.6	5	M3	8
M2	6	M2.6	6	M3	12
M2	8	M2.6	8		
M2	10	M2.6	10		
M2	12	M2.6	15		

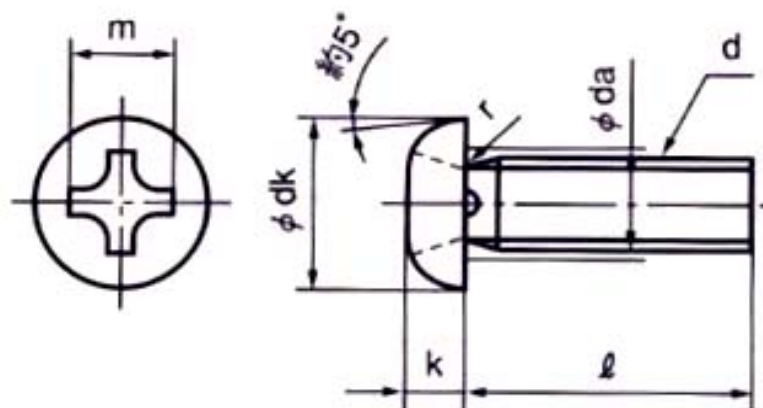

ネジの呼び		M2	M2.6	M3
ピッチ		0.4	0.45	0.5
十字穴の番号		1	1	2
dk	基準寸法	3.5	4.5	6
	許容差	0-0.4	0-0.4	0-0.5
k	基準寸法	1.3	1.7	2
	許容差	±0.1	±0.1	±0.15
m	参考	2.2	2.6	3.6
q(十字穴深さ)	最大	1.01	1.42	1.43
	最小	0.6	1	0.86