

EA949AF-5


(小ネジ・ワッシャー・ナットセット)

○ 材質 鉄製(クロームメッキ)

○ ケース(プラスチック製 201X149X28mm)

ナベ頭


M2. 6	長さ(ℓ)
M2. 6	4
M2. 6	5
M2. 6	6
M2. 6	8
M2. 6	10
M2. 6	12
M2. 6	15

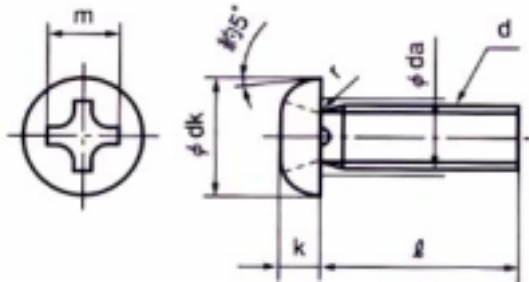

ネジの呼び		M2. 6
ピッチ		0.45
十字穴の番号		1
dk	基準寸法	4.5
	許容差	0-0.4
k	基準寸法	1.7
	許容差	±0.1
m	参考	2.6
q(十字穴深さ)	最大	1.42
	最小	1


皿頭

サイズ	長さ(ℓ)
M2. 6	5
M2. 6	6
M2. 6	8
M2. 6	10
M2. 6	12

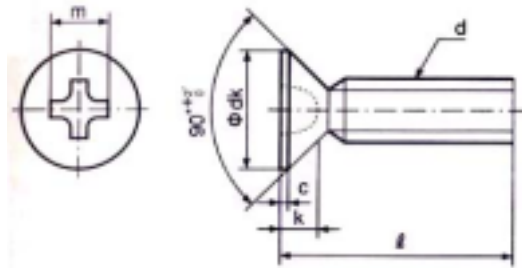

ネジの呼び		M2. 6
ピッチ		0.45
十字穴の番号		1
dk	基準寸法	5.2
	許容差	0-0.4
k	基準寸法	1.5
	許容差	0-0.2
c	約	0.2
m	参考	2.6
q(十字穴深さ)	最大	1.42
	最小	1.05

ナット

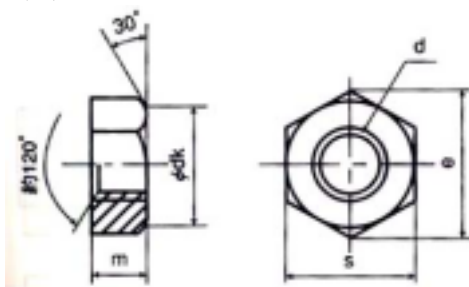


ネジの呼び		M2. 6
ピッチ(並目)		0.45
m	基準寸法	2
	許容差	0-0.25
s	基準寸法	5
	許容差	0-0.2
e	約	5.8
dk/dw	約	4.7

ワッシャー



2.8(d)X6.5(D)X0.5(t)mm

スプリングワッシャー

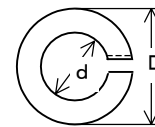

2.7(d)X5.3(D)X0.6(t)mm