

CD-N-ATEX

サーキュラー ウィンドー(ATEX適合品)

標準在庫品





ATEX

NEW



★One Point
防爆仕様

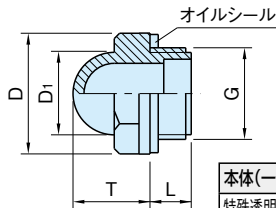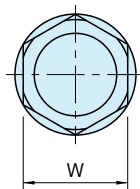

Original Elesa Model HCFE-EX



本体(一体成型) 特殊透明ポリアミド (PA-T)	オイルシール ニトリルゴム (NBR)
---------------------------------	---------------------------

品番	G	L	D	T	W	D ₁	締付トルク (N·m)	質量 (g)
CD-12N-ATEX	G ³ / ₈	7.5	22.5	13	19	15	3~5	4
CD-15N-ATEX	G ¹ / ₂	10.5	26	16	22	19	4~6	5
CD-20N-ATEX	G ³ / ₄		31.5	19.5	27	25	6~8	8

EA949CX-201A

EA949CX-202A

EA949CX-203A

特長

ATEX規格(防爆規格)対応品です。

関連製品ページ

取付け側の板厚が薄く、ネジ穴加工ができない場合には
NUT ナット(管用平行ネジ用)をご利用いただけます。

注意事項

- ・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
- ・アルコールの使用はできません。

技術データ

使用温度: max.80°C min.-20°C

品番	ATEX規格の表示
CD-12N-ATEX	II 2GD Ex h X
CD-15N-ATEX	
CD-20N-ATEX	

ATEX規格のマークが製品の側面に付してあります。