


オイルプラグ



21~26



31~36

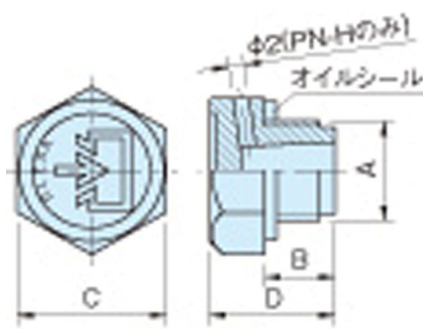

(ブラック、給油表示)

・給油表示付

品番	仕様 通気穴	サイズ(mm)				締付トルク (N・m)	重量(g)
		A	B	C	D		
EA949CX-21	-	1/8PF	9	19	16	5	4
EA949CX-22		1/4PF		16		6	
EA949CX-23		3/8PF	22	10	5		
EA949CX-24		1/2PF	11	26	18	12	8
EA949CX-25		3/4PF	12	32	20	15	14
EA949CX-26		1PF	13	38	22	15	18
EA949CX-31	付	1/8PF	9	19	16	5	4
EA949CX-32		1/4PF		16		6	
EA949CX-33		3/8PF	22	10	5		
EA949CX-34		1/2PF	11	26	18	12	8
EA949CX-35		3/4PF	12	32	20	15	14
EA949CX-36		1PF	13	38	22	15	18

●材質

本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)

オイルシール:ニトリルゴム(NBR)

●使用温度…max: 130°C、min: -30°C

●注意事項

- ・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し、膨張するため、避けてください。
- ・ガソリン、アルコールの使用はできません。