


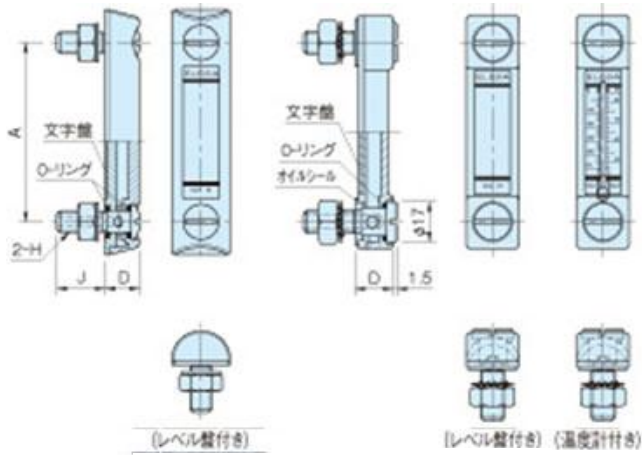

CX-101,-102,-

CX-93、-94 CX-95、-96

廃番

品番	仕様	温度計の 表示範囲	ボルト・ナット 材質	サイズ(mm)									重量(g)
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	
EA949CX-93	温度計付	20～100℃	スチール (SUM22L)	76	99	22	15	11.5	18	40	M10X1.5	22	91
EA949CX-94		0～100℃		127	150	22	15	11.5	23	80	M12X1.75	22	121
EA949CX-95	レベル盤付	-		76	99	22	15	11.5	18	40	M10X1.5	22	90
EA949CX-96				127	150	22	15	11.5	23	80	M12X1.75	22	120
EA949CX-101			SUS303	76	107	27	16	15	18	-	M10X1.5	22	87
EA949CX-102				127	161	31	18	17	23	80	M12X1.75	23	138
EA949CX-103				254	291	35	18	18.5	26	203	M12X1.75	21	185

●材質

品番	本体	文字盤	Oリング
EA948CX-93～96	特殊透明 ポリアミド	アルミニウム (A1050P)	ニトリルゴム (NBR)
EA948CX-101～103			フッ素ゴム (FKM)

●特長

- ・2本のボルトを通してインジケータにオイルが入ります・
- ・どのような方向で取り付けでも問題ありません。
- ・樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することはありません。
- また、オイル系をはじめ、一般的化学繊維に耐候性を備えています。
- ・フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見やすく、横からでも読み取りできます。
- ・文字盤が取り外しできますので、ご購入後にmax、minの印字ができます。
- ・完全にシーリングされていますので、オイル漏れはありません。

●注意事項

- ・EA949CX-95、96、EA949CX-102、103はアルコール系の薬品、洗浄液の接触は避けてください。
- ・磷酸化物にご使用になる場合は、パッキングを適切なものに取り替えてください。
- ・文字盤に直接オイルが接触するような使い方は捻じれ、変形が生じることがありますので、お止めください。
- ・耐圧仕様ではありません。