


すべて取扱中止になりました

EA949DC-21～-23
(六角穴付止ネジ)

	サイズ	長さ(l)
DC-21	M2	3
DC-22	M2	5
DC-23	M2	8

○ 材質 スチール製

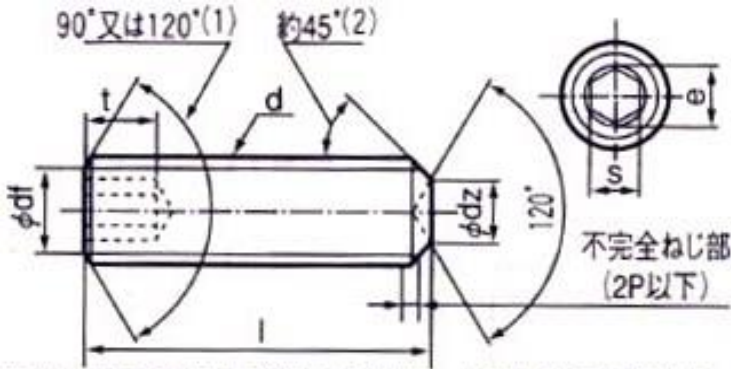

注(1) l が下の表に示す階段状の点線より短いものは、 120° の面取りとする。
 (2) 45° の角度は、おねじの谷の径より下の傾斜部に適用する。

ネジの呼び(d)		M2
ピッチ(P)		0.4
dz	最大(基準寸法)	1
	最小	0.75
df	約	オネジの谷径
e	最小	1.003
呼び(基準寸法)		0.9
s	最小	0.889
	最大	0.902
t	最小	1欄
		2欄