


EA949DH-33～-84
(ステンレス製六角穴付ボルト)



品番	サイズ	長さ(ℓ)	入数
EA949DH-33	M3	10	100
EA949DH-34		12	
EA949DH-43	M4	12	80
EA949DH-44		15	
EA949DH-53	M5	15	50
EA949DH-54		20	
EA949DH-63	M6	20	50
EA949DH-64		25	
EA949DH-83	M8	25	30
EA949DH-84		30	25

○ 材質 ステンレス(SUS304)

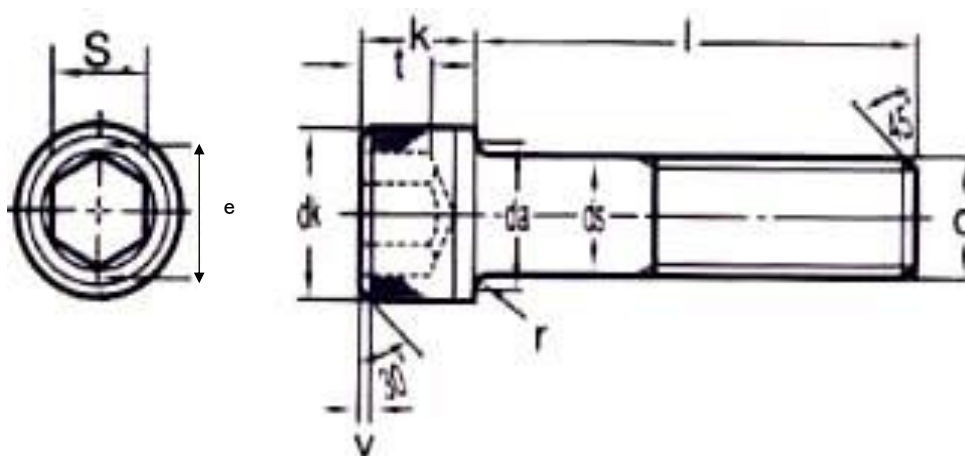

ネジの呼(d)		M3	M4	M5	M6	M8	
ピッチ(P)		0.5	0.7	0.8	1	1.25	
dk	最大(基準寸法)	5.5	7	8.5	10	13	
	最大	5.68	7.22	8.72	10.22	13.27	
	最小	5.32	6.78	8.28	9.78	12.73	
da	最大	3.6	4.7	5.7	6.8	9.2	
ds	最大(基準寸法)	3	4	5	6	8	
	最小	2.86	3.82	4.82	5.82	7.78	
e	最小	2.87	3.44	4.58	5.72	6.86	
k	最大(基準寸法)	3	4	5	6	8	
	最小	2.86	3.82	4.82	5.7	7.64	
r	最小	0.1	0.2	0.2	0.25	0.4	
S	呼(基準寸法)	2.5	3	4	5	6	
	最小	2.52	3.02	4.02	5.02	6.02	
	最大	1欄	2.58	3.08	4.095	5.14	6.14
	最大	2欄	2.56	3.08	4.095	5.095	6.095
t	最小	1.3	2	2.5	3	4	
v	最大	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	