


オプション 傷防止ネジ



先端に真鍮のパッドが付いたネジです。シャフトを傷付けず締め付けができます。



寸法図

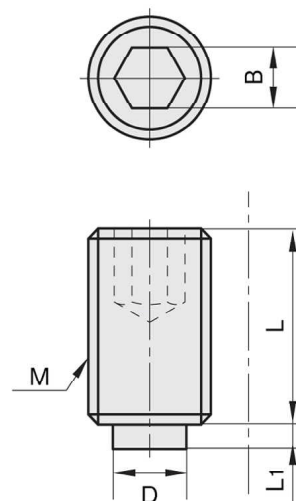

単位：mm

対応製品

SC全タイプ

材質

本体 : 鉄(黒染め)
ステンレス(SUS303)
パッド: 真鍮

鉄(SUM22L 黒染め)

ネジサイズ M×L	B	D	L1	品番	EA品番
M3×5	1.5	1.5	0.5	KBC3-5	EA949DR-3
M4×6	2	2.5	0.5	KBC4-6	EA949DR-4
M5×8	2.5	3	0.5	KBC5-8	EA949DR-5
M6×10	3	4	1	KBC6-10	EA949DR-6
M8×12	4	6	1.5	KBC8-12	EA949DR-8
M10×16	5	8	2	KBC10-16	EA949DR-10

ステンレス(SUS303)

ネジサイズ M×L	B	D	L1	品番	EA品番
M4×6	2	2.5	0.5	KBS4-6	EA949DS-4
M5×8	2.5	3	0.5	KBS5-8	EA949DS-5
M6×10	3	4	1	KBS6-10	EA949DS-6
M8×12	4	6	1.5	KBS8-12	EA949DS-8
M10×16	5	8	2	KBS10-16	EA949DS-10