

内装造作、小細工用ビス

極細ビス 十字穴1番タイプ

リフォーム、DIYにも最適です。
羽目板、フローアの取り付け、6分8分材などの細工に

頭径4.2mm小頭は
フローア、羽目板など
割れやすい材料に
最適です。

記号	1番	材質：鉄鋼線、クロメート
極細 15 (2.6×15)	頭小 4.2 頭大 4.7 + + (線材径φ2.0)	
極細 20 (2.6×20)	頭小 4.2 頭大 4.7 + + (線材径φ2.0)	
極細 25 (2.6×25)	頭小 4.2 頭大 4.7 + + (線材径φ2.0)	
極細 27 (2.6×27)	頭小 4.2 頭大 4.7 + + (線材径φ2.0)	
極細 32 (2.6×32)	頭小 4.2 頭大 4.7 + + (線材径φ2.0)	
極細 37 (2.6×37)	頭小 4.2 頭大 4.7 + + (線材径φ2.0)	
極細 45 (2.6×45)	頭大 4.7 + (線材径φ2.0)	
極細 50 (2.6×50)	頭大 4.7 + (線材径φ2.0)	

※全て焼入れしてあります

EA949FX-201...<セット内容>14点セット

極細：5点

サイズ	(入数)	ねじタイプ
2.6×20mm	(80本)	半ねじ
2.6×27mm	(80本)	半ねじ
2.6×32mm	(70本)	半ねじ
2.6×37mm	(60本)	半ねじ
2.6×45mm	(50本)	半ねじ

細：5点

3.4×25mm	(80本)	全ねじ
3.4×30mm	(70本)	全ねじ
3.4×40mm	(50本)	半ねじ
3.4×45mm	(40本)	半ねじ
3.4×50mm	(40本)	半ねじ

中細：4点

4×30mm	(50本)	半ねじ
4×37mm	(40本)	半ねじ
4×45mm	(30本)	半ねじ
4×50mm	(30本)	半ねじ

EA949FX-202...<セット内容>19点セット

極細：5点

サイズ	(入数)	ねじタイプ
2.6×20mm	(90本)	半ねじ
2.6×27mm	(80本)	半ねじ
2.6×32mm	(70本)	半ねじ
2.6×37mm	(60本)	半ねじ
2.6×45mm	(50本)	半ねじ


 

細：7点

3.4×25mm	(90本)	全ねじ
3.4×30mm	(90本)	全ねじ
3.4×40mm	(60本)	半ねじ
3.4×45mm	(50本)	半ねじ
3.4×50mm	(50本)	半ねじ
3.8×65mm	(40本)	半ねじ
3.8×75mm	(40本)	半ねじ

中細：7点

4×30mm	(60本)	半ねじ
4×37mm	(40本)	半ねじ
4×45mm	(30本)	半ねじ
4×50mm	(30本)	半ねじ
4.3×65mm	(30本)	半ねじ
4.7×75mm	(20本)	半ねじ
4.7×90mm	(20本)	半ねじ

記号	頭	ブラボックス		フックタイプ	
		12号ブラ箱	24号ブラ箱	Bバック	Aボックス
極細15	大/小	1,532本	766本	766本	330本
極細20	大/小	1,140本	570本	570本	240本
極細25	大/小	948本	474本	474本	204本
極細27	大/小	834本	417本	417本	180本
極細32	大/小	716本	358本	358本	170本
極細37	大/小	648本	324本	324本	140本
極細45	大	540本	270本	270本	121本
極細50	大	486本	243本	243本	97本
ビット	ビット付	○	○	○	○
	ビット無	○	○	○	○

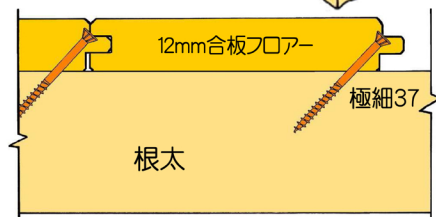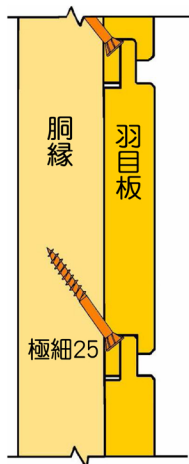

造作用ビスの色々

RN 細ビス

MDF材 LVL材の枠組みに最適!

記号	ブラボックス		フックタイプ
	12号ブラ箱	24号ブラ箱	Cボックス
RN細25	828本	458本	458本
RN細30	714本	415本	415本
RN細35	619本	360本	360本
RN細40	561本	300本	300本
RN細45	516本	281本	281本
RN細50	464本	261本	261本
RN細55	427本	241本	241本
RN細60	284本	160本	160本
RN細65	270本	145本	145本
RN細75	231本	130本	130本
RN細90	159本	89本	89本

RN 中細ビス

記号	ブラボックス		フックタイプ
	12号ブラ箱	24号ブラ箱	Cボックス
RN中細30	484本	267本	267本
RN中細37	420本	237本	237本
RN中細45	347本	190本	190本
RN中細50	324本	177本	177本
RN中細55	244本	134本	134本
RN中細65	208本	114本	114本
RN中細75	163本	90本	90本
RN中細90	137本	74本	74本

材質：鉄鋼線、クロメート


記号	長さ	径
RN細 25 (3.4×25)	6.0	(線材径φ2.3)
RN細 30 (3.4×30)	6.0	(線材径φ2.3)
RN細 35 (3.4×35)	6.0	(線材径φ2.3)
RN細 40 (3.4×40)	6.0	(線材径φ2.3)
RN細 45 (3.4×45)	6.0	(線材径φ2.3)
RN細 50 (3.4×50)	6.0	(線材径φ2.3)
RN細 55 (3.4×55)	6.5	(線材径φ2.3)
RN細 60 (3.8×60)	7.5	(線材径φ2.7)
RN細 65 (3.8×65)	7.5	(線材径φ2.7)
RN細 75 (3.8×75)	7.5	(線材径φ2.7)
RN細 90 (4.2×90)	7.5	(線材径φ3.0)

ローレット無し (RNシリーズ)



十字穴が深く施工性抜群!

 下穴無しで一発締め付け!
施工性重視!! 各種造作に最適



座ほり用カット刃
硬木に使える仕上がりきれい



ネジ山先端にノコ刃付き
木材との摩擦を低減

割れ防止カット刃

家具造り、硬木に最適です

材質：鉄鋼線、クロメート

長さ	径	記号
8.0	(線材径φ2.7)	RN中細 30 (4.0×30)
8.0	(線材径φ2.7)	RN中細 37 (4.0×37)
8.0	(線材径φ2.7)	RN中細 45 (4.0×45)
8.0	(線材径φ2.7)	RN中細 50 (4.0×50)
8.5	(線材径φ3.0)	RN中細 55 (4.3×55)
8.5	(線材径φ3.0)	RN中細 65 (4.3×65)
9.0	(線材径φ3.2)	RN中細 75 (4.7×75)
9.0	(線材径φ3.2)	RN中細 90 (4.7×90)