









内装造作、小細工用ビス

極細ビス 十字穴1番タイプ



リフォーム、DIYにも最適です。
羽目板、フロアの取り付け、6分8分材などの細工に

頭径4.2mm小頭は
フロア、羽目板など
割れやすい材料に
最適です。

記号	1番	材質:鉄鋼線、クロメート
極細 15 (2.6×15)	頭小4.2 頭大4.7	
極細 20 (2.6×20)	頭小4.2 頭大4.7	
極細 25 (2.6×25)	頭小4.2 頭大4.7	
極細 27 (2.6×27)	頭小4.2 頭大4.7	
極細 32 (2.6×32)	頭小4.2 頭大4.7	
極細 37 (2.6×37)	頭小4.2 頭大4.7	
極細 45 (2.6×45)	頭大4.7	
極細 50 (2.6×50)	頭大4.7	

※全て焼入れしてあります

記号	頭	プラボックス		フックタイプ	
		12号プラ箱	24号プラ箱	Bバック	Aボックス
極細15	大/小	1,532本	766本	766本	330本
極細20	大/小	1,140本	570本	570本	240本
極細25	大/小	948本	474本	474本	204本
極細27	大/小	834本	417本	417本	180本
極細32	大/小	716本	358本	358本	170本
極細37	大/小	648本	324本	324本	140本
極細45	大	540本	270本	270本	121本
極細50	大	486本	243本	243本	97本

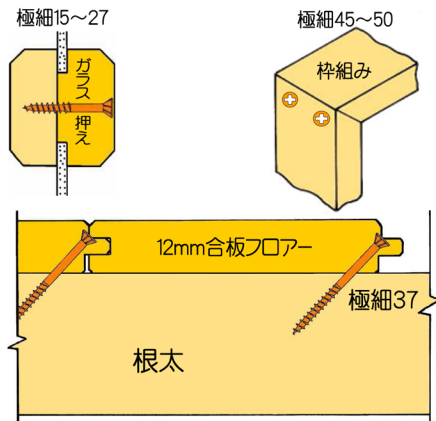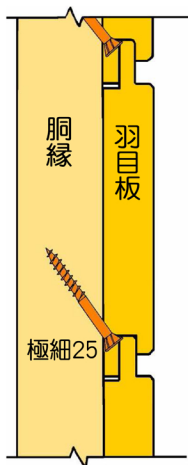

EA949FY...<セット内容>8点セット
全て半ねじ
サイズ (入数)
2.6×15mm (180本)
2.6×20mm (180本)
2.6×25mm (130本)
2.6×27mm (130本)
2.6×32mm (90本)
2.6×37mm (90本)
2.6×45mm (70本)
2.6×50mm (70本)

EA949FY-15...2.6×15mm (330本)
EA949FY-20...2.6×20mm (240本)
EA949FY-25...2.6×25mm (204本)
EA949FY-27...2.6×27mm (180本)
EA949FY-32...2.6×32mm (170本)
EA949FY-37...2.6×37mm (140本)
EA949FY-45...2.6×45mm (121本)
EA949FY-50...2.6×50mm (97本)