


EA949GA-410~435 ネジパック

材 質：ユニクロメッキ

サイズ：

サラネジ	呼び径 ×全長	ピッチ	十字穴 番号	d k		k		C	m	入り数
				基準	許容差	基準	許容差			
EA949GA-410	M4 × 10	0.7	2	8	0	2.3	0	0.3	4.5	160
EA949GA-412	M4 × 12									150
EA949GA-416	M4 × 16									120
EA949GA-420	M4 × 20									110
EA949GA-425	M4 × 25									80
EA949GA-430	M4 × 30									70
EA949GA-435	M4 × 35									65

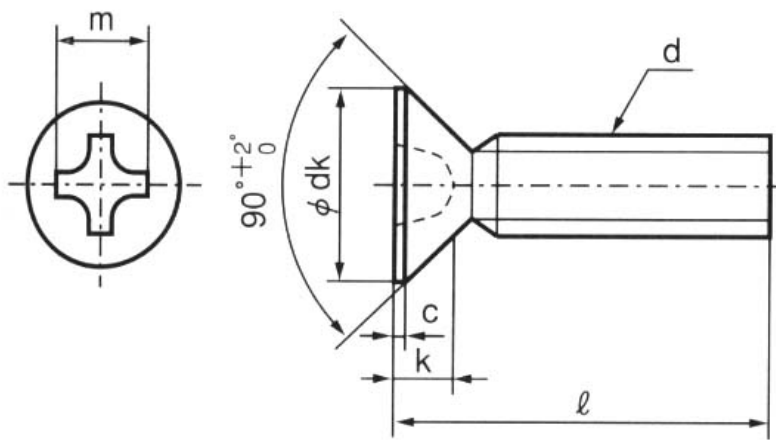

さら頭