


EA949GB-512~540 ネジパック

材 質：鉄・ユニクロメッキ

サイズ：

サラネジ	呼び径 × 全長	ピッチ	十字穴 番号	d k		k		C	m	入り数
				基準	許容差	基準	許容差			
EA949GB-512	M5 × 12	0.8	2	10	0	2.8	0	0.3	5.1	150
EA949GB-516	M5 × 16									120
EA949GB-520	M5 × 20									110
EA949GB-525	M5 × 25									80
EA949GB-530	M5 × 30									70
EA949GB-535	M5 × 35									65
EA949GB-540	M5 × 40									60

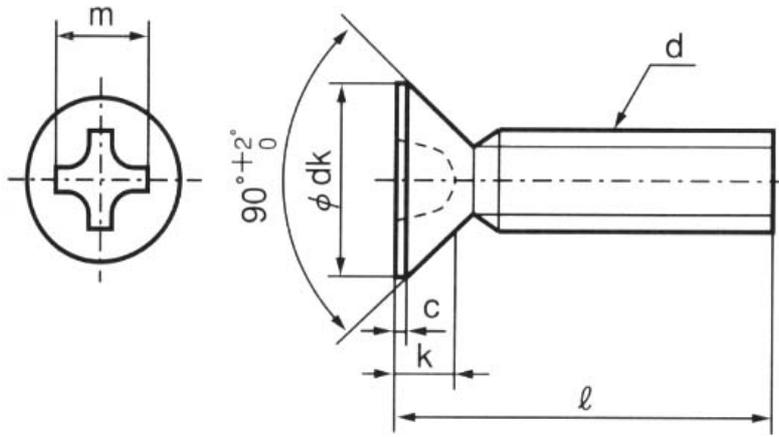

さら頭