


クリップ・ナット

EA949GS-104 ~ -210

(商品コード0211)

RoHS

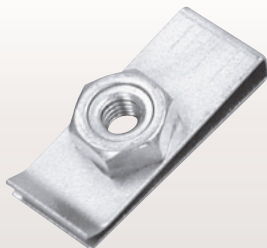

品番 RoHS	ネジ寸法 (ISO)	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	適用アングル	
KN-4A	M-4	26	15	10.5	4.5	A-25 A-30	EA949GS-104
KN-5A	M-5	26	15	10.5	4.5	A-25 A-30	EA949GS-105
KN-6A	M-6	26	15	10.5	4.5	A-25 A-30	EA949GS-106
KN-8A	M-8	26	20	10.5	4.5	A-30	EA949GS-108
KN-6B	M-6	37	15	17	4.5	A-40	EA949GS-206
KN-8B	M-8	37	20	17	4.5	A-40	EA949GS-208
KN-10B	M-10	37	20	17	4.5	A-40	EA949GS-210

用途

裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟んでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。

特長

- 1.ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。
- 2.あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。
- 3.クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。

材質

鋼板製で三価クロメートメッキ仕上げです。

※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。

