

外側への出っ張りを防ぎたい場合に最適な台座部
カットタイプです。

三価クロメート処理品


EA949GY-301 ~ -325



耐荷重 500kgf
材質 ボルト・ナット SS400相当
受皿 SS圧延鋼板(2t)
表面処理 三価クロメート

■特 徴

- 壁面専用の調整ボルトです。
D-DIIと併用してご使用ください。
- ①六角ナット等のアクセサリをご利用下さい。
 - ②壁面と接触する部分に折れこみを入れてあります。その為、耐荷重性は他社の受皿をカットした製品に比べて、飛躍的に強い構造になっています。(当社実験結果、約4倍の強さです。)
 - ③ボルトの入る穴が、壁面との関係で普通の受皿に比べて特殊加工になっています。図面を参考してご使用下さい。

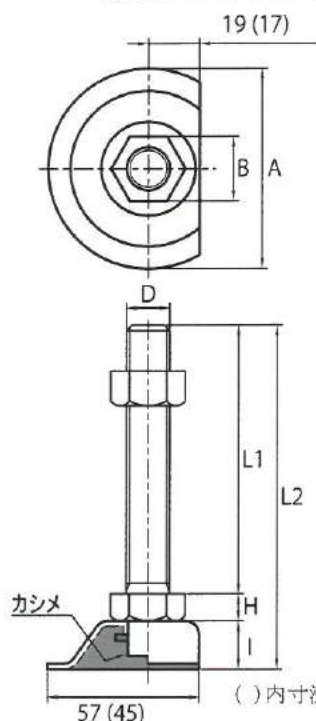

() 内寸法はM12用です。

オールステンレス品



耐荷重 500kgf
材質 ボルト・ナット SUS304相当
受皿 SUS304鋼板(2t)
表面処理 パシペート

- ④パイプは外径27.5・肉厚1.7のもののご利用を想定しています。
- ⑤パイプ用ナットをつけて、パイプを立ててください。(ナットは別売りです)
- ⑥スラストベアリングご使用の場合は、L2の長さにM12は8.5ミリ、M16は9ミリ、M20は11ミリを足してください。

次ページにございますEA品番と「」マークがEA品番と呼応しているメーカー規格番号の対照表をご参照下さい。商品となります。

品 番		寸 法 (mm)									質量 (g)
三価クロメート処理品	オールステンレス品	D	L1	L2	H	I	A	B			
D-DI 12×50	D-DI 12×50SUS	M12×1.75	50	72	8	14	55	19			130
D-DI 12×75	D-DI 12×75SUS	M12×1.75	75	97	8	14	55	19			150
D-DI 12×100	D-DI 12×100SUS	M12×1.75	100	122	8	14	55	19			165
D-DI 12×120	D-DI 12×120SUS	M12×1.75	120	142	8	14	55	19			180
D-DI 12×125	D-DI 12×125SUS	M12×1.75	125	147	8	14	55	19			185
D-DI 12×150	D-DI 12×150SUS	M12×1.75	150	172	8	14	55	19			200
D-DI 16×65	—	M16×2.0	65	93	10	18	75	24			235
D-DI 16×75	D-DI 16×75SUS	M16×2.0	75	103	10	18	75	24			245
D-DI 16×100	D-DI 16×100-HS	D-DI 16×100SUS	M16×2.0	100	128	10	18	75	24		275
D-DI 16×130	D-DI 16×130-HS	D-DI 16×130SUS	M16×2.0	130	158	10	18	75	24		315
D-DI 16×150	D-DI 16×150-HS	D-DI 16×150SUS	M16×2.0	150	178	10	18	75	24		340
D-DI 16×180	D-DI 16×180-HS	D-DI 16×180SUS	M16×2.0	180	208	10	18	75	24		380
D-DI 16×200	D-DI 16×200-HS	D-DI 16×200SUS	M16×2.0	200	228	10	18	75	24		405
D-DI 20×100	D-DI 20×100-HS	D-DI 20×100SUS	M20×2.5	100	131	13	18	75	30		435
D-DI 20×130	D-DI 20×130-HS	D-DI 20×130SUS	M20×2.5	130	161	13	18	75	30		495
D-DI 20×150	D-DI 20×150-HS	D-DI 20×150SUS	M20×2.5	150	181	13	18	75	30		540
D-DI 20×180	D-DI 20×180-HS	D-DI 20×180SUS	M20×2.5	180	211	13	18	75	30		600
D-DI 20×200	D-DI 20×200-HS	D-DI 20×200SUS	M20×2.5	200	231	13	18	75	30		640

アジャスターボルト 寸法図 サイズ表
対照表

EA品番	メーカー規格番号
EA949GY-301	D-D I 12×50
EA949GY-302	D-D I 12×75
EA949GY-303	D-D I 12×100
EA949GY-304	D-D I 12×120
EA949GY-306	D-D I 12×150
EA949GY-311	D-D I 16×65
EA949GY-313	D-D I 16×100
EA949GY-314	D-D I 16×130
EA949GY-315	D-D I 16×150
EA949GY-316	D-D I 16×180
EA949GY-321	D-D I 20×100
EA949GY-322	D-D I 20×130
EA949GY-323	D-D I 20×150
EA949GY-324	D-D I 20×180
EA949GY-325	D-D I 20×200