

使用品番（下記のイメージ図に使用している品番です） ※赤丸が赤字の品番です

イメージ図①

右ねじ取付の場合

EA949HH-41【M5 x 60mm カットボルト(右ねじ)】 or EA949HH-42【M5 x100mm カットボルト(右ねじ)】 + EA949JH-2B【M 5 六角ナット(右ネジ)】 + EA949HH-72【M 5 平ワッシャー】 + EA949JH-2B【M 5 六角ナット(右ネジ)】 + EA949HH-72【M 5 平ワッシャー】	M5
--	----

EA949HH-43【M6 x 60mm カットボルト(右ねじ)】 or EA949HH-44【M6 x100mm カットボルト(右ねじ)】 + EA949JH-3B【M 6 六角ナット(右ネジ)】 + EA949HH-73【M 6 平ワッシャー】 + EA949JH-3B【M 6 六角ナット(右ネジ)】 + EA949HH-73【M 6 平ワッシャー】 + EA638RR-3【3mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ)】	M6
---	----

EA949HH-45【M8 x 60mm カットボルト(右ねじ)】 or EA949HH-46【M8 x120mm カットボルト(右ねじ)】 or EA949HH-47【M8 x220mm カットボルト(右ねじ)】 + EA949JH-4B【M 8 六角ナット(右ネジ)】 + EA949HH-74【M 8 平ワッシャー】 + EA949JH-4B【M 8 六角ナット(右ネジ)】 + EA949HH-74【M 8 平ワッシャー】 + EA638RR-5【5mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ)】	M8
---	----

EA949HH-48【M10x 60mm カットボルト(右ねじ)】 + EA949JH-5B【M10 六角ナット(右ネジ)】 + EA949HH-75【M10 平ワッシャー】 + EA949JH-5B【M10 六角ナット(右ネジ)】 + EA949HH-75【M10 平ワッシャー】	M10
---	-----

EA949HH-49【M12x 80mm カットボルト(右ねじ)】 + EA949JH-6【M12 六角ナット(右ねじ)】 + EA949HH-76【M12 平ワッシャー】 + EA949JH-6【M12 六角ナット(右ねじ)】 + EA949HH-76【M12 平ワッシャー】	M12
---	-----

左ねじ取付の場合

EA949HH-51【M 5x 60mm カットボルト(左ねじ)】 or EA949HH-52【M 5x100mm カットボルト(左ねじ)】 + EA949JH-12B【M 5 六角ナット(左ネジ)】 + EA949HH-72【M 5 平ワッシャー】 + EA949JH-12B【M 5 六角ナット(左ネジ)】 + EA949HH-72【M 5 平ワッシャー】	M5
--	----

EA949HH-53【M 6x 60mm カットボルト(左ねじ)】 or EA949HH-54【M 6x100mm カットボルト(左ねじ)】 + EA949JH-13B【M 6 六角ナット(左ネジ)】 + EA949HH-73【M 6 平ワッシャー】 + EA949JH-13B【M 6 六角ナット(左ネジ)】 + EA949HH-73【M 6 平ワッシャー】 + EA638RS-3【3mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ)】	M6
---	----


EA949HH-55【M 8x 60mm カットボルト(左ねじ)】 or EA949HH-56【M 8x120mm カットボルト(左ねじ)】 or EA949HH-57【M 8x220mm カットボルト(左ねじ)】 + EA949JH-14B【M 8 六角ナット(左ネジ)】 + EA949HH-74【M 8 平ワッシャー】 + EA949JH-14B【M 8 六角ナット(左ネジ)】 + EA949HH-74【M 8 平ワッシャー】 + EA638RS-5【5mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ)】	M8
---	----

EA949HH-58【M10x 60mm カットボルト(左ねじ)】 + EA949JH-15B【M10 六角ナット(左ネジ)】 + EA949HH-75【M10 平ワッシャー】 + EA949JH-15B【M10 六角ナット(左ネジ)】 + EA949HH-75【M10 平ワッシャー】	M10
---	-----


EA949HH-59【M12x 80mm カットボルト(左ねじ)】 + EA949JH-16【M12 六角ナット(左ねじ)】 + EA949HH-76【M12 平ワッシャー】 + EA949JH-16【M12 六角ナット(左ねじ)】 + EA949HH-76【M12 平ワッシャー】	M12
---	-----

※M5・M10・M12のワイヤー止め金具はエスコでお取り扱いがございません。

イメージ図①

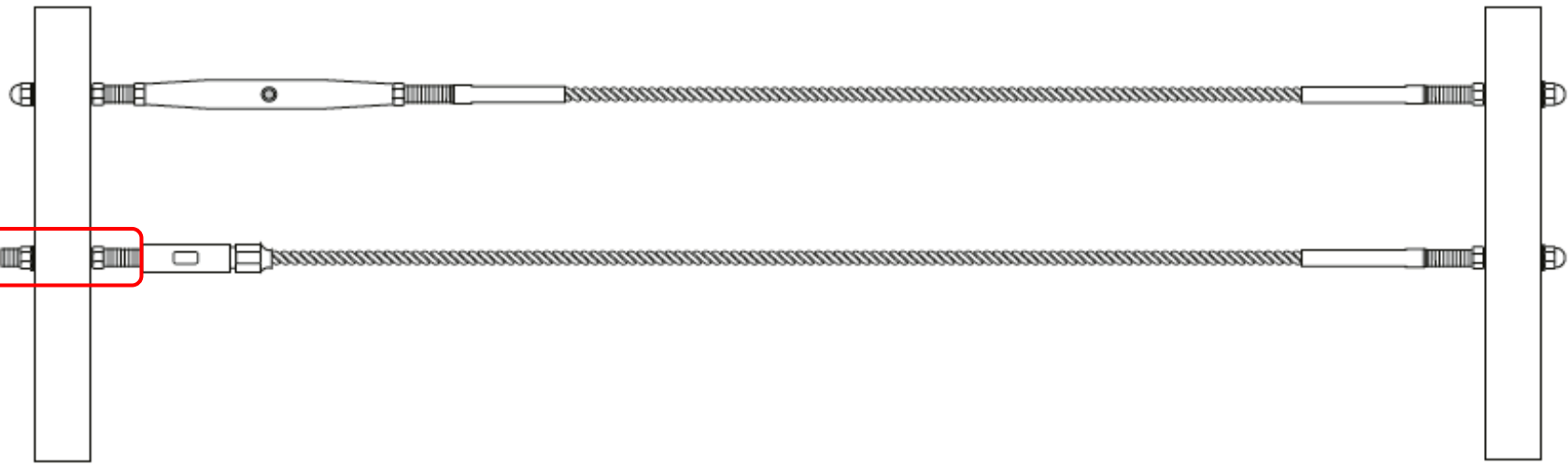

イメージ図②

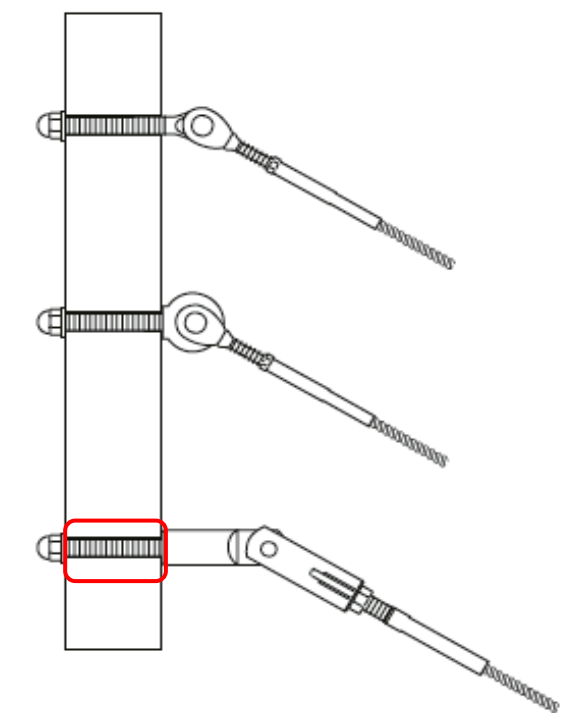

イメージ図②

※一部イラストとは異なりますが、この組み合わせでも代用可能です。

右ねじ取付の場合

M5	EA949JH-2B【M 5 六角ナット(右ネジ)】 + EA949HH-72【M 5 平ワッシャー】 + EA949HH-41【M5 x 60mm カットボルト(右ねじ)】 or EA949HH-42【M5 x100mm カットボルト(右ねじ)】 + EA638RX-2【M5x17.5mm アイナット(右ねじ)】 + EA638RT-1【M5x 41mm 止め金具(右・雄ねじ)】
----	--

M6	EA949JH-3B【M 6 六角ナット(右ネジ)】 + EA949HH-73【M 6 平ワッシャー】 + EA949HH-43【M6 x 60mm カットボルト(右ねじ)】 or EA949HH-44【M6 x100mm カットボルト(右ねじ)】 + EA638RX-3【M6x22.0mm アイナット(右ねじ)】 + EA638RT-2【M6x 47mm 止め金具(右・雄ねじ)】 + EA638RR-3【3mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ)】
----	---

M8	EA949JH-4B【M 8 六角ナット(右ネジ)】 + EA949HH-74【M 8 平ワッシャー】 + EA949HH-45【M8 x 60mm カットボルト(右ねじ)】 or EA949HH-46【M8 x120mm カットボルト(右ねじ)】 or EA949HH-47【M8 x220mm カットボルト(右ねじ)】 + EA638RX-4【M8x28.0mm アイナット(右ねじ)】 + EA638RT-3【M8x 57mm 止め金具(右・雄ねじ)】 + EA638RR-5【5mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ)】
----	---

M10	EA949JH-5B【M10 六角ナット(右ネジ)】 + EA949HH-75【M10 平ワッシャー】 + EA949HH-48【M10x 60mm カットボルト(右ねじ)】 + EA638RX-5【M10x34.0mm アイナット(右ねじ)】 + EA638RT-4【M10x 63mm 止め金具(右・雄ねじ)】
-----	---

M12	EA949JH-6【M12 六角ナット(右ねじ)】 + EA949HH-76【M12 平ワッシャー】 + EA949HH-49【M12x 80mm カットボルト(右ねじ)】 + EA638RX-6【M12x40.0mm アイナット(右ねじ)】 + EA638RT-5【M12x 80mm 止め金具(右・雄ねじ)】
-----	--

左ねじ取付の場合

M5	EA949JH-12B【M 5 六角ナット(左ネジ)】 + EA949HH-72【M 5 平ワッシャー】 + EA949HH-51【M 5x 60mm カットボルト(左ねじ)】 or EA949HH-52【M 5x100mm カットボルト(左ねじ)】 + EA638RT-11【M5x 41mm 止め金具(左・雄ねじ)】
----	--

M6	EA949JH-13B【M 6 六角ナット(左ネジ)】 + EA949HH-73【M 6 平ワッシャー】 + EA949HH-53【M 6x 60mm カットボルト(左ねじ)】 or EA949HH-54【M 6x100mm カットボルト(左ねじ)】 + EA638RT-12【M6x 47mm 止め金具(左・雄ねじ)】 + EA638RS-3【3mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ)】
----	---

M8	EA949JH-14B【M 8 六角ナット(左ネジ)】 + EA949HH-74【M 8 平ワッシャー】 EA949HH-55【M 8x 60mm カットボルト(左ねじ)】 or EA949HH-56【M 8x120mm カットボルト(左ねじ)】 or EA949HH-57【M 8x220mm カットボルト(左ねじ)】 + EA638RT-13【M8x 57mm 止め金具(左・雄ねじ)】 + EA638RS-5【5mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ)】
----	---

M10	EA949JH-15B【M10 六角ナット(左ネジ)】 + EA949HH-75【M10 平ワッシャー】 + EA949HH-58【M10x 60mm カットボルト(左ねじ)】 + EA638RT-14【M10x 63mm 止め金具(左・雄ねじ)】
-----	--

M12	EA949JH-16【M12 六角ナット(左ねじ)】 + EA949HH-76【M12 平ワッシャー】 + EA949HH-59【M12x 80mm カットボルト(左ねじ)】 + EA638RT-15【M12x 80mm 止め金具(左・雄ねじ)】
-----	---

※左ねじ取付用アイナット、M5・M10・M12のワイヤー止め金具はエスコでお取り扱いがございません。