

使用品番（下記のイメージ図に使用している品番です） ※赤丸が赤字の品番です

イメージ図①

※M5～M12サイズの一例になります。

EA949HH-41 【M5 x 60mm カットボルト(右ねじ)】

+ EA949JH-2B 【M 5 六角ナット(右ネジ)】 + EA949HH-82 【M 5 木材用平ワッシャー】

+ EA949JH-2B 【M 5 六角ナット(右ネジ)】 + EA949HH-82 【M 5 木材用平ワッシャー】

EA949HH-43 【M6 x 60mm カットボルト(右ねじ)】

+ EA949JH-3B 【M 6 六角ナット(右ネジ)】 + EA949HH-83 【M 6 木材用平ワッシャー】

+ EA949JH-3B 【M 6 六角ナット(右ネジ)】 + EA949HH-83 【M 6 木材用平ワッシャー】

+ EA638RR-3 【3mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ)】

EA949HH-46 【M8 x120mm カットボルト(右ねじ)】

+ EA949JH-4B 【M 8 六角ナット(右ネジ)】 + EA949HH-84 【M 8 木材用平ワッシャー】

+ EA949JH-4B 【M 8 六角ナット(右ネジ)】 + EA949HH-84 【M 8 木材用平ワッシャー】

+ EA638RR-5 【5mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ)】

EA949HH-48 【M10x 60mm カットボルト(右ねじ)】

+ EA949JH-5B 【M10 六角ナット(右ネジ)】 + EA949HH-85 【M10 木材用平ワッシャー】

+ EA949JH-5B 【M10 六角ナット(右ネジ)】 + EA949HH-85 【M10 木材用平ワッシャー】


EA949HH-49 【M12x 80mm カットボルト(右ねじ)】

+ EA949JH-6 【M12 六角ナット(右ねじ)】 + EA949HH-86 【M12 木材用平ワッシャー】

+ EA949JH-6 【M12 六角ナット(右ねじ)】 + EA949HH-86 【M12 木材用平ワッシャー】

※M5・M10・M12のワイヤー止め金具はエスコでお取り扱いがございません。

イメージ図①

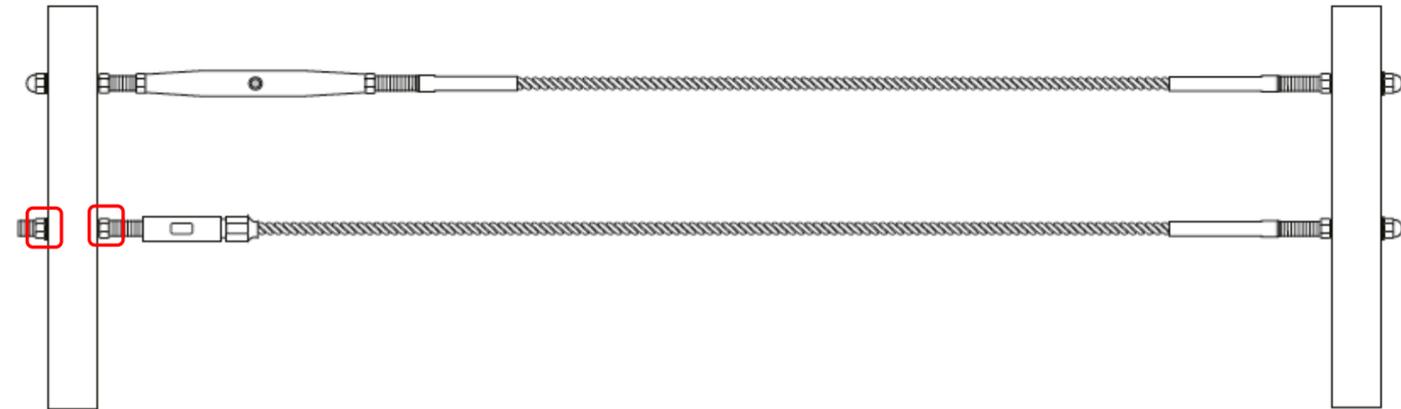


イメージ図②

イメージ図②

※一部イラストとは異なりますが、この組み合わせでも代用可能です。


取付パターン①の場合

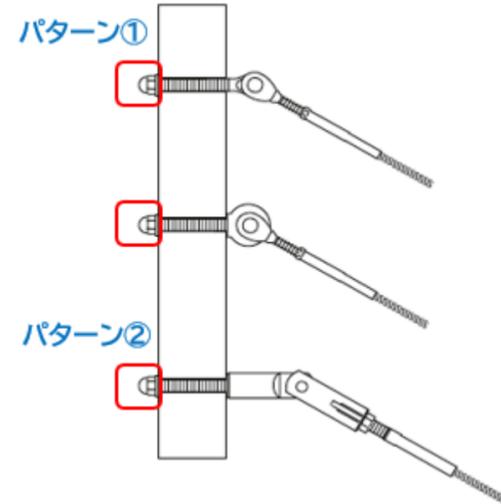

M4	EA949JH-21B【M4 袋ナット】 + EA949HH-81【M4 木材用平ワッシャー】
M5	EA949JH-22B【M5 袋ナット】 + EA949HH-82【M5 木材用平ワッシャー】 + EA638SA-31【M5 x 41mm 全ねじアイボルト(右ねじ)】 + EA949JH-2B【M5 六角ナット(ステンレス製/右ネジ)】 + EA638SG-5【M5x 80mm ターンバックル用スリーブ】
M6	EA949JH-23B【M6 袋ナット】 + EA949HH-83【M6 木材用平ワッシャー】 + EA638SA-33【M6 x 47mm 全ねじアイボルト(右ねじ)】 + EA638RT-21【M6x 35mm 止め金具(右・雄ねじ)】 + EA949JH-3B【M6 六角ナット(右ネジ)】 + EA638SG-6【M6x 92mm ターンバックル用スリーブ】 + EA638RM-3【3mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ)】
M8	EA949JH-24B【M8 袋ナット】 + EA949HH-84【M8 木材用平ワッシャー】 + EA638SA-36【M8 x 35mm 全ねじアイボルト(右ねじ)】 + EA638RT-23【M8x 50mm 止め金具(右・雄ねじ)】 + EA949JH-4B【M8 六角ナット(右ネジ)】 + EA638SG-8【M8x112mm ターンバックル用スリーブ】 + EA638RM-5【5mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ)】
M10	EA949JH-25B【M10 袋ナット】 + EA949HH-85【M10 木材用平ワッシャー】 + EA638SA-37【M10x 63mm 全ねじアイボルト(右ねじ)】 + EA638RT-24【M10x 50mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)】 + EA949JH-5B【M10 六角ナット(右ネジ)】 + EA638SG-10【M10x120mm ターンバックル用スリーブ】
M12	EA949JH-26【M12 袋ナット】 + EA949HH-86【M12 木材用平ワッシャー】 + EA638SA-38【M12x 80mm 全ねじアイボルト(右ねじ)】 + EA949JH-6【M12 六角ナット(右ねじ)】 + EA638SG-12【M12x150mm ターンバックル用スリーブ】
M16	EA949JH-28【M16 袋ナット】 + EA949HH-87【M16 木材用平ワッシャー】 + EA638SA-40【M16x100mm 全ねじアイボルト(右ねじ)】 + EA949JH-8【M16 六角ナット(右ねじ)】 + EA638SG-16【M16x190mm ターンバックル用スリーブ】
M20	EA949JH-29【M20 袋ナット】 + EA949HH-88【M20 木材用平ワッシャー】 + EA949JH-9【M20 六角ナット(右ねじ)】

※M4・M20の全ねじアイボルト、M4・M5・M12～M20のアイ型雄ねじ止め金具、M20のターンバックル用スリーブ、M4・M5・M10～M20のワイヤー止め金具はエスコでお取り扱いがございません。

取付パターン②の場合

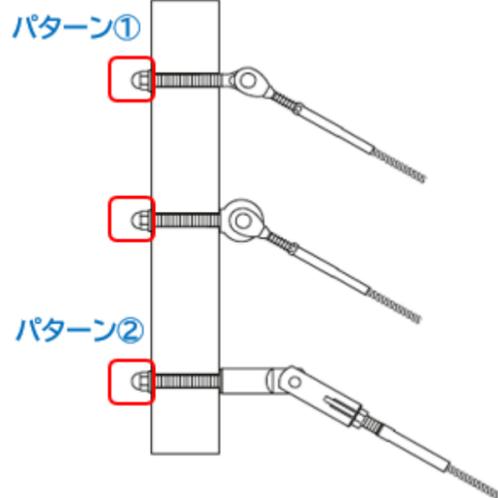

M4	EA949JH-21B【M4 袋ナット】 + EA949HH-81【M4 木材用平ワッシャー】
M5	EA949JH-22B【M5 袋ナット】 + EA949HH-82【M5 木材用平ワッシャー】 + EA949HH-41【M5 x 60mm カットボルト(右ねじ)】 + EA638RT-1【M5x 41mm 止め金具(右・雄ねじ)】
M6	EA949JH-23B【M6 袋ナット】 + EA949HH-83【M6 木材用平ワッシャー】 + EA949HH-43【M6 x 60mm カットボルト(右ねじ)】 + EA638RX-3【M6x22.0mm アイナット(右ねじ)】 + EA638RT-2【M6x 47mm 止め金具(右・雄ねじ)】 + EA638RR-3【3mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ)】
M8	EA949JH-24B【M8 袋ナット】 + EA949HH-84【M8 木材用平ワッシャー】 + EA949HH-45【M8 x 60mm カットボルト(右ねじ)】 + EA638RX-4【M8x28.0mm アイナット(右ねじ)】 + EA638RT-3【M8x 57mm 止め金具(右・雄ねじ)】 + EA638RR-5【5mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ)】
M10	EA949JH-25B【M10 袋ナット】 + EA949HH-85【M10 木材用平ワッシャー】 + EA949HH-48【M10x 60mm カットボルト(右ねじ)】 + EA638RX-5【M10x34.0mm アイナット(右ねじ)】 + EA638RT-4【M10x 63mm 止め金具(右・雄ねじ)】
M12	EA949JH-26【M12 袋ナット】 + EA949HH-87【M16 木材用平ワッシャー】 + EA949HH-49【M12x 80mm カットボルト(右ねじ)】 + EA638RX-6【M12x40.0mm アイナット(右ねじ)】 + EA638RT-5【M12x 80mm 止め金具(右・雄ねじ)】
M16	EA949JH-28【M16 袋ナット】 + EA949HH-87【M16 木材用平ワッシャー】 + EA638RT-7【M16x100mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)】
M20	EA949JH-29【M20 袋ナット】 + EA949HH-88【M20 木材用平ワッシャー】

※M4・M16・M20のカットボルト、M4・M5～M20のアイナット、M4の雄ねじ止め金具、M4・M5・M10～M20のワイヤー止め金具はエスコでお取り扱いがございません。