


**EA949HJ - 61 ~ - 125**  
 (ステンレス製カットボルト)

材質 SUS304  
 並目

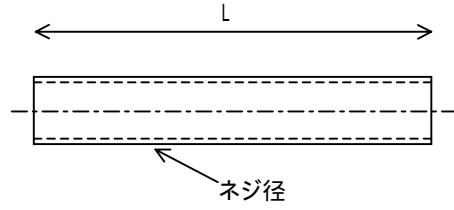

	L	ネジ径	重さ(g)
HJ - 61	50	M6	8
HJ - 62	75	M6	12
HJ - 63	100	M6	17
HJ - 64	125	M6	21
HJ - 65	150	M6	25

	L	ネジ径	重さ(g)
HJ - 81	50	M8	15
HJ - 82	75	M8	23
HJ - 83	100	M8	30
HJ - 84	125	M8	38
HJ - 85	150	M8	45

	L	ネジ径	重さ(g)
HJ - 101	50	M10	24
HJ - 102	75	M10	37
HJ - 103	100	M10	49
HJ - 104	125	M10	62
HJ - 105	150	M10	74

	L	ネジ径	重さ(g)
HJ - 121	50	M12	35
HJ - 122	75	M12	53
HJ - 123	100	M12	71
HJ - 124	125	M12	89
HJ - 125	150	M12	107