


使用品番（下記のイメージ図に使用している品番です） ※赤丸が赤字の品番です

イメージ図①

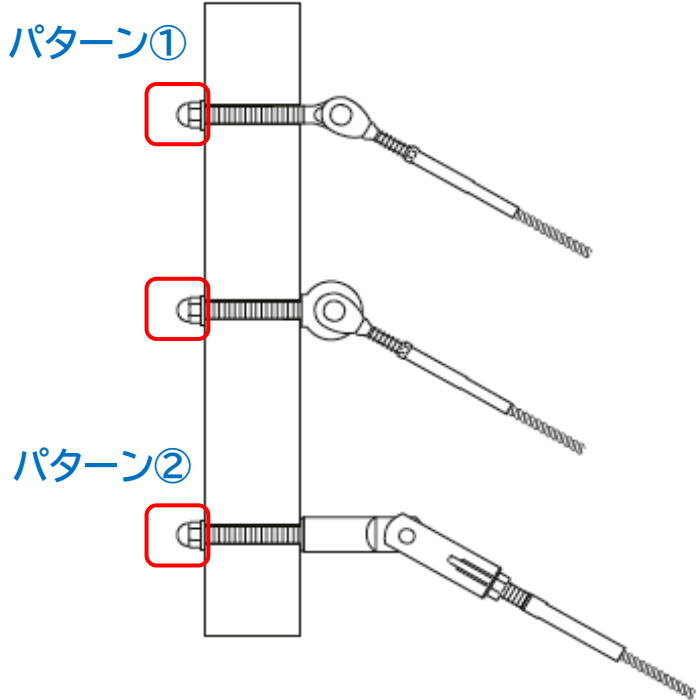

イメージ図①


※一部イラストとは異なりますが、この組み合わせでも代用可能です。

取付パターン①の場合

M4	EA949JH-21B【M4 袋ナット】 + EA949HH-71【M 4 平ワッシャー】
M5	EA949JH-22B【M5 袋ナット】 + EA949HH-72【M 5 平ワッシャー】 + EA638SA-31【M5 x 41mm 全ねじアイボルト(右ねじ)】 + EA949JH-2B【M 5 六角ナット(ステンレス製/右ネジ)】 + EA638SG-5【 M5x 80mm ターンバックル用スリーブ】
M6	EA949JH-23B【M6 袋ナット】 + EA949HH-73【M 6 平ワッシャー】 + EA638SA-33【M6 x 47mm 全ねじアイボルト(右ねじ)】 + EA638RT-21【 M6x 35mm 止め金具(右・雄ねじ)】 + EA949JH-3B【M 6 六角ナット(右ネジ)】 + EA638SG-6【 M6x 92mm ターンバックル用スリーブ】 + EA638RM-3【 3mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ)】
M8	EA949JH-24B【M8 袋ナット】 + EA949HH-74【M 8 平ワッシャー】 + EA638SA-36【M8 x 35mm 全ねじアイボルト(右ねじ)】 + EA638RT-23【 M8x 50mm 止め金具(右・雄ねじ)】 + EA949JH-4B【M 8 六角ナット(右ネジ)】 + EA638SG-8【 M8x112mm ターンバックル用スリーブ】 + EA638RM-5【 5mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ)】
M10	EA949JH-25B【M10 袋ナット】 + EA949HH-75【M10 平ワッシャー】 + EA638SA-37【M10x 63mm 全ねじアイボルト(右ねじ)】 + EA638RT-24【M10x 50mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)】 + EA949JH-5B【M10 六角ナット(右ネジ)】 + EA638SG-10【M10x120mm ターンバックル用スリーブ】
M12	EA949JH-26【M12 袋ナット】 + EA949HH-76【M12 平ワッシャー】 + EA638SA-38【M12x 80mm 全ねじアイボルト(右ねじ)】 + EA949JH-6【M12 六角ナット(右ねじ)】 + EA638SG-12【M12x150mm ターンバックル用スリーブ】
M14	EA949JH-27【M14 袋ナット】 + EA638SA-39【M14x 90mm 全ねじアイボルト(右ねじ)】 + EA949JH-7【M14 六角ナット(右ねじ)】
M16	EA949JH-28【M16 袋ナット】 + EA949HH-77【M16 平ワッシャー】 + EA638SA-40【M16x100mm 全ねじアイボルト(右ねじ)】 + EA949JH-8【M16 六角ナット(右ねじ)】 + EA638SG-16【M16x190mm ターンバックル用スリーブ】
M20	EA949JH-29【M20 袋ナット】 + EA949HH-78【M20 平ワッシャー】 + EA949JH-9【M20 六角ナット(右ねじ)】

※M4・M20の全ねじアイボルト、M14の平ワッシャー、M4・M5・M12～M20のアイ型雄ねじ止め金具、M14・M20のターンバックル用スリーブ、M4・M5・M10～M20のワイヤー止め金具はエスコでお取り扱いがございません。

取付パターン②の場合

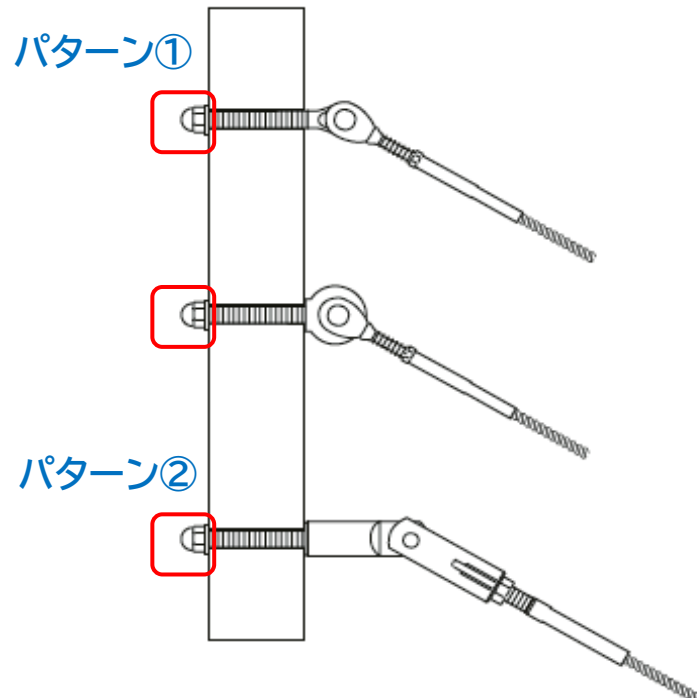

M4	EA949JH-21B【M4 袋ナット】+EA949HH-71【M 4 平ワッシャー】
M5	EA949JH-22B【M5 袋ナット】+EA949HH-72【M 5 平ワッシャー】 +EA949HH-41【M5 x 60mm カットボルト(右ねじ)】 +EA638RT-1【 M5x 41mm 止め金具(右・雄ねじ)】
M6	EA949JH-23B【M6 袋ナット】+EA949HH-73【M 6 平ワッシャー】 +EA949HH-43【M6 x 60mm カットボルト(右ねじ)】+EA638RX-3【 M6x22.0mm アイナット(右ねじ)】 +EA638RT-2【 M6x 47mm 止め金具(右・雄ねじ)】+EA638RR-3【 3mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ)】
M8	EA949JH-24B【M8 袋ナット】+EA949HH-74【M 8 平ワッシャー】 +EA949HH-45【M8 x 60mm カットボルト(右ねじ)】+EA638RX-4【 M8x28.0mm アイナット(右ねじ)】 +EA638RT-3【 M8x 57mm 止め金具(右・雄ねじ)】+EA638RR-5【 5mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ)】
M10	EA949JH-25B【M10 袋ナット】+EA949HH-75【M10 平ワッシャー】 +EA949HH-48【M10x 60mm カットボルト(右ねじ)】+EA638RX-5【M10x34.0mm アイナット(右ねじ)】 +EA638RT-4【M10x 63mm 止め金具(右・雄ねじ)】
M12	EA949JH-26【M12 袋ナット】+EA949HH-76【M12 平ワッシャー】 +EA949HH-49【M12x 80mm カットボルト(右ねじ)】+EA638RX-6【M12x40.0mm アイナット(右ねじ)】 +EA638RT-5【M12x 80mm 止め金具(右・雄ねじ)】
M16	EA949JH-28【M16 袋ナット】+EA949HH-77【M16 平ワッシャー】 +EA638RT-7【M16x100mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)】
M20	EA949JH-29【M20 袋ナット】+EA949HH-78【M20 平ワッシャー】

※M14の平ワッシャー、M4・M16・M20のカットボルト、M4・M5・M14～M20のアイナット、M4・M14の雄ねじ止め金具、
M4・M5・M10～M20のワイヤー止め金具はエスコでお取り扱いがございません。