

使用品番（下記のイメージ図に使用している品番です） ※赤丸が赤字の品番です


イメージ図①

※M5～M12サイズの一例になります。

EA949HH-41 【M5 x 60mm カットボルト(右ねじ)】 + EA949JH-32B 【M 5 [ゆるみ止]ナイロンナット】 + EA949HH-72 【M 5 平ワッシャー】 + EA949JH-32B 【M 5 [ゆるみ止]ナイロンナット】 + EA949HH-72 【M 5 平ワッシャー】	M5
EA949HH-43 【M6 x 60mm カットボルト(右ねじ)】 + EA949JH-33B 【M 6 [ゆるみ止]ナイロンナット】 + EA949HH-73 【M 6 平ワッシャー】 + EA949JH-33B 【M 6 [ゆるみ止]ナイロンナット】 + EA949HH-73 【M 6 平ワッシャー】 + EA638RR-3 【3mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ)】	M6
EA949HH-46 【M8 x120mm カットボルト(右ねじ)】 + EA949JH-34B 【M 8 [ゆるみ止]ナイロンナット】 + EA949HH-74 【M 8 平ワッシャー】 + EA949JH-34B 【M 8 [ゆるみ止]ナイロンナット】 + EA949HH-74 【M 8 平ワッシャー】 + EA638RR-5 【5mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ)】	M8
EA949HH-48 【M10x 60mm カットボルト(右ねじ)】 + EA949JH-35B 【M10 [ゆるみ止]ナイロンナット】 + EA949HH-75 【M10 平ワッシャー】 + EA949JH-35B 【M10 [ゆるみ止]ナイロンナット】 + EA949HH-75 【M10 平ワッシャー】	M10
EA949HH-49 【M12x 80mm カットボルト(右ねじ)】 + EA949JH-36 【M12 [ゆるみ止]ナイロンナット】 + EA949HH-76 【M12 平ワッシャー】 + EA949JH-36 【M12 [ゆるみ止]ナイロンナット】 + EA949HH-76 【M12 平ワッシャー】	M12

※M5・M10・M12のワイヤー止め金具はエスコでお取り扱いがございません。

イメージ図①

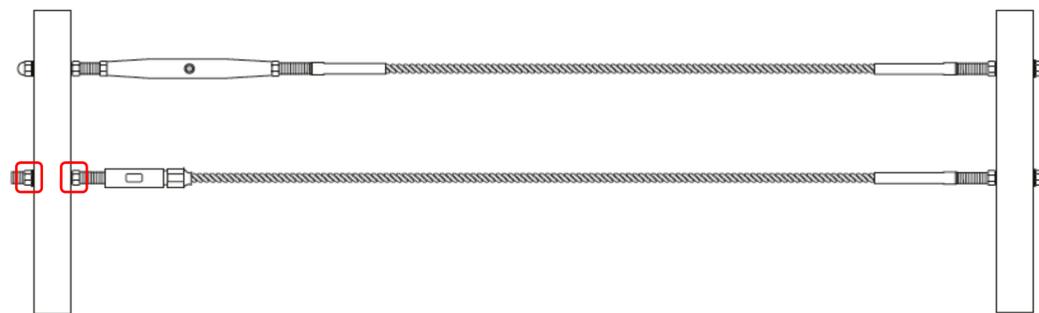


イメージ図②

※M5～M12・M16サイズの一例になります。

右ねじ取付の場合

EA638RT-1 【M5x 41mm 止め金具(右・雄ねじ)】 + EA949JH-32B 【M 5 [ゆるみ止]ナイロンナット】 + EA638SG-5 【M5x 80mm タンバ ックル用スリーブ】 + EA949JH-12B 【M 5 六角ナット(左ネジ)】	M5
EA638RT-2 【M6x 47mm 止め金具(右・雄ねじ)】 + EA949JH-33B 【M 6 [ゆるみ止]ナイロンナット】 + EA638SG-6 【M6x 92mm タンバ ックル用スリーブ】 + EA949JH-13B 【M 6 六角ナット(左ネジ)】 + EA638RM-3 【3mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ)】	M6
EA638RT-3 【M8x 57mm 止め金具(右・雄ねじ)】 + EA949JH-34B 【M 8 [ゆるみ止]ナイロンナット】 + EA638SG-8 【M8x112mm タンバ ックル用スリーブ】 + EA949JH-14B 【M 8 六角ナット(左ネジ)】 + EA638RM-5 【5mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ)】	M8
EA638RT-4 【M10x 63mm 止め金具(右・雄ねじ)】 + EA949JH-35B 【M10 [ゆるみ止]ナイロンナット】 + EA638SG-10 【M10x120mm タンバ ックル用スリーブ】 + EA949JH-15B 【M10 六角ナット(左ネジ)】	M10
EA638RT-5 【M12x 80mm 止め金具(右・雄ねじ)】 + EA949JH-36 【M12 [ゆるみ止]ナイロンナット】 + EA638SG-12 【M12x150mm タンバ ックル用スリーブ】 + EA949JH-16 【M12 六角ナット(左ネジ)】	M12
EA638RT-7 【M16x100mm 止め金具(右・雄ねじ)】 + EA949JH-38 【M16 [ゆるみ止]ナイロンナット】 + EA638SG-16 【M16x190mm タンバ ックル用スリーブ】 + EA949JH-18 【M16 六角ナット(左ネジ)】	M16

イメージ図②

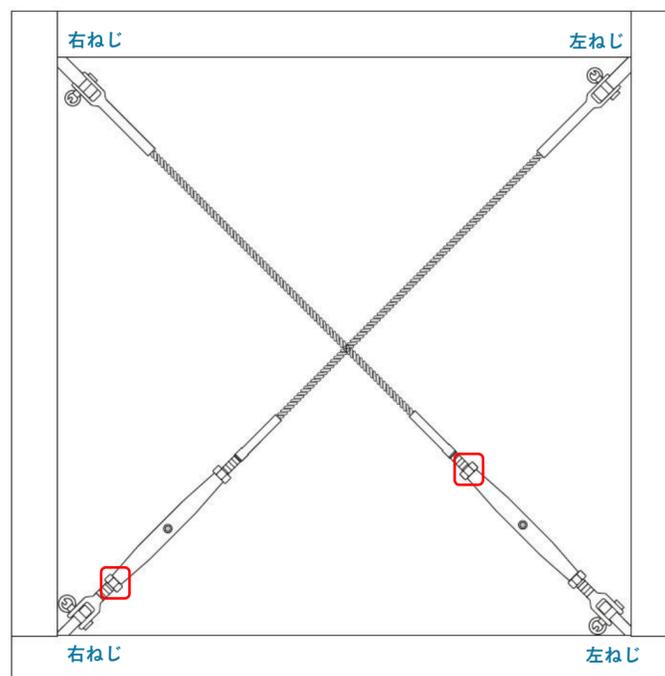

左ねじ取付の場合

EA638RT-11 【M5x 41mm 止め金具(左・雄ねじ)】 + EA949JH-12B 【M 5 六角ナット(左ネジ)】 + EA638SG-5 【M5x 80mm タンバ ックル用スリーブ】 + EA949JH-32B 【M 5 [ゆるみ止]ナイロンナット】	M5
EA638RT-12 【M6x 47mm 止め金具(左・雄ねじ)】 + EA949JH-13B 【M 6 六角ナット(左ネジ)】 + EA638SG-6 【M6x 92mm タンバ ックル用スリーブ】 + EA949JH-33B 【M 6 [ゆるみ止]ナイロンナット】 + EA638RL-3 【3mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ)】	M6
EA638RT-13 【M8x 57mm 止め金具(左・雄ねじ)】 + EA949JH-14B 【M 8 六角ナット(左ネジ)】 + EA638SG-8 【M8x112mm タンバ ックル用スリーブ】 + EA949JH-34B 【M 8 [ゆるみ止]ナイロンナット】 + EA638RL-5 【5mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ)】	M8
EA638RT-14 【M10x 63mm 止め金具(左・雄ねじ)】 + EA949JH-15B 【M10 六角ナット(左ネジ)】 + EA638SG-10 【M10x120mm タンバ ックル用スリーブ】 + EA949JH-35B 【M10 [ゆるみ止]ナイロンナット】	M10
EA638RT-15 【M12x 80mm 止め金具(左・雄ねじ)】 + EA949JH-16 【M12 六角ナット(左ネジ)】 + EA638SG-12 【M12x150mm タンバ ックル用スリーブ】 + EA949JH-36 【M12 [ゆるみ止]ナイロンナット】	M12
EA638RT-17 【M16x100mm 止め金具(左・雄ねじ)】 + EA949JH-18 【M16 六角ナット(左ネジ)】 + EA638SG-16 【M16x190mm タンバ ックル用スリーブ】 + EA949JH-38 【M16 [ゆるみ止]ナイロンナット】	M16