

使用品番（下記のイメージ図に使用している品番です） ※赤丸が赤字の品番です

イメージ図①


イメージ図①

※M5～M12サイズの一例になります。

右ねじ取付の場合		
EA949HH-41【M5 x 60mm カットボルト(右ねじ)】 + EA949JH-2B【M 5 六角ナット(右ネジ)】 + EA949HH-72【M 5 平ワッシャー】 + EA949JH-2B【M 5 六角ナット(右ネジ)】 + EA949HH-72【M 5 平ワッシャー】	M5	
EA949HH-43【M6 x 60mm カットボルト(右ねじ)】 + EA949JH-3B【M 6 六角ナット(右ネジ)】 + EA949HH-73【M 6 平ワッシャー】 + EA949JH-3B【M 6 六角ナット(右ネジ)】 + EA949HH-73【M 6 平ワッシャー】 + EA638RR-3【3mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ)】	M6	
EA949HH-46【M8 x120mm カットボルト(右ねじ)】 + EA949JH-4B【M 8 六角ナット(右ネジ)】 + EA949HH-74【M 8 平ワッシャー】 + EA949JH-4B【M 8 六角ナット(右ネジ)】 + EA949HH-74【M 8 平ワッシャー】 + EA638RR-5【5mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ)】	M8	
EA949HH-48【M10x 60mm カットボルト(右ねじ)】 + EA949JH-5B【M10 六角ナット(右ネジ)】 + EA949HH-75【M10 平ワッシャー】 + EA949JH-5B【M10 六角ナット(右ネジ)】 + EA949HH-75【M10 平ワッシャー】	M10	
EA949HH-49【M12x 80mm カットボルト(右ねじ)】 + EA949JH-6【M12 六角ナット(右ネジ)】 + EA949HH-76【M12 平ワッシャー】 + EA949JH-6【M12 六角ナット(右ネジ)】 + EA949HH-76【M12 平ワッシャー】	M12	

左ねじ取付の場合		
EA949HH-51【M 5x 60mm カットボルト(左ねじ)】 + EA949JH-12B【M 5 六角ナット(左ネジ)】 + EA949HH-72【M 5 平ワッシャー】 + EA949JH-12B【M 5 六角ナット(左ネジ)】 + EA949HH-72【M 5 平ワッシャー】	M5	
EA949HH-53【M 6x 60mm カットボルト(左ねじ)】 + EA949JH-13B【M 6 六角ナット(左ネジ)】 + EA949HH-73【M 6 平ワッシャー】 + EA949JH-13B【M 6 六角ナット(左ネジ)】 + EA949HH-73【M 6 平ワッシャー】 + EA638RS-3【3mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ)】	M6	
EA949HH-56【M 8x120mm カットボルト(左ねじ)】 + EA949JH-14B【M 8 六角ナット(左ネジ)】 + EA949HH-74【M 8 平ワッシャー】 + EA949JH-14B【M 8 六角ナット(左ネジ)】 + EA949HH-74【M 8 平ワッシャー】 + EA638RS-5【5mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ)】	M8	
EA949HH-58【M10x 60mm カットボルト(左ねじ)】 + EA949JH-15B【M10 六角ナット(左ネジ)】 + EA949HH-75【M10 平ワッシャー】 + EA949JH-15B【M10 六角ナット(左ネジ)】 + EA949HH-75【M10 平ワッシャー】	M10	
EA949HH-59【M12x 80mm カットボルト(左ねじ)】 + EA949JH-16【M12 六角ナット(左ネジ)】 + EA949HH-76【M12 平ワッシャー】 + EA949JH-16【M12 六角ナット(左ネジ)】 + EA949HH-76【M12 平ワッシャー】	M12	

※M5・M10・M12のワイヤー止め金具はエスコでお取り扱いがございません。

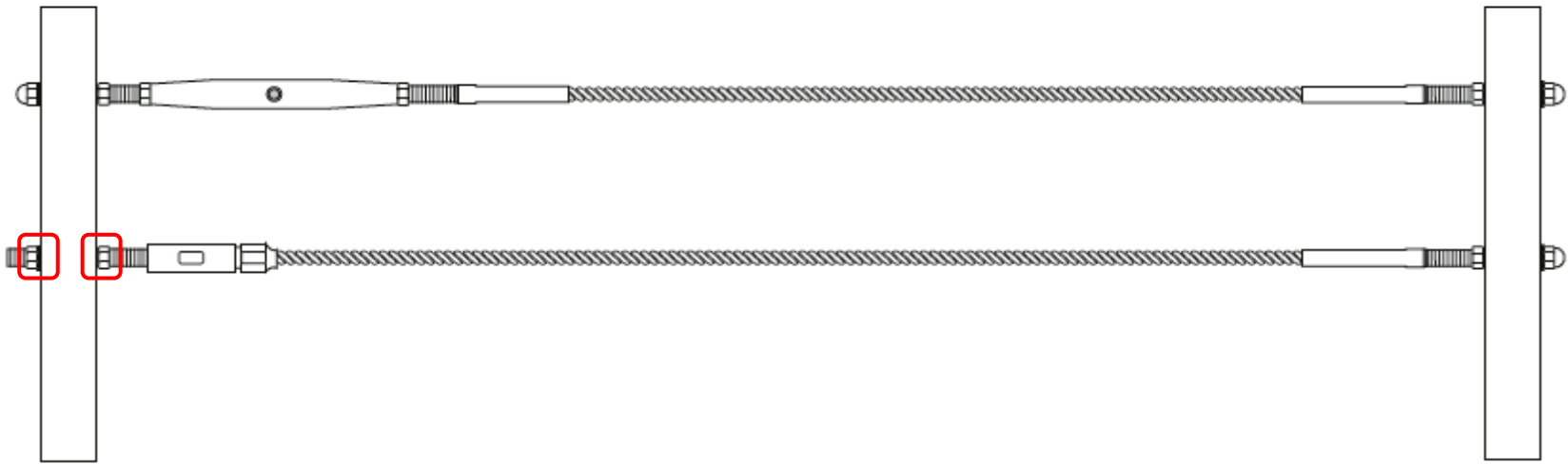

イメージ図②

※M5～M12・M16サイズの一例になります。

左ねじ取付の場合

EA638RT-11【 M5x 41mm 止め金具(左・雄ねじ)】 + EA949JH-12B【M 5 六角ナット(左ネジ)】 + EA638SG-5【 M5x 80mm ターンパ ックル用スリーブ】 + EA949JH-2B【M 5 六角ナット(右ネジ)】	M5
---	----

EA638RT-12【 M6x 47mm 止め金具(左・雄ねじ)】 + EA949JH-13B【M 6 六角ナット(左ネジ)】 + EA638SG-6【 M6x 92mm ターンパ ックル用スリーブ】 + EA949JH-3B【M 6 六角ナット(右ネジ)】 + EA638RL-3【 3mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ)】	M6
--	----

EA638RT-13【 M8x 57mm 止め金具(左・雄ねじ)】 + EA949JH-14B【M 8 六角ナット(左ネジ)】 + EA638SG-8【 M8x112mm ターンパ ックル用スリーブ】 + EA949JH-4B【M 8 六角ナット(右ネジ)】 + EA638RL-5【 5mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ)】	M8
--	----


EA638RT-14【M10x 63mm 止め金具(左・雄ねじ)】 + EA949JH-15B【M10 六角ナット(左ネジ)】 + EA638SG-10【M10x120mm ターンパ ックル用スリーブ】 + EA949JH-5B【M10 六角ナット(右ネジ)】	M10
--	-----

EA638RT-15【M12x 80mm 止め金具(左・雄ねじ)】 + EA949JH-16【M12 六角ナット(左ネジ)】 + EA638SG-12【M12x150mm ターンパ ックル用スリーブ】 + EA949JH-6【M12 六角ナット(右ネジ)】	M12
--	-----

EA638RT-17【M16x100mm 止め金具(左・雄ねじ)】 + EA949JH-18【M16 六角ナット(左ネジ)】 + EA638SG-16【M16x190mm ターンパ ックル用スリーブ】 + EA949JH-8【M16 六角ナット(右ネジ)】	M16
--	-----

※M5・M10～M16のワイヤー止め金具はエスコでお取り扱いがございません。

イメージ図②

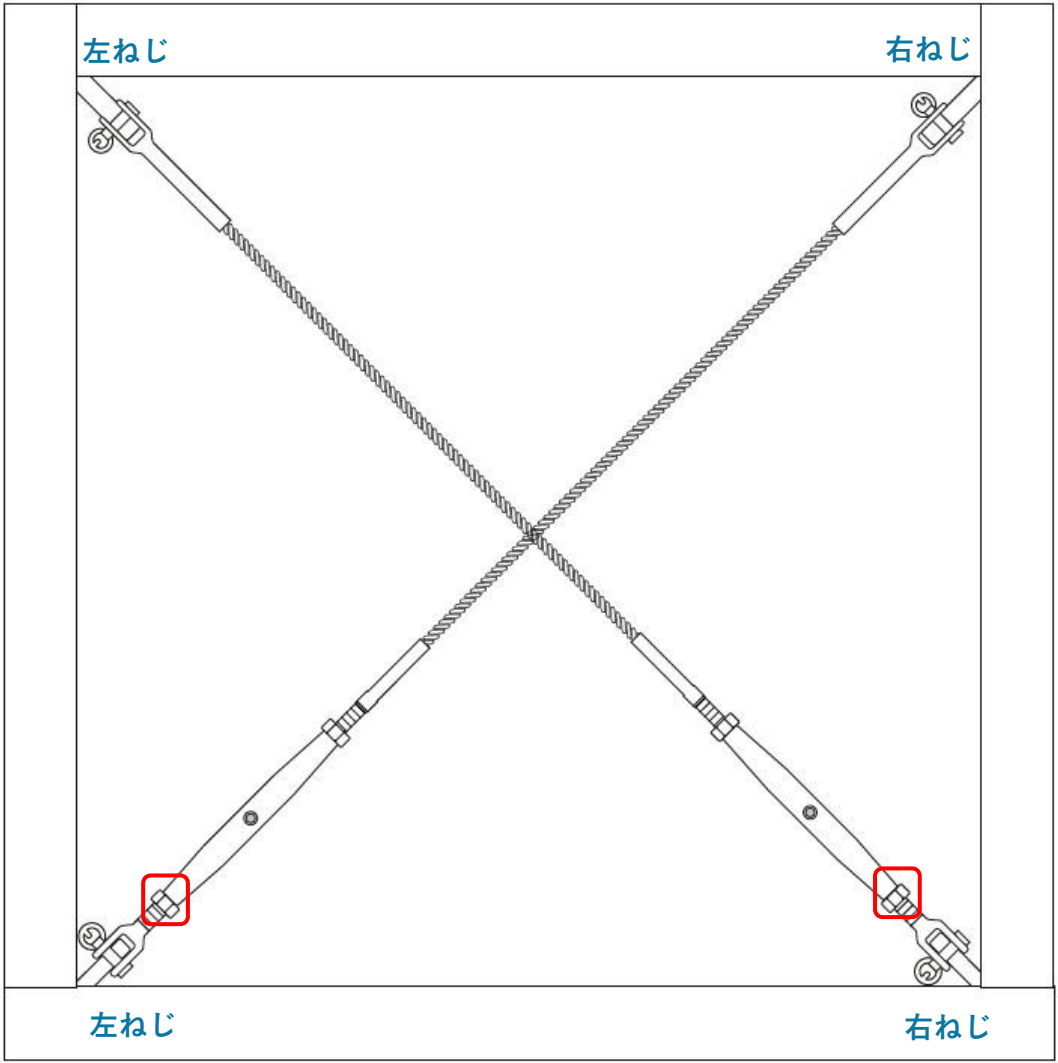

右ねじ取付の場合

EA638RT-1【 M5x 41mm 止め金具(右・雄ねじ)】 + EA949JH-2B【M 5 六角ナット(右ネジ)】 + EA638SG-5【 M5x 80mm ターンパ ックル用スリーブ】 + EA949JH-12B【M 5 六角ナット(左ネジ)】	M5
--	----

EA638RT-2【 M6x 47mm 止め金具(右・雄ねじ)】 + EA949JH-3B【M 6 六角ナット(右ネジ)】 + EA638SG-6【 M6x 92mm ターンパ ックル用スリーブ】 + EA949JH-13B【M 6 六角ナット(左ネジ)】 + EA638RM-3【 3mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ)】	M6
---	----

EA638RT-3【 M8x 57mm 止め金具(右・雄ねじ)】 + EA949JH-4B【M 8 六角ナット(右ネジ)】 + EA638SG-8【 M8x112mm ターンパ ックル用スリーブ】 + EA949JH-14B【M 8 六角ナット(左ネジ)】 + EA638RM-5【 5mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ)】	M8
---	----

EA638RT-4【M10x 63mm 止め金具(右・雄ねじ)】 + EA949JH-5B【M10 六角ナット(右ネジ)】 + EA638SG-10【M10x120mm ターンパ ックル用スリーブ】 + EA949JH-15B【M10 六角ナット(左ネジ)】	M10
---	-----

EA638RT-5【M12x 80mm 止め金具(右・雄ねじ)】 + EA949JH-6【M12 六角ナット(右ネジ)】 + EA638SG-12【M12x150mm ターンパ ックル用スリーブ】 + EA949JH-16【M12 六角ナット(左ネジ)】	M12
---	-----

EA638RT-7【M16x100mm 止め金具(右・雄ねじ)】 + EA949JH-8【M16 六角ナット(右ネジ)】 + EA638SG-16【M16x190mm ターンパ ックル用スリーブ】 + EA949JH-18【M16 六角ナット(左ネジ)】	M16
---	-----