


図面／規格 【ボタンCAP】

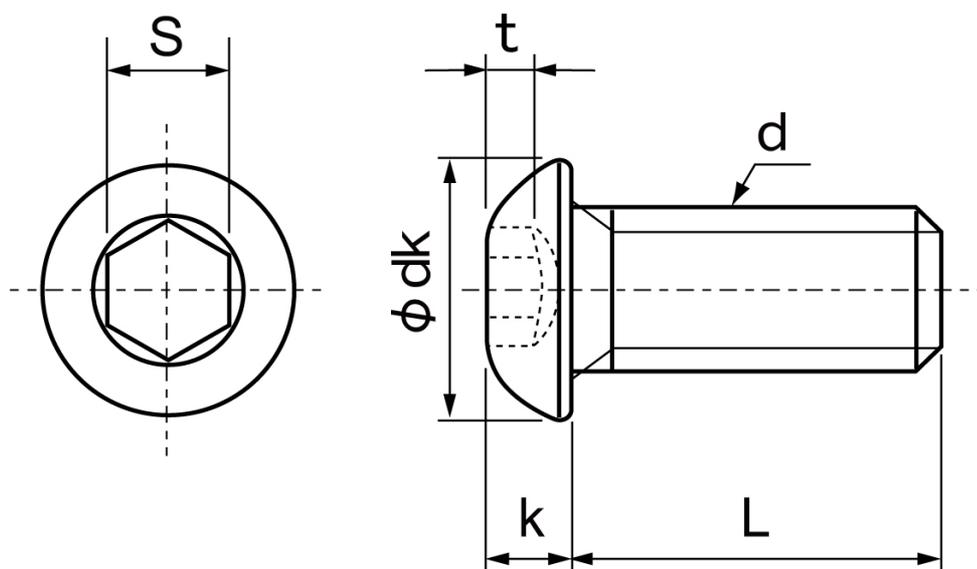

鋼

単位:mm

| ねじの呼び d | 頭部径 dk | | 頭部高さ k | | 六角二面幅 S | | 六角深さ t | | 備考 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|------------------|-----------|-------|--------|
| | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | |
| M2 | 3.5 | 0 -0.3 | 1.15 | ±0.15 | 1.3 | 0 -0.025 | 0.7 | ±0.10 | メーカー規格 |
| M2.5 | 4.5 | | 1.35 | | 1.5 | +0.060 +0.010 | 0.9 | | メーカー規格 |
| M3 | 5.5 | | 2.0 | | 2.0 | +0.080 +0.020 | 1.4 | ±0.15 | SSS規格 |
| M10 | 18.0 | | 6.0 | | 6.0 | +0.105 +0.030 | 4.2 | ±0.20 | SSS規格 |

ステンレス・チタン

単位:mm

| ねじの呼び d | 頭部径 dk | | 頭部高さ k | | 六角二面幅 S | | | 六角深さ t | 備考 |
|------------|-----------|-------|-----------|------|------------|--------|--------|-----------|--------|
| | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 呼び | 最大 | 最小 | 最小 | |
| M2 | 3.50 | 3.20 | 1.30 | 1.00 | 1.3 | 1.300 | 1.275 | 0.6 | メーカー規格 |
| M2.5 | 4.50 | 4.20 | 1.50 | 1.20 | 1.5 | 1.58 | 1.52 | 0.8 | メーカー規格 |
| M3 | 5.7 | 5.4 | 1.65 | 1.40 | 2 | 2.080 | 2.020 | 1.04 | JIS規格 |
| M4 | 7.60 | 7.24 | 2.20 | 1.95 | 2.5 | 2.580 | 2.520 | 1.3 | JIS規格 |
| M5 | 9.50 | 9.14 | 2.75 | 2.50 | 3 | 3.080 | 3.020 | 1.56 | JIS規格 |
| M6 | 10.50 | 10.07 | 3.3 | 3.0 | 4 | 4.095 | 4.020 | 2.08 | JIS規格 |
| M16 | 28.00 | 27.48 | 8.80 | 8.44 | 10 | 10.175 | 10.025 | 5.2 | JIS規格 |

EA949MS-304 ~ 312
EA949MS-405 ~ 420
EA949MS-506 ~ 520
EA949MS-608 ~ 630

※チタン製M2サイズの六角二面幅は呼び1.3、基準寸法1.34、許容差(0.-0.03)となります。