


図面／規格
【皿CAP】

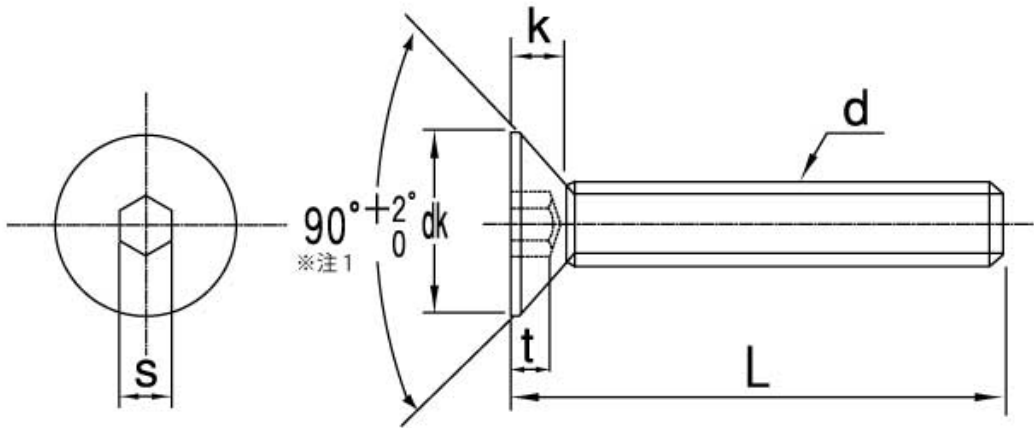

※注1:M24は60°(+2,-0)になります。

EA949MT-●●●シリーズ

ステン 単位(mm)

-305~-312
-405~-420
-508~-520
-610~-630

ねじの 呼び d		頭部径 dk		頭部高さ k		六角穴平径 s		六角穴深さ t	
		最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大
M2		3.70	4.00	1.00	1.20	1.27	1.30	0.60	0.75
M2.5		4.70	5.00	1.25	1.50	1.52	1.58	0.60	0.80
M3		5.70	6.00	1.56	1.70	2.02	2.08	0.95	1.20
M4		7.64	8.00	2.16	2.30	2.52	2.58	1.55	1.80
M5		9.64	10.00	2.66	2.80	3.02	3.08	2.05	2.30
M6	~L50、L110~L150	11.57	12.00	3.12	3.30	4.02	4.095	2.25	2.50
	L55~100	11.30	12.00	—	3.40	4.02	4.100	2.20	—
M8		15.20	16.00	—	5.00	5.02	5.14	3.00	—
M10		19.20	20.00	—	6.20	6.02	6.14	3.60	—
M12		23.10	24.00	—	7.40	8.02	8.17	4.30	—
M16		28.70	30.00	—	8.80	10.02	10.17	4.80	—
M20		35.38	36	—	8.5	12.032	12.212	5.6	5.9

※鉄は別途お問合せください