


六角アセット頭小ねじ[三価クロメート]  
EA949NK-305~450

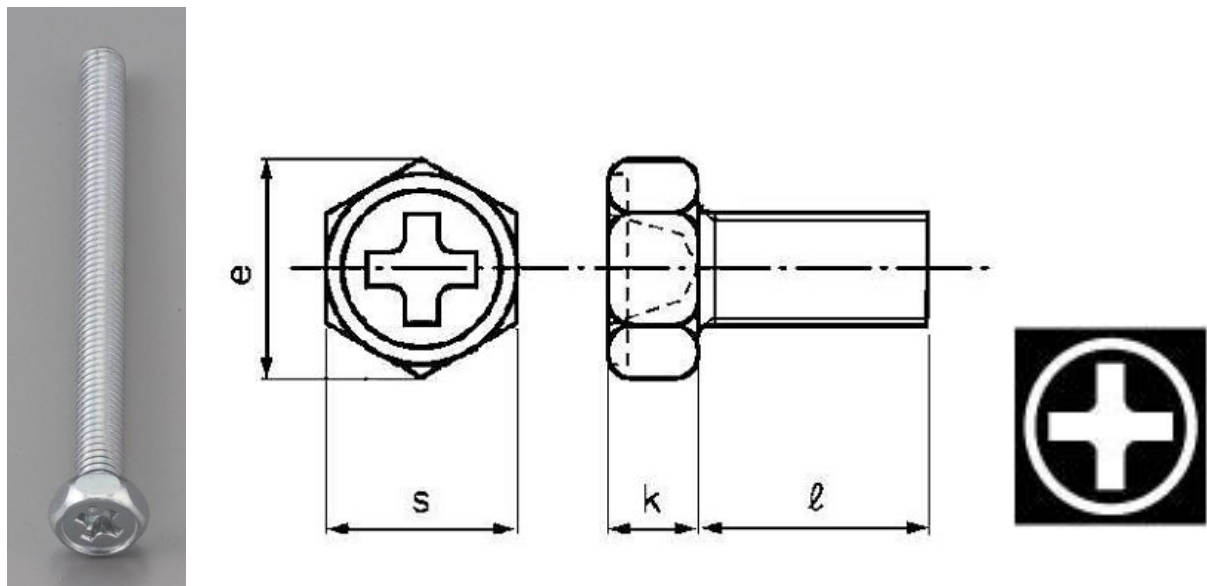

●材質…鉄(三価クロメートメッキ)

三価クロメートとは  
三価クロメートとは、通常、亜鉛メッキ後の後処理として耐食性付与のため、三価クロムのクロメート(クロム酸塩)の薄い皮膜を付けることをいいます。外観色調はユニクロに近いものとなります。クロメート処理をするものは、亜鉛メッキと亜鉛合金メッキ、アルミクロメートの3種がほとんどです。

| 品番                     | 呼び | 十字穴<br>番号 | サイズ(mm) |      |      |      |      | 入数<br>(本) | 重量(g)<br>(1本) |
|------------------------|----|-----------|---------|------|------|------|------|-----------|---------------|
|                        |    |           | ℓ       | ピッチ  | s    | e    | k    |           |               |
| EA949NK-305            | M3 | 2         | 5       | 0.50 | 5.50 | 6.05 | 2.00 | 26        | 0.50          |
| EA949NK-308            |    |           | 8       |      |      |      |      | 27        | 0.73          |
| <del>EA949NK-310</del> |    |           | 10      |      |      |      |      | 25        | 0.81          |
| EA949NK-312            |    |           | 12      |      |      |      |      | 23        | 0.89          |
| <del>EA949NK-315</del> |    |           | 15      |      |      |      |      | 22        | 0.89          |
| <del>EA949NK-320</del> |    |           | 20      |      |      |      |      | 18        | 1.10          |
| EA949NK-405            | M4 | 2         | 5       | 0.70 | 7.00 | 7.70 | 2.80 | 18        | 1.07          |
| <del>EA949NK-408</del> |    |           | 8       |      |      |      |      | 20        | 1.30          |
| <del>EA949NK-410</del> |    |           | 10      |      |      |      |      | 19        | 1.40          |
| <del>EA949NK-412</del> |    |           | 12      |      |      |      |      | 17        | 1.60          |
| <del>EA949NK-415</del> |    |           | 15      |      |      |      |      | 15        | 1.70          |
| <del>EA949NK-420</del> |    |           | 20      |      |      |      |      | 13        | 2.20          |
| <del>EA949NK-425</del> |    |           | 25      |      |      |      |      | 11        | 2.50          |
| <del>EA949NK-430</del> |    |           | 30      |      |      |      |      | 9         | 2.90          |
| <del>EA949NK-435</del> |    |           | 35      |      |      |      |      | 8         | 3.28          |
| <del>EA949NK-440</del> |    |           | 40      |      |      |      |      | 7         | 3.64          |
| <del>EA949NK-445</del> |    |           | 45      |      |      |      |      | 6         | 3.90          |
| <del>EA949NK-450</del> |    |           | 50      |      |      |      |      | 5         | 4.40          |

※赤線は取扱中止です。