


## 位置決めピン

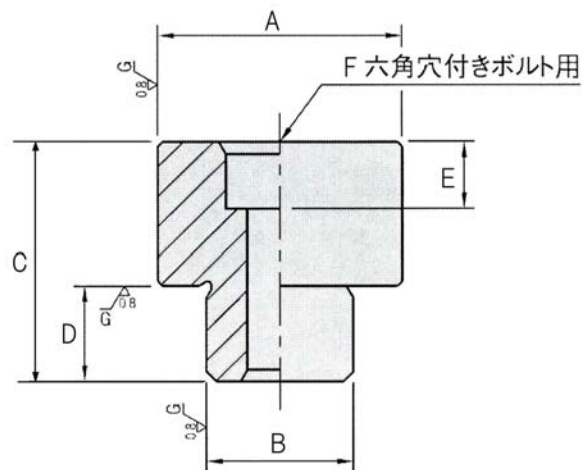

| 品番         | サイズ (mm)     |           |    |                           |    |     | 重量(g) |
|------------|--------------|-----------|----|---------------------------|----|-----|-------|
|            | A<br>(±0.01) | B<br>(h6) | C  | D<br>〔<br>-03<br>-05<br>〕 | E  | F   |       |
| EA949RK-71 | 15           | 10        | 18 | 8                         | 5  | M4  | 15    |
| EA949RK-72 |              |           | 28 |                           |    |     | 28    |
| EA949RK-73 | 20           | 15        | 25 | 10                        | 7  | M6  | 41    |
| EA949RK-74 |              |           | 35 |                           |    |     | 63    |
| EA949RK-75 | 25           |           | 25 |                           |    |     | 62    |
| EA949RK-76 |              |           | 40 |                           |    |     | 115   |
| EA949RK-77 | 30           | 20        | 27 | 12                        | 11 | M10 | 79    |
| EA949RK-78 |              |           | 47 |                           |    |     | 175   |
| EA949RK-79 | 35           |           | 27 |                           |    |     | 109   |
| EA949RK-80 |              |           | 47 |                           |    |     | 245   |

( )内はJIS B 0401-1での穴の公差域クラス

### ●材質

本体:SK95、焼入焼戻、黒染め、研磨仕上、HRC55～60

RoHS指令適合品

### ●使用例・使用方法

