


図面／規格
【エイトロックワッシャー（径大）】

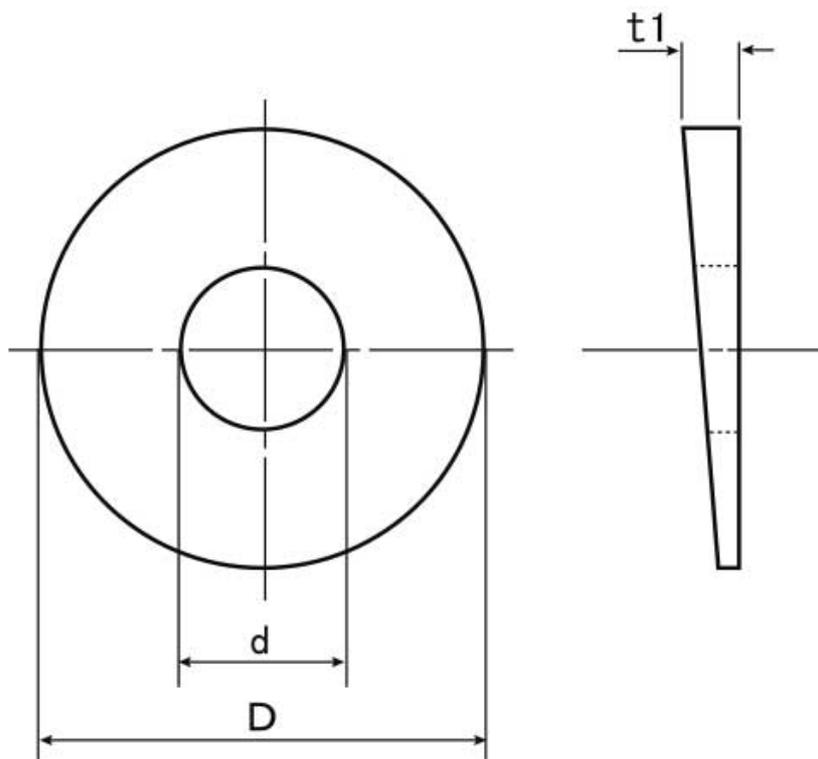

呼び径	呼びサイズ	外径(D)	内径(d)		厚み(t1)
		基準寸法	基準寸法	許容差	基準寸法
☆ M6用	7×19×2.5	19	7.0	+0.3 -0	2.5
M8用	8.5×22×3.0	22	8.5		3.0
M10用	10.5×26×3.0	26	10.5		3.0
M12、W1/2用	14×32×4.0	32	14		4.0
M16用	17×38×4.5	38	17		4.5
☆ M20用	21×45×4.5	45	21		4.5

- ・鉄製エイトロックワッシャーと組み合わせる雄ねじは、4.8強度（ボルト・小ねじ・アンカー）が推奨となります。
- ・調質ボルトやCAP類（12.9・10.9・8.8強度）と組み合わせる場合は、締付トルク250N・m以下でのご利用をお薦めします。

☆はドブメッキのみ