


図面／規格  
【六角ナット（２種）】

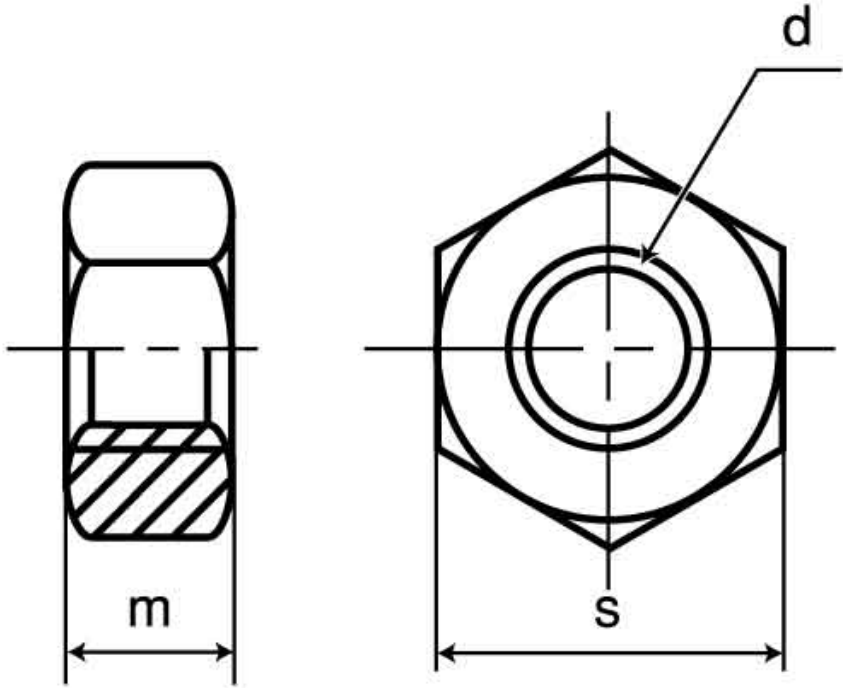

EA949ST シリーズ

-2  
-2.3  
-2.5  
-2.6  
-3  
-4  
-5  
-6  
-7  
-8  
-10  
-12  
-14  
-16  
-18

| 呼び   | m        |            |            |       | s        |           |      |
|------|----------|------------|------------|-------|----------|-----------|------|
|      | 基準<br>寸法 | 許容差        |            |       | 基準<br>寸法 | 許容差       |      |
|      |          | 上          | 中          | 並     |          | 上         | 中・並  |
| M2   | 1.6      | 0<br>-0.25 | -          | -     | 4        | 0<br>-0.2 | -    |
| M2.3 | 1.8      |            |            |       | 4.5      |           |      |
| M2.5 | 2        |            |            |       | 5        |           |      |
| M2.6 | 2        |            |            |       | 5        |           |      |
| M3   | 2.4      |            |            |       | 5.5      |           |      |
| M3.5 | 2.8      | 0<br>-0.30 | -0.48      | ± 0.6 | 6        | -0.6      |      |
| M4   | 3.2      |            |            |       | 7        |           |      |
| M4.5 | 3.6      |            |            |       | 8        |           |      |
| M5   | 4        |            |            |       | 8        |           |      |
| M6   | 5        |            |            |       | 10       |           |      |
| M7   | 5        | ± 0.2      | -          | -     | 10       | -         |      |
| M8   | 6.5      | 0<br>-0.36 | 0<br>-0.58 | ± 0.8 | 13       | 0         | 0    |
| M10  | 8        |            |            |       | 17       | -0.25     | -0.7 |
| M12  | 10       |            |            |       | 19       |           |      |
| M14  | 11       | 0<br>-0.43 | 0<br>-0.70 | ± 0.9 | 22       | 0         | 0    |
| M16  | 13       |            |            |       | 24       | -0.35     | -0.8 |
| M18  | 15       |            |            |       | 27       |           |      |

| 呼び  | m        |            |            |       | s        |            |           |
|-----|----------|------------|------------|-------|----------|------------|-----------|
|     | 基準<br>寸法 | 許容差        |            |       | 基準<br>寸法 | 許容差        |           |
|     |          | 上          | 中          | 並     |          | 上          | 中・並       |
| M20 | 16       | 0          | 0          | ± 0.9 | 30       | -0.35      | -0.8      |
| M22 | 18       | -0.43      | -0.70      | ± 1.0 | 32       | 0<br>-0.4  | 0<br>-1.0 |
| M24 | 19       | 0<br>-0.52 | 0<br>-0.84 |       | 36       |            |           |
| M27 | 22       |            |            |       | 41       |            |           |
| M30 | 24       |            |            |       | 46       |            |           |
| M33 | 26       |            |            |       | 50       |            |           |
| M36 | 29       | 0<br>-0.62 | 0<br>-1.0  | ± 1.2 | 55       | 0<br>-0.45 | 0<br>-1.2 |
| M39 | 31       |            |            |       | 60       |            |           |
| M42 | 34       |            |            |       | 65       |            |           |
| M45 | 36       |            |            |       | 70       |            |           |
| M48 | 38       |            |            |       | 75       |            |           |
| M52 | 42       | 0<br>-0.74 | 0<br>-1.2  | ± 1.5 | 80       | 0<br>-0.55 | 0<br>-1.4 |
| M56 | 45       |            |            |       | 85       |            |           |
| M60 | 48       |            |            |       | 90       |            |           |
| M64 | 51       |            |            |       | 95       |            |           |
| M68 | 54       |            |            |       | 100      |            |           |

※M7はステンレスのみです。(JIS B 1181 附属書と規格が異なります)

※M7はステンレスのみです。（JIS B 1181 附属書と規格が異なります）