

鬼目ナット®

※「鬼目」及び「鬼目ナット」はムラコシ精工の登録商標です。

MURAKOSHI® 木工用ジョイントシステム

鬼目ナット® Aタイプ

打込むだけの高い作業性と経済性

- 従来、木ねしを使う部分に安定した反復使用と締付強度を与える為に開発されたナットです。
- 外周のノコ歯型鬼目突起が木部にくい込み、もどり、ゆるみがありません。
- 挿入作業を高める為先端部に打込みガイドのテーパが付けてあります。
- ツバ無タイプの為高い密着度が得られます。

鬼目ナット® Aタイプ

名称	製品番号	ℓ	参考下穴径	単位
鬼目ナット・A-M3×L5.5	EA949SV-31	3.5	4.1~4.5	1個
鬼目ナット・A-M3×L8.5	EA949SV-32	4.0	4.1~4.5	
鬼目ナット・A-M4×L8	EA949SV-41	5.0	5.6~6.0	
鬼目ナット・A-M4×L10	EA949SV-42	5.0	5.6~6.0	
鬼目ナット・A-M5×L10	EA949SV-51	6.0	7.1~7.5	
鬼目ナット・A-M6×L10	EA949SV-61	7.0	8.6~9.0	
鬼目ナット・A-M6×L13	EA949SV-62	7.0	8.6~9.0	

鬼目ナット® Bタイプ


種類も豊富で優れた作業性・締付強度を発揮

- Aタイプの頭部にツバを付けた打込み式インサートナットで確実にくい込みます。
- 平座金の機能を備えたツバ付の為、軟材及び部材を挟んで締付ける場合にも適しています。又手の入らない裏側等にもご使用下さい。
- 自動挿入機(穴あけ、挿入)も利用できます。

鬼目ナット® Bタイプ

名称	製品番号	ℓ	h	φd1	参考下穴径	単位	価格(税込)
鬼目ナット・B-M3×L8	0023080X	5.0	1.0	8.5	4.1~4.5	1個	13円
鬼目ナット・B-M3×L9.5	0023090X	6.0					
鬼目ナット・B-M4×L9.5	0024090X	7.5	1.5	10.5	5.6~6.0		14円
鬼目ナット・B-M4×L11.5	0024110X	7.5					16円
鬼目ナット・B-M5×L10	0025100X	7.0		12.5	7.1~7.5		17円
鬼目ナット・B-M5×L12	0025120X	8.0	2.0	17.0			22円
鬼目ナット・B-M6×L10.5	0026100X	7.5		16.0			21円
鬼目ナット・B-M6×L12.5	0026120X	8.5			8.6~9.0		22円
鬼目ナット・B-M6×L15.5	0026150X	11.0	2.5	14.5			23円
鬼目ナット・B-M8×L13.5	0028130X	11.0	2.0	19.0			21円
鬼目ナット・B-M8×L15.5	0028150X	11.0	1.5		9.6~10.0		29円
鬼目ナット・B-M8×L16	0028160X	11.0	0.3	13.5			21円
鬼目ナット・B-M8×L20.5	0028200X	16.0	0.7	25.0			29円

MURAKOSHI® 木工用ジョイントシステム

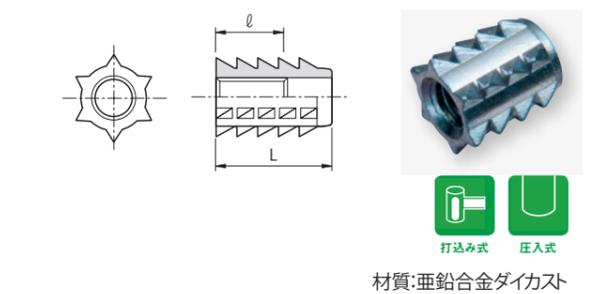

鬼目ナット® Dタイプ

独立したねじ山で抜群の接合強度

- 挿入時部材の組織破壊をさける為に開発されたツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。
- 外周のテーパねじにより挿入抵抗が少なく割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込めます。
- テーパねじの切欠溝は各々独立したねじ山が確実に木部にくい込み、もどり、ゆるみがありません。
- この特殊なテーパねじ、切欠溝により引張り強度、締付トルクが更に強度になりました。
- 六角レンチ使用の為自動挿入機を使ってもナットの共回り、めけが防げます。

鬼目ナット® Dタイプ

名称	製品番号	ℓ	頭部形状 六角レンチ:B	参考下穴径	単位
鬼目ナット・D-M4×L20	EA949ST-41	17.0	4 ●	5.7~6.0	1個
鬼目ナット・D-M5×L13	EA949ST-51	10.0	5 ●	7.7~8.0	
鬼目ナット・D-M5×L20	EA949ST-52	17.0	5 ●	7.7~8.0	
鬼目ナット・D-M6×L10	EA949ST-61	7.0			
鬼目ナット・D-M6×L13	EA949ST-62	10.0			
鬼目ナット・D-M6×L16	EA949ST-63	12.0	6 ●	8.7~9.0	
鬼目ナット・D-M6×L20	EA949ST-64	17.0	6 ●	8.7~9.0	
鬼目ナット・D-M6×L25	EA949ST-65	21.5	6 ●	8.7~9.0	
鬼目ナット・D-M8×L13	EA949ST-81	9.0	8 ●	11.0~11.3	
鬼目ナット・D-M8×L25	EA949ST-82	21.0	8 ●	11.0~11.3	
鬼目ナット・D-M10×L13	EA949ST-101	8.0	10 ●	13.0~13.3	

鬼目ナット® Eタイプ

ユニークな形状・ハイグレードな緊結

- Dタイプのツバ無タイプでねじ込み式インサートナットです。
- ツバ無の為密着度が高く、又目的に合わせて埋め込み深さを調整できます。
- 独自のテーパねじにより部材の割れやかたヨリ挿入を防ぎ又引張り強度、締付トルクが更に強力になりました。

鬼目ナット® Eタイプ

名称	製品番号	ℓ	頭部形状 六角レンチ:B	参考下穴径	単位	価格(税込)
鬼目ナット・E-M4×L10	0054100X	7.0	4 ●	5.7~6.0	1個	12円
鬼目ナット・E-M5×L13	0055130X	10.0	5 ●	7.7~8.0		14円
鬼目ナット・E-M6×L13	0056130X	10.0	6 ●	8.7~9.0		15円
鬼目ナット・E-M6×L20	0056200X	17.0	6 ●	8.7~9.0		18円
鬼目ナット・E-M8×L13	0058130X	10.0	8 ●	11.2~11.5		17円
鬼目ナット・E-M8×L20	0058200X	16.0	8 ●	11.2~11.5		27円
鬼目ナット・E-M8×L25	0058250X	21.0	8 ●	11.2~11.5		29円

材質:亜鉛合金ダイカスト

