


図面／規格
【ワッシャー（J I S）】

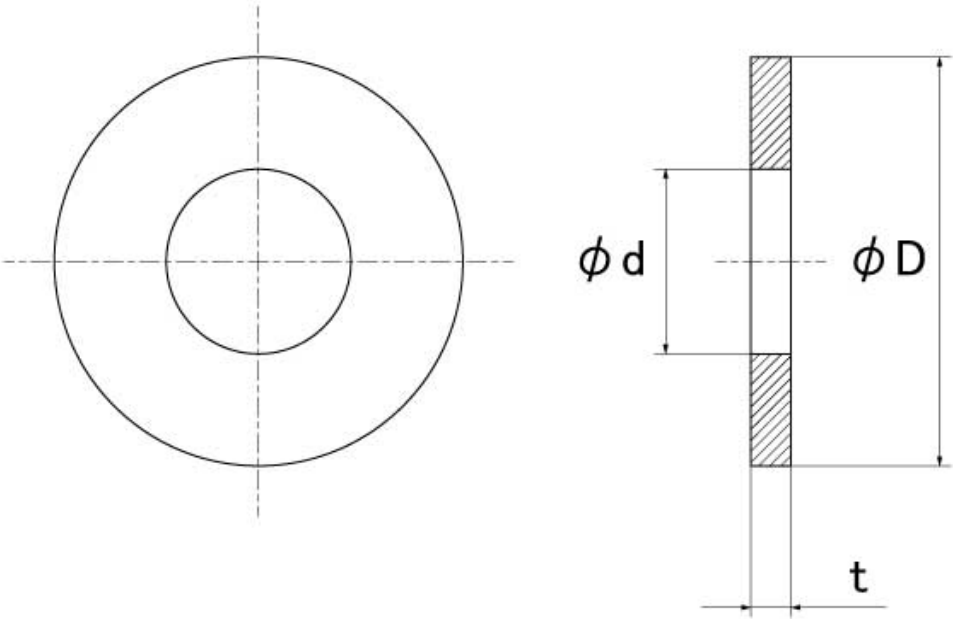

呼び		内径(d)		外径(D)		厚さ(t)	呼び		内径(d)		外径(D)		厚さ(t)
メートル ねじ用	ウィット ねじ用	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	基準 寸法	メートル ねじ用	ウィット ねじ用	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	基準 寸法
2		2.3	+0.15 0	6	0 -0.3	0.4	18		19	+0.35 0	36	0 -0.6	2.6
2.3		2.6		7	0 -0.35	0.5	20		21		40		3.2
2.6		2.9		7.5		0.5	22		23.5		44		3.2
3		3.3	+0.2 0	8		0.5	24		25.5		48	0 -0.8	4.0
3.5		3.8		9		0.5	27		28.5	+0.4 0	52		4.0
4		4.5		10	0 -0.4	0.8	30		31.5		58		4.5
4.5		5		12		0.8	33		34.5		62		4.5
5		5.5	+0.25 0	12		0.8	36		38		68	0 -1	5.0
EA949WF-5		6.5		13	0 -0.5	1.0	39		41		72		5.0
EA949WF-6		8.5		18		1.6	42		44	+0.5 0	78		6.0
EA949WF-8		10.5	+0.3 0	22		1.6	45		47		82	0 -1.2	6.0
EA949WF-10		12.5		26	0 -0.6	2.3	48		50		88		6.0
EA949WF-12		13.5		26		2.3	52		54		95		6.0
EA949WF-16	1/2	15		30		2.6		2"1/4	60		103	0 -1.2	8.0
			0	32	0 -0.6	2.6		2"1/2	67	+0.5 0	115		8.0
								2"3/4	73		125		8.0
								3"	80		132		8.0

※注…鉄以外の材質については、厚さ(t)が薄くなる場合があります。