

電動サクションリフター 取扱説明書

品番：EA950AR-1

弊社取扱い製品をご購入頂きありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、内容を理解した上で正しく安全にご使用ください。取扱説明書はいつでも閲覧できる場所へ保管してください。

■注意事項

【安全上、使用上の注意】



注 意

- ・サクションリフターは、平らで密着できる表面を持ち、清潔で乾燥した対象物を手で持上げ、保持し、運ぶハンドツールです。用途外の使用しない。
- ・短時間の持上げや移動の為にのみ使用し、長時間の固定には使用しない。
- ・サクションリフターで人体を支えたりするために使用しない。
- ・吊り具としての使用はしない。
- ・極端な熱(高温となる場所、直射日光)にはさらさないこと。
- ・極端な寒さ(霜など)にさらさないこと。
- ・爆発性雰囲気のある環境では使用しない。
- ・投げたり落したり衝撃を与えない。事故や故障の原因となります。
- ・吸着能力を守って使用すること。
- ・サクションリフターは定期的にメンテナンスを行うこと。損傷した状態では、吸着能力は著しく低下します。また、低温や多湿、汚れた状態では吸着できません。
- ・サクションリフターは使用前点検、メンテナンスを行うこと。
- ・作業者は個人用保護具(作業に適した作業着、保護手袋、安全靴)を着用すること。
- ・事前に使用が可能かテストをしてから使用すること。負荷のかかる時間や頻度、作業者の姿勢、周囲の環境にも大きく左右されます。
- ・使用する前に、正常に作動することを確認すること。
- ・吸着面は、欠けや損傷、ひび割れがないかを確認してから使用すること。
- ・使用前に損傷、変形、劣化、汚れが確認した場合は、直ちに使用を中止すること。
- ・凹凸のある面や粗い多孔質の表面は吸着力が低下します。
- ・ナイフやドライバー等の鋭利なもので吸着状態を解除しない。
- ・木材のような通気性のあるものには吸着しません。
- ・表面加工や塗装しているものに使用すると、損傷や塗装がはがれるおそれがあります。事前に目立たない場所で使用し確認すること。
- ・吸着による真空中で、薄いガラスが割れたり、薄いシートが変形する場合があります。事前にテストして確認すること。
- ・吸着面はグリップ力が高いゴム製です。吸着時や、長時間使用した場合、対象物に黒いリング状の跡が残る場合があります。注意してください。
- ・対象物の表面は、きれいに拭き、水や油、グリスなどの汚れがない状態にすること。
- ・分解、改造はしない。充電池の交換はできません。破損、ケガの原因になります。








■トラブルシューティング

症 状	原 因	対 策
・真空状態にならない。	・パッド、もしくは対象物に異物の付着がある。 ・パッドにひび割れがある。 ・通気性のある対象物(木材等) ・湿度の多い環境、極端な悪天候下である。	・異物を除去してから作業してください。 ・使用を中止してください。 ・使用できません。 ・使用できません。
・モーターが動かない。	・充電中である。	・充電中は使用できません、充電後に使用してください。

■メンテナンス、保管

- ・吸着面は定期的に清掃し、油分や異物のない状態にしてください。
- ・吸着面のメンテナンスには有機溶剤を使用しないでください。
- ・吸着面は摩耗、経年劣化の起こります。使用前の点検を行い、異常がある場合は、使用を中止してください。
- ・吸着面に鋭利な物が触れないよう清潔で乾燥した暗い場所に、ケースに入れて保管してください。

■各部名称

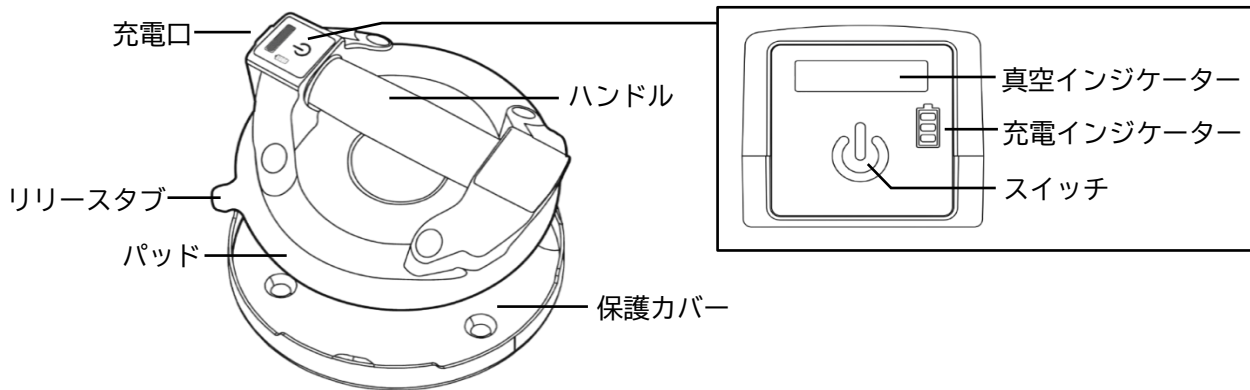

■使用方法

1. 保護カバーを取外します。パッドにひび割れやゴミの付着がないかを確認してください。
 2. スイッチを長押し(約3秒間)すると電源が入ります。(モーターが作動します)
対象物にパッドを押し当ててください。
- 真空インジケーター色
- | | | |
|---|--------|---------|
| 緑 | 真空状態 | 使用できます |
| 赤 | 真空が不十分 | 使用できません |
3. 持上げる前に真空インジケーターが緑色であることを確認してください。
 4. ハンドルを握り、作業を行ってください。
 5. 真空状態を解除する場合は、以下の方法で行います。負荷のある状態では行わないでください。
 - ・スイッチを素早く2回(ダブルクリック)押す
 - ・リリースタブを指で持上げる
 6. 電源を切る場合は、スイッチを長押し(約3秒間)してください。
 7. 使用後は保護カバーを取付け、収納ケースに保管してください。



注意

 
真空が不十分になると自動的にモーターが再始動します。
継続してその状態が続く場合は、パッドや対象物の表面にひび割れやゴミの付着がないかを確認してください。
モーターが5秒間作動しても真空状態(緑色の点灯)に達しない場合、本機は自動的に停止します。

■充電方法

- ・充電口のキャップを外し、充電ケーブルを下記のように接続して充電してください。




本体側充電口



Type-C

Type-A

 USB充電ケーブル(付属)



※ A/Cアダプタは付属していません

別途ご用意ください

(出力 5V/0.8A の仕様で充電してください)

真空インジケーター色	充電状態
緑 点灯	充電完了
赤 点滅	充電中

- ・充電完了後は、キャップを元に戻してください。



注意

電池残量が20%を下回ると、充電インジケーターが点滅します。充電を行ってください。
充電しながらの使用はできません。

■仕様

吸着能力	垂直: 80kg	↑	使用用途	ガラス、タイル、大理石等
パッドサイズ	φ206mm		定格入力	DC5V / 0.8A
電源	リチウムイオン電池(内蔵) (3.7V/3,000mAh)		材質	本体: PA(ナイロン) パッド: EPDM
使用時間	4~5時間(目安となります)		質量	1.04kg
充電時間	2.5時間		付属品	充電用USBケーブル、 保護カバー、収納ケース