




ステンレス製
鉄・クロメート

W貫抜


●左右どちらでも施錠できる(2ヶ所でストップできる)貫抜です。

【ステンレス製】 穴あき…ネジ取付・溶接取付兼用

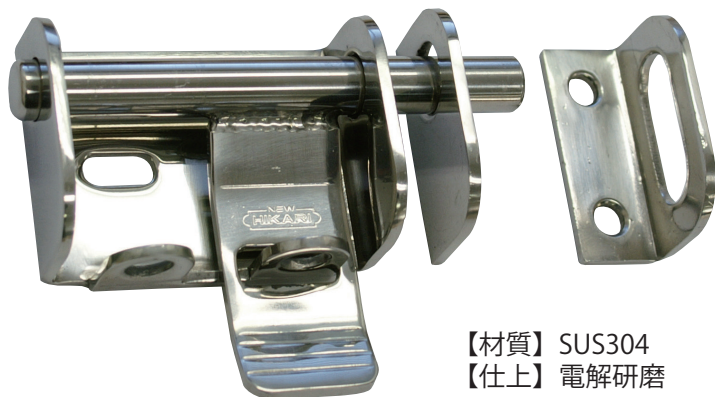

【共受】(別売)
ネジ取付用の受金具
SH-KW100-R (Sサイズ)
SH-KW150-R (Lサイズ)

【共受 寸法(mm)】※()内はSサイズ

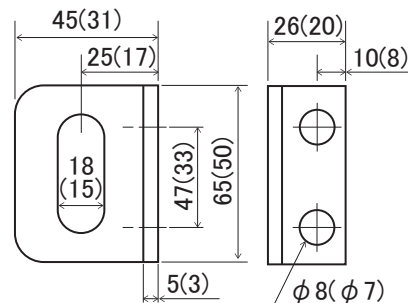

【材質】 SUS304
【仕上】 電解研磨

SH-KW100 / SH-KW150


【鉄・クロメートメッキ】 穴なし…溶接取付用



EA951B-32

EA951B-33


【材質】 鉄 【仕上】 クロメートメッキ

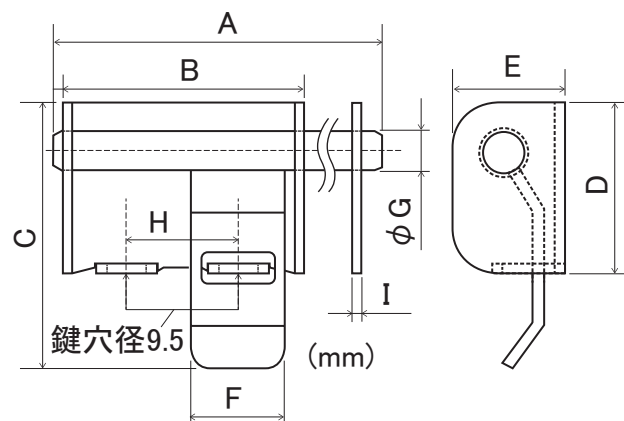


【W貫抜 寸法(mm)】

品番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	本体取付穴
SH-KW100	107	70	78	50	31	28	12	32	3	15×7
SH-KW150	152	100	110	65	45	36	15	44	5	18×9
EA951B-32	109	75	87	51	34	33	12	33	4	-
EA951B-33	147	101	98	64	45	38	15	41	6	-

●南京錠で施錠できます。
(ステンレス・鉄クロメート)

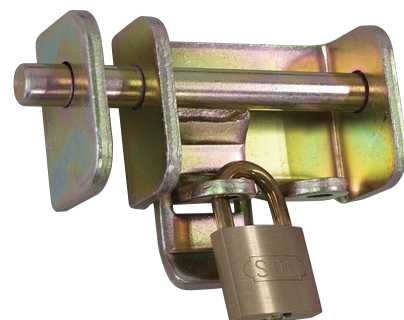

【SOL 製 推奨南京錠】

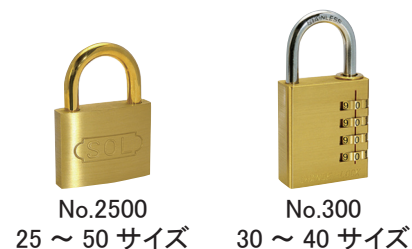

●門扉や鉄扉などの止め金具に。
●左右兼用タイプ。