



ステンレスパッチン錠

ステンレス製のパッチン錠。鍵穴付は南京錠で施錠できます。


【材質】 SUS304（研磨仕上）

No.1010K（カギ穴付）

EA951BR-6
EA951BR-7




※南京錠は別売

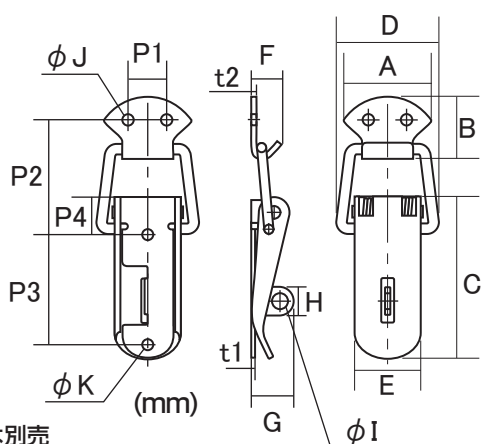

●カギ穴付タイプ、50 サイズと
ツル長 50 サイズを追加しました。

No.1010N-40

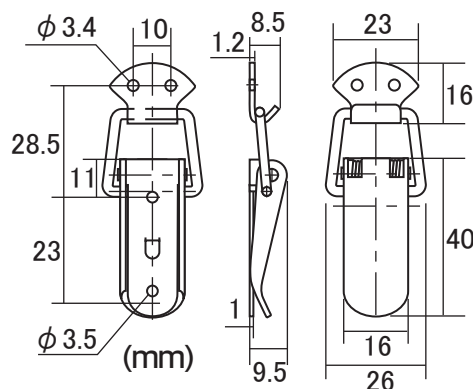

●カギ穴なしタイプは 40 サイズのみ

■寸法表 (No.1010K)

呼称	サイズ																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	P1	P2	P3	P4	t1	t2
40mm	23	16	40	26	16	8.5	13.3	8	4.5	3.4	3.5	10	28.5	23	11	1	1.2
-6 50mm	28	18.5	51	34	20.5	10	15	9	4.6	4.1	4.1	12	33	31	14.5	1.5	1.5
-7 ツル長50mm				33									72				



※南京錠は別売



●小箱には分かりやすいよう、
寸法図も記入しています。

●SOL ブランド使用可能南京錠



No.2500 南京錠
15/20/25
サイズ



No.2500
ステンロック
25 サイズ



No.1200
BIG 南京錠
20/25 サイズ

●キーレスのダイヤル式



No.300
チェンジロック
20 サイズ



No.310
BIG チェンジロック
20 サイズ

●ヘッダー付バック品



55
パッケージサイズ(mm)



●同等寸法のスチール製
もございます。



清水株式會社