


ステンレス フラッシュ丁番

No.4300

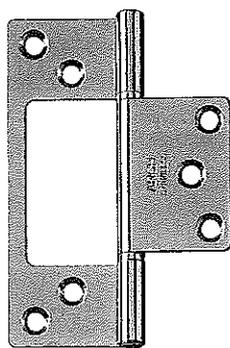


材質：SUS430
 仕上：HL（ヘアライン研磨）
 AN（アンバー塗装）
 AB（仙徳塗装）
 AE（銅ブロンズ塗装）
 SG（サテンゴールド塗装）
 GP（金メッキ）


特徴：摩耗が極めて少ないナイロンリング（G-20型）入です。
 彫り込み不要で、取付が簡単です。（実用新案PAT1841325）

規格No.	ビスサイズ	梱入数	小箱入数×箱数	梱重量	扉の許容重量 (2枚吊りの場合、kg)	
EA951BS-64	No.4300-64	2.7×16	500	20×25	10kg	7
EA951BS-76	No.4300-76	3.1×20	400	20×20	22kg	10
EA951BS-89	No.4300-89	3.5×22	300	10×30	21kg	12
EA951BS-102	No.4300-102	3.5×22	200	10×20	18kg	16


No.4300-64

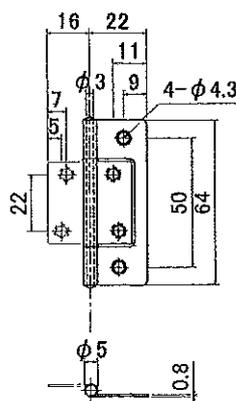

No.4300-76

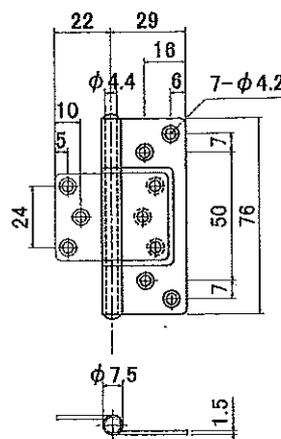

No.4300-89

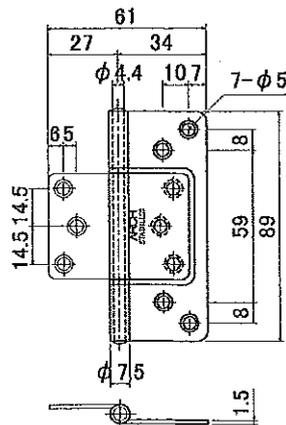

No.4300-102

