

プッシュツマミ取付説明図

PAT. P

■面付タイプ

1. 各ツマミのサイズ別の穴をあける。

品 番	穴 径
• 211 • 212 • 213 • PK-102	φ26
• 314 • PK-103	φ21

2. 本体を差し込み、固定板を裏側からあて、下表から使用板厚により対応する長さのビスをえらんでください。

• 211 • 212 • 213 • PK-102


板 厚	ビ ス
20mm ~ 30mm	M3 × L18mm
31mm ~ 43mm	M3 × L30mm

• 314 • PK-103


板 厚	ビ ス
18mm ~ 29mm	M3 × L18mm
30mm ~ 41mm	M3 × L30mm

・注：穴径、ビスの選択は品番をよくたしかめて、まちがわないようにしてください。

• 211 • 212 • 213 • PK-102

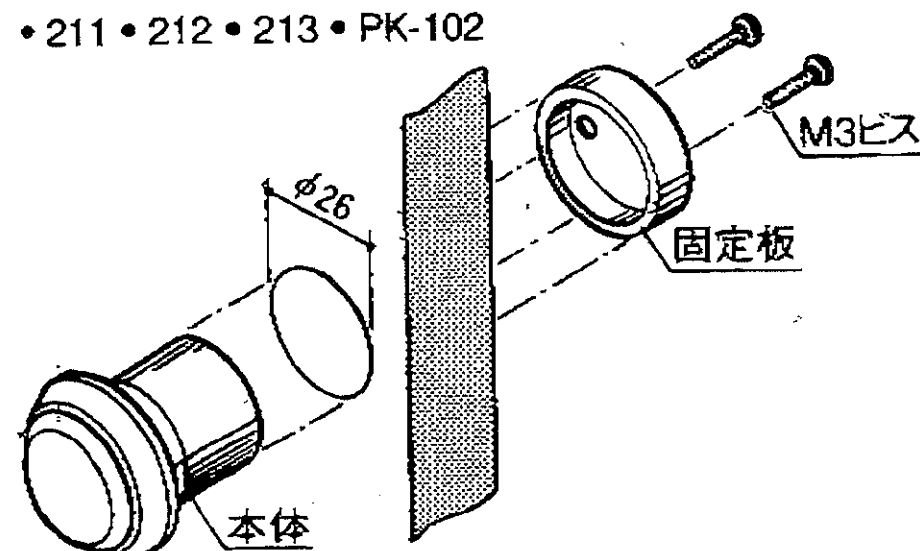

• 314 • PK-103

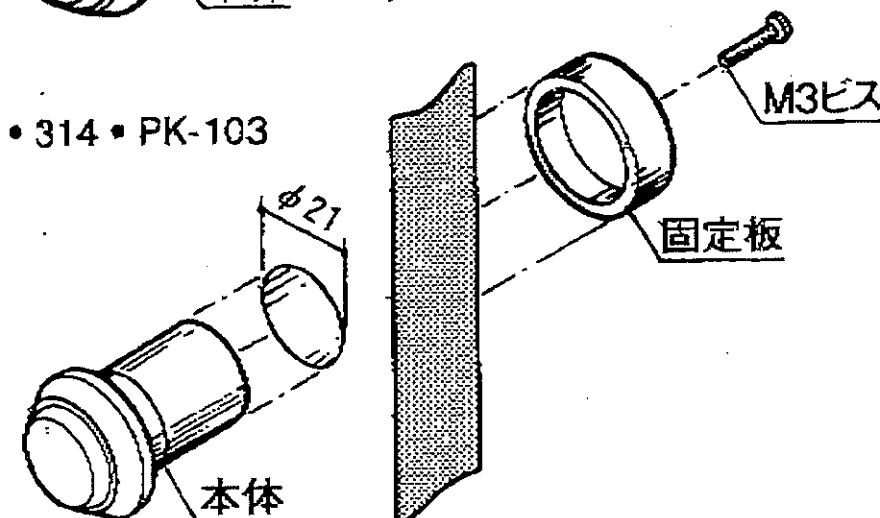

注 M3ビス最大締付トルク5kg-cmまで