


ジョイント金具F15型 F15-カチオン黒塗装

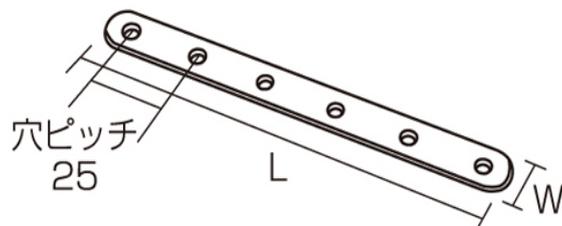

仕様

ジョイント金具 F15型

カチオン黒塗装

(単位:mm)

発注コード	名 称	板厚(SUS)	幅(W)	長さ(L)	孔径	穴数	穴ピッチ	入数(個)	質量(g)
EA951E-101	F15-10 カチオン黒塗装	2.0(2.0)	15	94	4φ	4	25	20	19.6
EA951E-102	F15-20 カチオン黒塗装	2.0(2.0)	15	144	4φ	6	25	20	29.8
EA951E-103	F15-30 カチオン黒塗装	2.0(2.0)	15	194	4φ	8	25	20	41.2
EA951E-104	F15-40 カチオン黒塗装	2.0(2.0)	15	294	4φ	12	25	20	62.2