


ジョイント金具L25型 L25-カチオン黒塗装

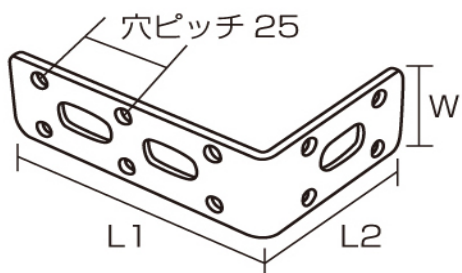

仕様

ジョイント金具 L25型

カチオン黒塗装

(単位:mm)

	発注コード	名 称	板厚 (SUS)	幅 (W)	長さ		長穴径穴数	穴 ピッチ	長穴径	入数 (個)	質量 (g)
					(L1)	(L2)					
EA951E-111	49 57681 17013 2	L25-10 カチオン黒塗装	3.0(2.0)	25	49	49	2	25	8φ×16	20	43.4
EA951E-112	49 57681 17014 9	L25-20 カチオン黒塗装	3.0(2.0)	25	49	74	3	25	8φ×16	20	53.2
EA951E-113	49 57681 17015 6	L25-30 カチオン黒塗装	3.0(2.0)	25	74	74	4	25	8φ×16	20	64.0
EA951E-114	49 57681 17016 3	L25-40 カチオン黒塗装	3.0(2.0)	25	74	124	6	25	8φ×16	10	85.0
EA951E-115	49 57681 17017 0	L25-50 カチオン黒塗装	3.0(2.0)	25	99	199	10	25	8φ×16	10	126