

# クリ短ざく金物 SKS



## 用途・特徴

- 1.クリ短ざく金物は、上下階管柱の緊結、胴差相互の緊結、及び2階床梁の継手の補強に使用する金物です。
- 2.ボルトを使用しないので、施工が容易に出来ます。
- 3.金物本体の材質にステンレス材を採用し、専用ビスもステンレス材を使用することで、湿気などによるサビや電解腐食等の心配がなくなりました。
- 4.板厚を0.8mmと薄くしビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、容易に施工出来ます。
- 5.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。

## 使用方法

- 1.使用箇所に応じたサイズを選んでお使いください。
- 2.製品のセンターを接合部に合わせ、専用ビスステンタピックス(5.5×45)16本をビス穴に打ち込み、固定してください。(取付図参照)

告示第1460号 第二号表三 <b>(ほ)</b>	板厚 <b>0.8mm</b>	材質 ステンレス <b>SUS304</b>	接合部倍率 (N値) <b>1.6</b>
---------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------


## ステンレス仕様の 薄型ビス止め短ざく金物

(財)日本住宅・木材技術センター

同等認定品/Z短ざく金物 S  
認定番号:D19A05-05




### ■取付図

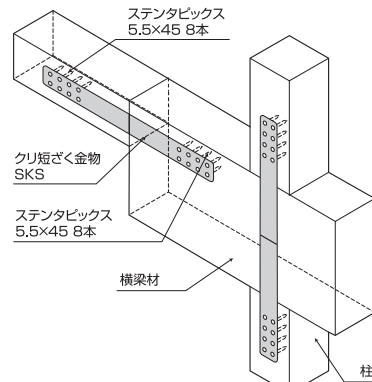

使用接合具/ステンタピックス5.5×45…16本

※取り付けは、必ず専用ビスを使用し決められた本数を打ち込んでください。

### ■寸法図

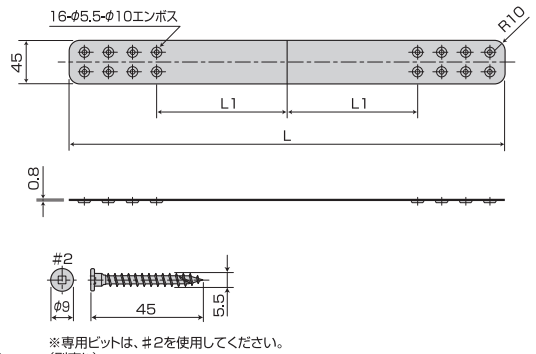

※専用ビットは、#2を使用してください。(別売り)

記号	L	L1	
SKS-30	300	60	
SKS-33	330	75	
EA951EB-833	SKS-36	360	90
	SKS-39	390	105
EA951EB-835	SKS-42	420	120
	SKS-45	450	135
EA951EB-837	SKS-48	480	150
	SKS-51	510	165

商品名	クリ短ざく金物 SKS
承認	(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物(認定番号: ㊦D19A05-05)
材質	JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯SUS304
付属部品	専用ビス/四角穴付ステンタピックス(5.5×45)…16本
入数	50個/ケース(専用ビス:160本入×5袋)