

板厚
0.8mm

材質
ステンレス
SUS304

ステンレス仕様のビス打ち金折れ金物

(財)日本住宅・木材技術センター
同等認定品 / Zかね折り金物 SA
認定番号: D19A05-06



クリ 金折れ金物 SKSA



用途・特徴


1. クリ金折れ金物は、通し柱と胴差・横架材相互のコーナー部連結に有効な補強金物です。
2. ボルトを使用しないので、施工が容易に出来ます。
3. 金物本体の材質にステンレス材を採用し、専用ビスもステンレス材を使用することで、湿気などによるサビや電解腐食等の心配がなくなりました。
4. 板厚を0.8mmと薄くしビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、容易に施工出来ます。
5. コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。

使用方法

1. 使用箇所に応じたサイズを選んでお使いください。
2. 製品を柱にセットし、専用ビスステンタピックス(5.5×45)16本をビス穴に打ち込み、固定してください。(取付図参照)

● 詳細データはP129、130の仕様図をご覧ください。


取付図

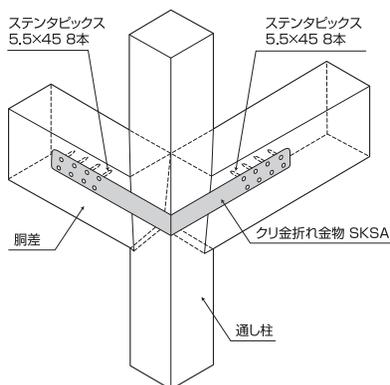

使用接合具 / ステンタピックス5.5×45…16本

※取り付けは、必ず専用ビスを使用し決められた本数を打ち込んでください。

寸法図

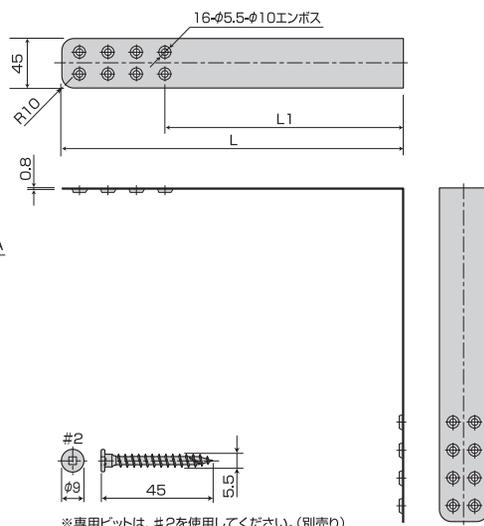

※専用ビットは、#2を使用してください。(別売り)

	記号	L	L1
EA951EB-841	SKSA-21	210	120
EA951EB-842	SKSA-24	240	150
	SKSA-27	270	180
EA951EB-844	SKSA-30	300	210
	SKSA-35	345	255

商品名	クリ金折れ金物 SKSA
承認	(財)日本住宅・木材技術センター / 同等認定金物(認定番号: D19A05-06)
材質	JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯SUS304
付属部品	専用ビス / 四角穴付ステンタピックス(5.5×45)…16本
入数	30個 / ケース(専用ビス: 160本入×3袋)