

フリーワイドアングル




※ねじ穴は片面皿もみ

長穴付きの不等辺アングル。
取付時の微調整やボルト固定が可能。

【材質】 鉄
【仕上】 ユニクロメッキ

※40×80mmのみ
短辺側長穴は7×24
長辺側長穴は1穴

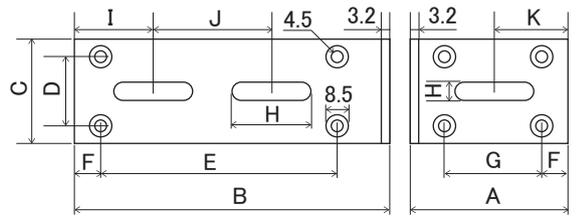

【寸法表】

呼称	サイズ(mm)										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
40×80mm	40	80	30	19	50	7	21	7×28※	32	—	18
60×120mm	60	120	40	27	90	10	37	7×30	30	45	27
90×180mm	90	180	50	32	130	14	56	7×50	50	65	41


商品コード	呼称	JANコード 4905637-
99098990	SH-RTA150-4080 40×80mm	989901
99098991	SH-RTA150-6012 60×120mm	989918
99099002	SH-RTA150-9018 90×180mm	990020

【寸法表】

呼称	サイズ(mm)							
	A	B	C	D	E	F	G	t
40mm	40	30	13	7	12	9	φ3.2	3.2
60mm	60	40	22	9	15	9.5	φ4.2	3.2
75mm	75	50	28	11	18	10	φ4.2	3.2
90mm	90	60	30	15	18	15	φ4.5	3.2
120mm	120	60	35	12.5	40	13	φ4.5	4.5
150mm	150	60	36	12	52	18	φ4.5	4.5
180mm	180	60	38	11	65	22	φ4.5	4.5
200mm	200	60	38	11	74	21	φ4.5	4.5
250mm	250	70	48	11	52	15	φ4.5	4.5
300mm	300	70	48	11	65	13	φ4.5	4.5


商品コード	呼称
45405888	SH-RTA100-40 40mm
45405889	SH-RTA100-60 60mm
45405890	SH-RTA100-75 75mm
45405891	SH-RTA100-90 90mm
45405892	SH-RTA100-120 120mm
45405893	SH-RTA100-150 150mm
45405894	SH-RTA100-180 180mm
45406081	SH-RTA100-200 200mm
45406082	SH-RTA100-250 250mm
45406083	SH-RTA100-300 300mm

JANコード (4905637)
058881
058898
958891
058911
058928
058935
056191
060815
060822
755629

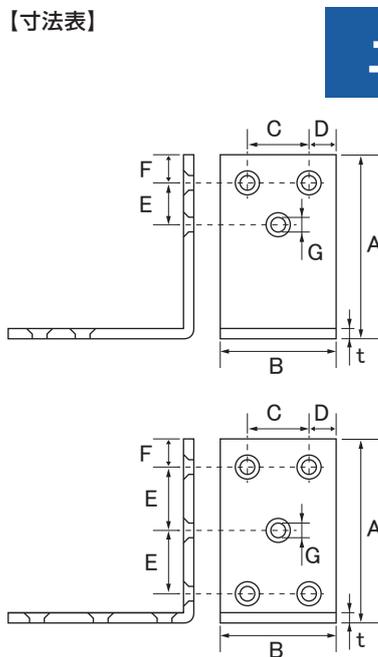

※120～300mmは両面皿もみ。
※200～300mmの長穴：11×23

ユニクロワイドアングル

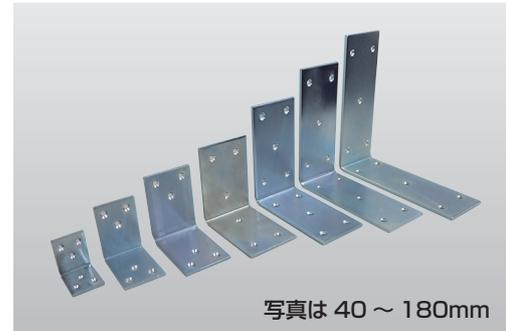

【材質】 鉄
【仕上】 ユニクロメッキ


カラーワイドアングル



マットブラック

ホワイト

マットブラックとホワイトの2色。角をアールにしているので見た目がキレイ。

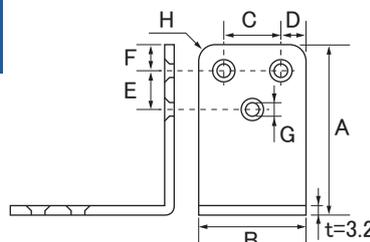

【材質】 鉄 【仕上】 塗装

○別売りの専用
取付ネジです。
(一袋・12本入)



商品コード	呼称	仕様
99072987	ユニクロ	3×20(頭黒)
99072988	⊕A皿	3.5×25(頭黒)
99072990	タッピング	3×20(頭白)
99072991	(12本入)	3.5×25(頭白)



JANコード (4905637)
729873
729880
729903
729910

商品コード	呼称	サイズ(mm)							
		A	B	C	D	E	F	G	H
99072974	SH-RTA100-40BK 黒	40	32	16	8	12	9	φ3.2	5R
99072975	SH-RTA100-60BK 黒	60	40	22	9	15	9.5	φ3.5	8R
99072976	SH-RTA100-90BK 黒	90	60	30	15	49	15	φ4.5	10R
99072978	SH-RTA100-40W 白	40	32	16	8	12	9	φ3.2	5R
99072979	SH-RTA100-60W 白	60	40	22	9	15	9.5	φ3.5	8R
99072980	SH-RTA100-90W 白	90	60	30	15	49	15	φ4.5	10R

JANコード (4905637)
729743
729750
729767
729781
729798
729804